

DS-3E0505SP-E 4 口千兆 PoE 非网管交换机

DS-3E0505SP-E是我公司自主研制的二层PoE网络交换机，该交换机在满足接入的基础上，提供先进的以太网PoE供电技术，全千兆网络设计，确保网络和适配数据的稳定上传。



功能特性

- 提供 4 个千兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口。
- 支持 IEEE 802.3at/af。
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。
- 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。
- 支持 PoE 输出功率管理。
- 千兆网络接入设计。
- 线速转发、无阻塞设计。
- 存储转发交换方式。
- 坚固式高强度金属外壳。
- 无风扇设计，高可靠性。




技术参数


型号	DS-3E0505SP-E
网络参数	接口数量 4 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口
	接口类型 RJ45 电口, 全双工, MDI/MDI-X 自适应
	标准 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	处理类型 存储转发
	MAC 地址表 2 K
	交换容量 10 Gbps
	包转发率 7.44 Mpps
	内部缓存 1 Mbits
PoE 供电	PoE 标准 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	供电线芯 网线的 1/2/3/6 供电
	PoE 端口 1~4
	端口最大供电功率 30 W
	整机最大供电功率 35 W
通用参数	整机最大功耗 38 W
	外壳 金属材质, 无风扇
	重量 0.265 kg
	尺寸 (长×高×深) 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
	工作温度 0°C~40°C
	存储温度 -40°C~85°C
	工作湿度 5%~95% (无凝露)
	存储湿度 5%~95% (无凝露)
	电源规格 48 VDC, 0.8 A (38 W)
	电源功率 38 W

物理接口

前面板：

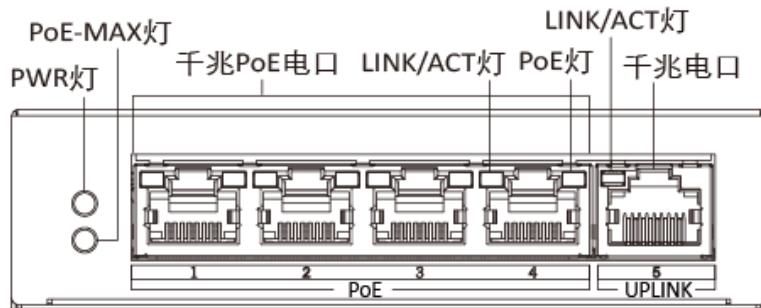


后面板：

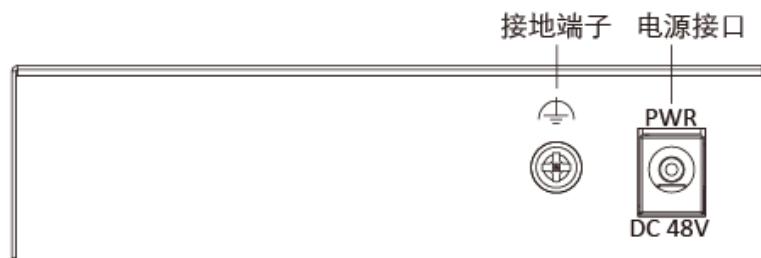

订货型号

DS-3E0505SP-E

外形尺寸 (单位: mm)

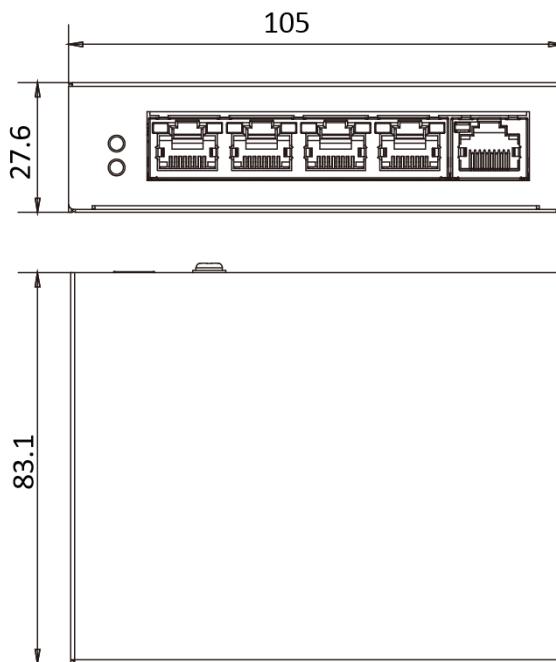

典型应用

