

DS-2SC2Q140MY-T/W
400万 1/2.7" Wi-Fi PT 球型摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @25 \text{ fps}$, 在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 适应不同环境
- 支持Wi-Fi功能, 外置天线, 无干扰, 无遮挡, 空旷区域最远可传输120 m
- 支持白光/红外光双补光, 白光最远可达25 m, 红外光最远可达25 m
- 1个内置麦克风, 1个内置扬声器, 支持双向语音对讲
- 符合IP66防尘防水设计, 抗干扰能力强



· 规格参数

基础参数

传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux
背光补偿	支持
宽动态	数字宽动态
强光抑制	支持
3D降噪	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度
最大分辨率	2560 × 1440

镜头

焦距	固定焦距
视场角	2.8 mm, 水平视场角: 94°, 垂直视场角: 49°, 对角视场角: 114° 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°
最大光圈数	F1.6

补光

补光灯类型	支持红外光、白光双补光, 同时支持智能补光
补光灯距离	白光最远可达25 m, 红外光最远可达25 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm

云台

预置点个数	300个
水平范围	0°-345°
垂直范围	0°-80°
水平速度	4~25°/s
垂直速度	4~20°/s

视频

主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (768 × 432)
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265	Main Profile

音频

音频压缩标准	G.711/AAC-LC
音频压缩码率	G.711alaw : 64Kbps,AAC-LC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps
音频采样率	8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤	支持

网络

支持协议	IPv4/IPv6, HTTP, QoS, DNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
接口协议	ISAPI, 海康SDK, GB/T28181协议, 开放型网络视频接口

Wi-Fi

无线标准	IEEE 802.11 b/g/n/ax
------	----------------------


频率范围	2.4 GHz~2.4835 GHz
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	IEEE802.11b: CCK, QPSK, BPSK IEEE802.11g: OFDM IEEE802.11n: OFDM IEEE802.11ax: OFDMA
传输速率	IEEE802.11b: 上限11 Mbps IEEE802.11g: 上限54 Mbps IEEE802.11n: 上限150 Mbps IEEE802.11ax: 上限114 Mbps
有效传输距离	120 m (无遮挡无干扰, 因环境而异)
接口	
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
网络接口	RJ45网口, 自适应10 M/100 M网络数据
复位	支持
事件	
普通事件	移动侦测 (支持人形检测), 异常
报警联动	上传中心, 声音报警, 抓图
一般规范	
工作温湿度	开启补光灯: -30 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结) 关闭补光灯: -30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边 (5公里以内) 等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿度要求
通用功能	镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术
电源	Ø5.5 mm圆口, DC: 12 V ± 25%, 0.75 A, 最大功耗: 9 W, 支持防反接保护 *需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器
尺寸	产品尺寸: 164 × 185.7 × 131.9 mm 包装尺寸: 224 × 178 × 230 mm
重量	设备重量: 600 g 带包装重量: 900 g
认证	
防护	IP66, 防大暴雨
协议	
客户端	iVMS-4200
系统	
断电记忆	支持
恢复出厂设置	支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复

· 订货型号

DS-2SC2Q140MY-T/W(2.8mm)

DS-2SC2Q140MY-T/W(4mm)

· 外形尺寸

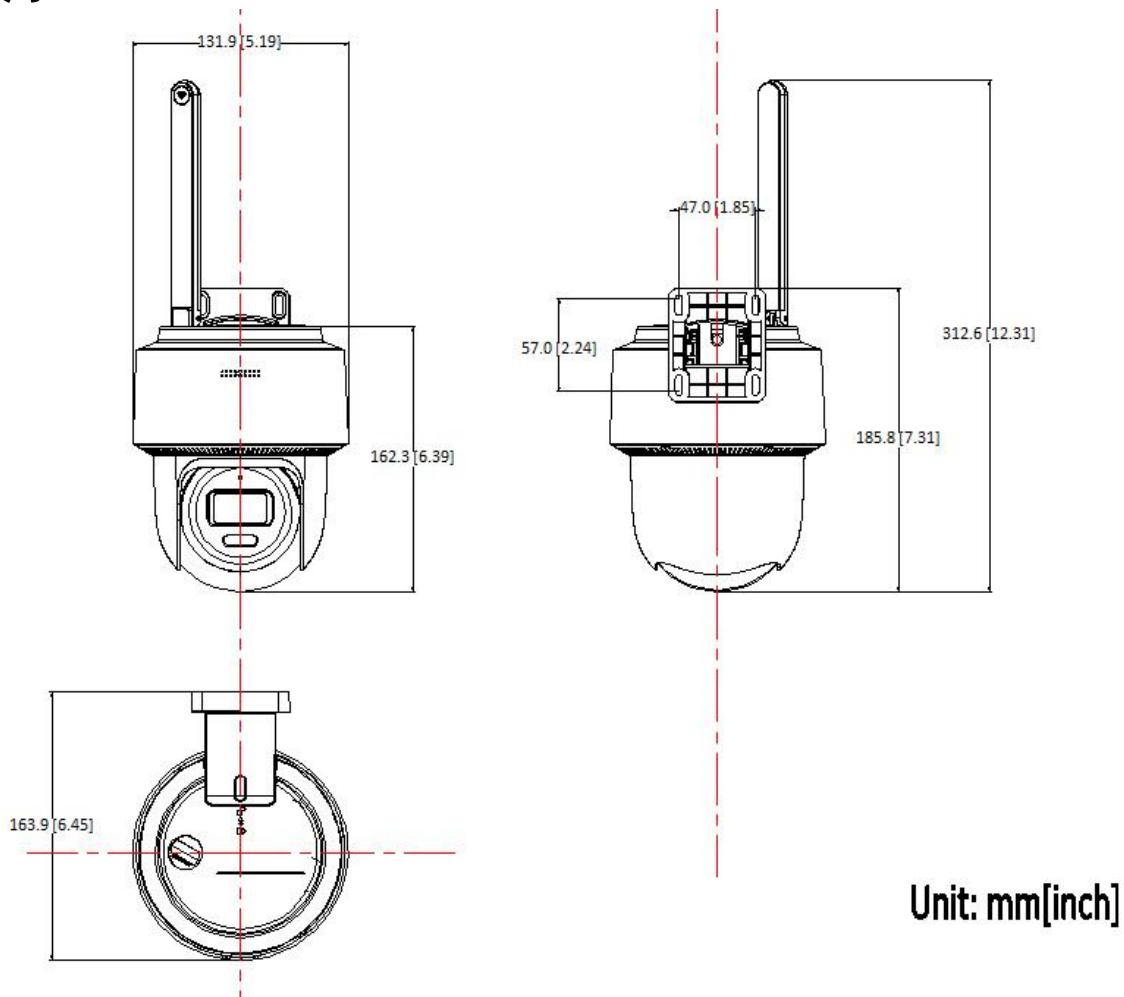

-

HIKVISION®

