

DS-2CD3346(F)(D)WDV3-I

400万 ICR红外阵列海螺型网络摄像机



- 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅
- 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风
- 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测
- 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高



## · 规格参数

<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°
产品版本	D
<b>镜头</b>	
焦距&视场角	2.8 mm, 水平视场角: 98°, 垂直视场角: 54°, 对角视场角: 115° 4 mm, 水平视场角: 79°, 垂直视场角: 42°, 对角视场角: 93° 6 mm, 水平视场角: 49°, 垂直视场角: 26°, 对角视场角: 57° 8 mm, 水平视场角: 38°, 垂直视场角: 21°, 对角视场角: 44°
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
<b>补光</b>	
补光灯类型	红外灯
防补光过曝	支持
补光距离	最远可达30 m
波长范围	850 nm
<b>视频</b>	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率, 变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
<b>音频</b>	
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

<b>网络</b>	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, IPv6, IPv4
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
网络存储	不支持
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览: IE11 使用本地服务预览: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
<b>图像</b>	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
<b>接口</b>	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
SD卡扩展	不支持
报警	不支持
RS-232	不支持
RS-485	不支持
复位	不支持
电源输出	不支持
<b>事件</b>	
普通事件	移动侦测 (支持人形检测), 异常
Smart事件	区域入侵侦测, 越界侦测
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传FTP, 上传中心, 邮件, 抓图, 录像 (-F机型支持)
外壳材质	前壳金属, 其余塑料
螺丝钉材料	外露螺钉为不锈钢
产品尺寸	Ø127.3 × 96.8 mm
包装尺寸	150 × 150 × 141 mm
设备重量	320 g
带包装重量	540 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.5A, 最大功耗: 6.0 W PoE: IEEE 802.3af CLASS 3, 最大功耗: 7 W *DWDV3型号不支持PoE
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 *DWDV3型号不支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口


**认证**

辐射等级	Class A
国内常规认证	型检, GB28181
防护	IP67

**· 订货型号**

DS-2CD3346WDV3-I(2.8mm)  
 DS-2CD3346WDV3-I(4mm)  
 DS-2CD3346WDV3-I(6mm)  
 DS-2CD3346WDV3-I(8mm)  
 DS-2CD3346WDV3-I(2.8mm)(B)  
 DS-2CD3346WDV3-I(4mm)(B)  
 DS-2CD3346WDV3-I(6mm)(B)  
 DS-2CD3346WDV3-I(8mm)(B)  
 DS-2CD3346WDV3-I(2.8mm)(C)  
 DS-2CD3346WDV3-I(4mm)(C)  
 DS-2CD3346WDV3-I(6mm)(C)  
 DS-2CD3346WDV3-I(8mm)(C)  
 DS-2CD3346WDV3-I(2.8mm)(C)/模块化  
 DS-2CD3346WDV3-I(4mm)(C)/模块化  
 DS-2CD3346WDV3-I(6mm)(C)/模块化  
 DS-2CD3346WDV3-I(8mm)(C)/模块化  
 DS-2CD3346WDV3-I(2.8mm)(D)  
 DS-2CD3346WDV3-I(4mm)(D)  
 DS-2CD3346WDV3-I(6mm)(D)  
 DS-2CD3346WDV3-I(8mm)(D)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(2.8mm)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(4mm)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(6mm)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(8mm)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(2.8mm)(B)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(4mm)(B)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(6mm)(B)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(8mm)(B)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(2.8mm)(C)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(4mm)(C)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(6mm)(C)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(8mm)(C)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(2.8mm)(D)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(4mm)(D)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(6mm)(D)  
 DS-2CD3346DWDV3-I(8mm)(D)

• 外形尺寸

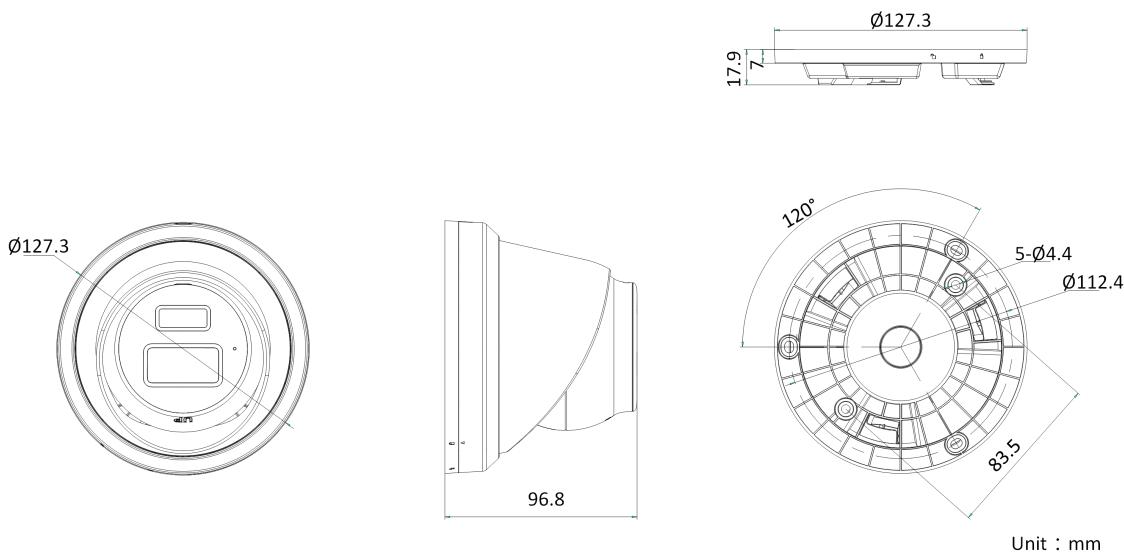

• 配件

▪ 推荐购买

•

**HIKVISION®**

\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

- 

**HIKVISION®**

