

## 产品型号：CS-C1HC

产品名称：萤石互联网摄像机 人体侦测版



### 功能特性：

- 最高分辨率可达 1920×1080
- 红外照射距离约 10 米，夜视帧率达到 20FPS
- 支持 PIR 人体检测
- 支持主动防御
- 内置麦克风和喇叭，支持双向全双工语音通话
- 支持 MicroSD(最大 256G)本地存储
- 支持 2.4G Wi-Fi 功能
- 支持背光补偿，数字宽动态，数字降噪功能
- 支持接入萤石云，远程视频观看
- 外观小型化、简洁优雅，可靠性高

### 应用场景：

适用于家庭、商铺、办公室等要求高清画质的室内监控场所。

### 产品亮点：


- 红外距离达到 12 米，夜视帧率达到 20FPS
- 支持 PIR 人体检测
- 支持主动防御
- 支持双向全双工语音通话。
- 设备轻巧，安装简单。

### 订货型号：

CS-C1HC

### 外形尺寸：

54mm\*35mm\*90.5mm

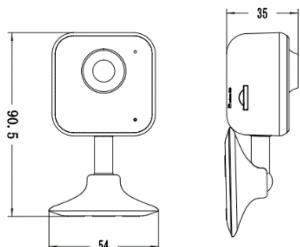

### 技术参数：

参数	型号
	CS-C1HC
	版本: 1D2WPFR
摄像机	
传感器类型	1/2.9" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	2.8mm 对角 130° 水平 106°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
压缩标准	
视频压缩标准	H.264
H.264 编码类型	Main Profile
视频压缩码率	码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	1920 × 1080 支持双码流
帧率	最大帧率 20 fps, 网传自适应
图像设置	亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
网络功能	
存储功能	支持 MicroSD 卡(最大 256G)
一键配置	AP 热点配置
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印
接口	
存储接口	Micro SD 卡(最大 256G)
电源接口	Micro USB 接口
Wi-Fi 性能指标	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C ~ 45°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 5V/1A
红外照射距离	12 米(因环境而异)
尺寸(mm)	54mm*35mm*90.5mm
重量	86g(裸机)