

产品型号：CS-C6Wi

产品名称：智能家居摄像机 4K AI 旗舰版



功能特性：

- 最高分辨率 3840×2160，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持特写放大，画中画双视窗 8 倍局部放大细节
- 支持人形追踪，跟拍画面中出现的人形
- 支持高速静音云台，水平 340 度，垂直 125 度(向下 0°，向上 125°)
- 采用萤石 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi
- 逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
- 支持 3D 数字降噪，支持 WDR 真实宽动态
- 支持萤石算法商店（画面、人形、人脸、跌倒、车型、宠物、挥手、婴儿哭泣、烟火、异光等算法）
- 支持 3MIC 360°全方位听声辨位，及 360°全方位声音增强
- 采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米，ICR 自动切换日夜监控
- 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 支持默认内置本地 8GeMMC 存储（初始默认存储，备份扩展存储）
- 支持本地 Micro SD 卡可扩展存储（最大 512G）
- 支持 Type-C 标准电源接口
- 旋座式底座支架，安装快捷简便

应用场景：

适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所，也适用于无人值守的仓库、大厅、机房、车库等需要云台监控的场所。

产品亮点：


- 4K 画质，800 万像素，
- H.265 编码、2.4G/5G 双频 Wi-Fi
- 支持 Emmc 8G 内置存储+Micro SD 扩展存储（最大 512G）
- 支持 Type-C 标准协议电源接口
- 支持萤石算法商店（算法数量 > 10）
- 支持画中画双视窗预览及 8 倍特写追踪，有人跟拍
- 3MIC 听声辨位及 360°拾音增强
- 金属底壳，外观精致，富有科技感

订货型号：

CS-C6Wi

外形尺寸：

96.18x96.18x91.7mm

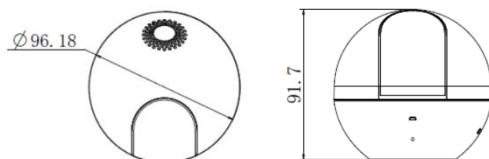

技术参数：

参数	型号	CS-C6Wi
	版本	8D8W2DF
摄像机		
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
快门	快门自适应	
镜头	4mm@F1.6, 对角视场角 104°, 水平 88°, 垂直 47°	
云台旋转角度	水平 340°, 垂直 125° (此处垂直转动角度包含隐私遮蔽角度)	
镜头接口类型	M12	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
数字降噪	3D 数字降噪	
宽动态范围	WDR 真实宽动态	
压缩标准		
视频压缩标准	H.265	
H.264 编码类型	Main Profile	
音频压缩码率	码率自适应	
图像		
最大图像尺寸	3840 × 2160 支持双码流	
帧率	帧率自适应，最大 15fps	
图像设置	亮度，对比度，饱和度等	
背光补偿	支持	
网络功能		
智能报警	支持萤石算法商店（画面、人形、人脸、跌倒、车型、宠物、挥手、婴儿哭泣、烟火、异光等算法），3MIC 听声辨位	
通用功能	防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，水印	
接口		
存储接口	内置 8GeMMC+扩展 Micro SD 卡(最大 512G)	
电源接口	Type-C 接口	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口	
无线参数		
无线标准	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac	
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
一般规范		
工作温度和湿度	-10°C~45°C, 湿度小于 95% (无凝结)	
电源供应	DC 5V 2A	
红外照射距离	10 米 (因环境而异)	
尺寸(mm)	直径 96.18mm, 高 91.7mm	
重量	316g (裸机)	