

DS-3E0510SP-E 千兆 PoE 非网管交换机

DS-3E0510SP-E是我公司自主研制的二层PoE网络交换机，该交换机在满足接入的基础上，提供先进的以太网PoE供电技术，全千兆网络设计，确保网络和适配数据的稳定上传。



功能特性

- 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口。
- 支持 IEEE 802.3at/af。
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。
- 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。
- 支持 PoE 输出功率管理。
- 千兆网络接入设计。
- 线速转发、无阻塞设计。
- 存储转发交换方式。
- 坚固式高强度金属外壳。
- 无风扇设计，高可靠性。




技术参数


型号		DS-3E0510SP-E
网络参数	接口数量	8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口
	接口类型	RJ45 电口, 全双工, MDI/MDI-X 自适应
	标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	处理类型	存储转发
	MAC 地址表	4 K
	交换容量	20 Gbps
	包转发率	14.88 Mpps
PoE 供电	内部缓存	1.5 Mbits
	PoE 标准	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	供电线芯	网线的 1/2/3/6 供电
	PoE 端口	1~8
	端口最大供电功率	30 W
	整机最大供电功率	58 W
	整机最大功耗	65 W
通用参数	外壳	金属材质, 无风扇
	重量	0.635 kg
	尺寸 (长×高×深)	217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm
	工作温度	0°C~40°C
	存储温度	-40°C~85°C
	工作湿度	5%~95% (无凝露)
	存储湿度	5%~95% (无凝露)
电源规格		48 VDC, 1.35 A
电源功率		65 W

物理接口

前面板：

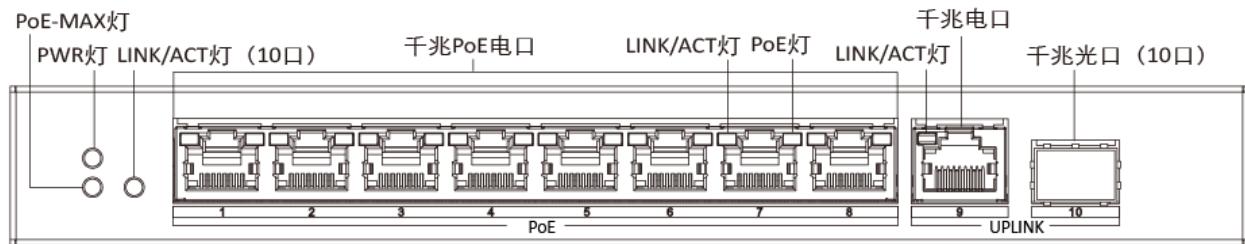


后面板：

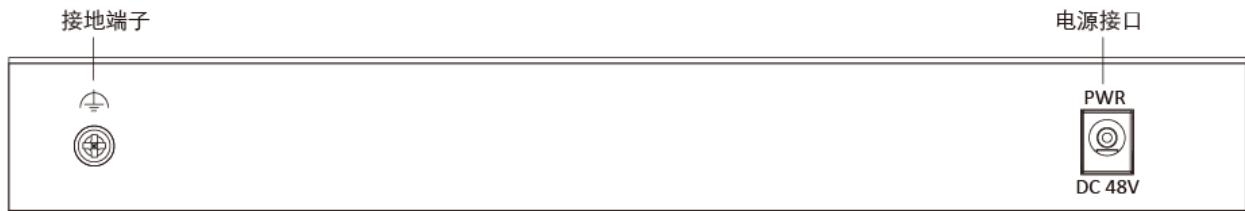

订货型号

DS-3E0510SP-E

外形尺寸 (单位：mm)

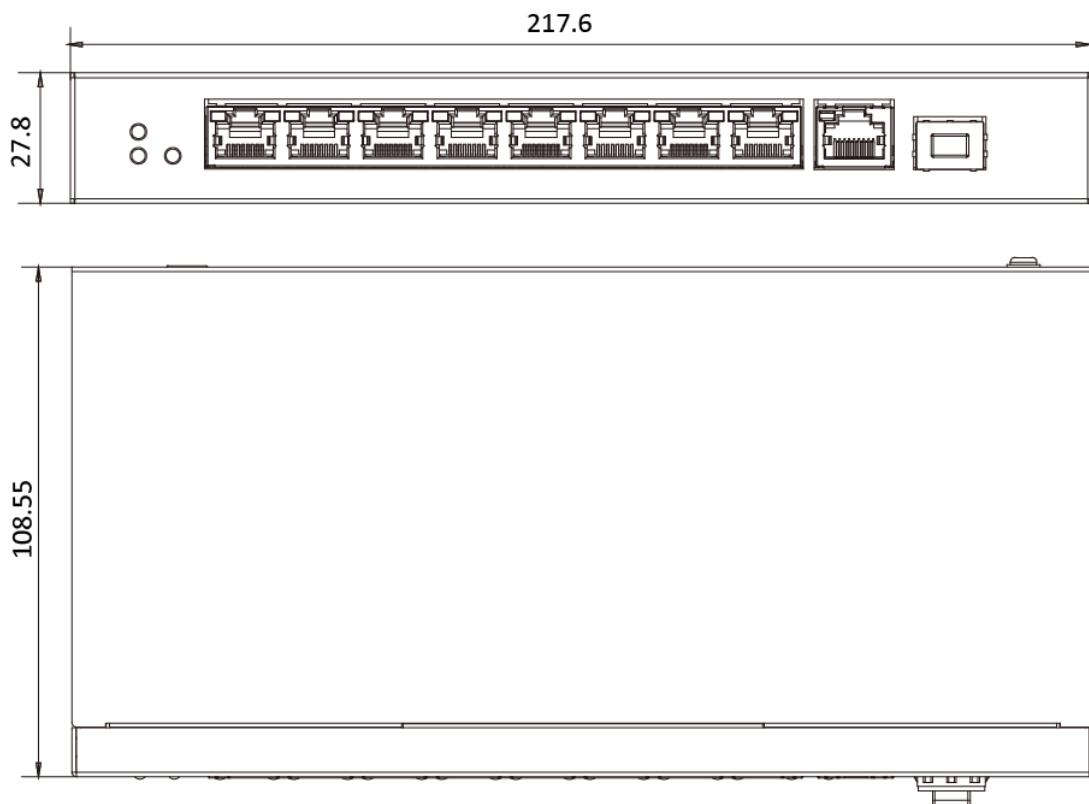

典型应用

