

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD


规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	正标UL2464 18AWG系列 无屏蔽		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80°C	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2019
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	<p>备注: 图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail</p>		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Core number 芯数	AWG 线号数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	ASSEMBLY 绞合	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径
2	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	5.2±0.20
3	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	5.5±0.20
4	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	6.0±0.20
5	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	7.3±0.25
6	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	8.0±0.25
7	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	8.0±0.25
8	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	8.6±0.25
9	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	9.2±0.3
10	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	10.0±0.3
11	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	10.0±0.3
12	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	10.2±0.3
13	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	10.4±0.3
14	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	10.4±0.3
15	18	34/0.178TS	0.30	1.80±0.10	/	0.76	10.7±0.3
CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)		FILLER 填充	MATERIAL 材质	NOTHING 无	
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)		JACKET 外被	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	
ELECTRICAL CAPABILITY 电气		COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20°C)			23.2		
		INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)			10		
		DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)			2000		

表单编号: TRIU-13-04-15

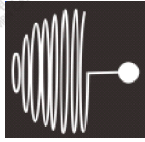

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	正标UL2464 18AWG系列 无屏蔽		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2019
CORE NUMBER 芯数	INSULATION COLOR 绝缘颜色		
2	红、黑		
3	黄、红、黑		
4	白、黄、红、黑		
5	白、黄、红、黑、绿		
6	白、黄、红、黑、绿、橙		
7	白、黄、红、黑、绿、橙、兰		
8	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕		
9	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫		
10	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰		
11	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红		
12	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝		
13	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白		
14	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白		
15	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白		
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试		TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度(最小)
	INSULATION 绝缘	UNAGED老化前	10.3MPa
	JACKET 外被	UNAGED老化前	10.3MPa
OLD MARKING 旧印字	E249743 AWM 2464 18AWG 80°C 300V VW-1 CHENGXING C AWM I A 18AWG 80°C 300V FT1 TRIUMPHCABLE		
NEW MARKING 新印字	E249743 AWM 2464 18AWG 80°C 300V VW-1 C AWM I A 18AWG 80°C 300V FT1 TRIUMPHCABLE		
REMARK 备注	从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字，本公司现阶段有新旧二种不同印字库存产品，如对印字内容没有在订单上提出要求，视为同时可以接受二种不同印字，敬请留意！		

表单编号：TRIU-13-04-15