

产品规格说明书

品 名 : ONN-LED 设备警示灯

型 号 : ONN-M4S-A (-B)

版 本 : A1


日 期 : 2020-09-18



一、产品介绍：




- 1、结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 2、多钟型号选择，整灯铝合金材质；
- 3、国产名牌电源，确保产品寿命三年以上；
- 4、可选配三孔及四孔底座，可360° 调整方向。

二、标准图片、接线图、安装尺寸图：

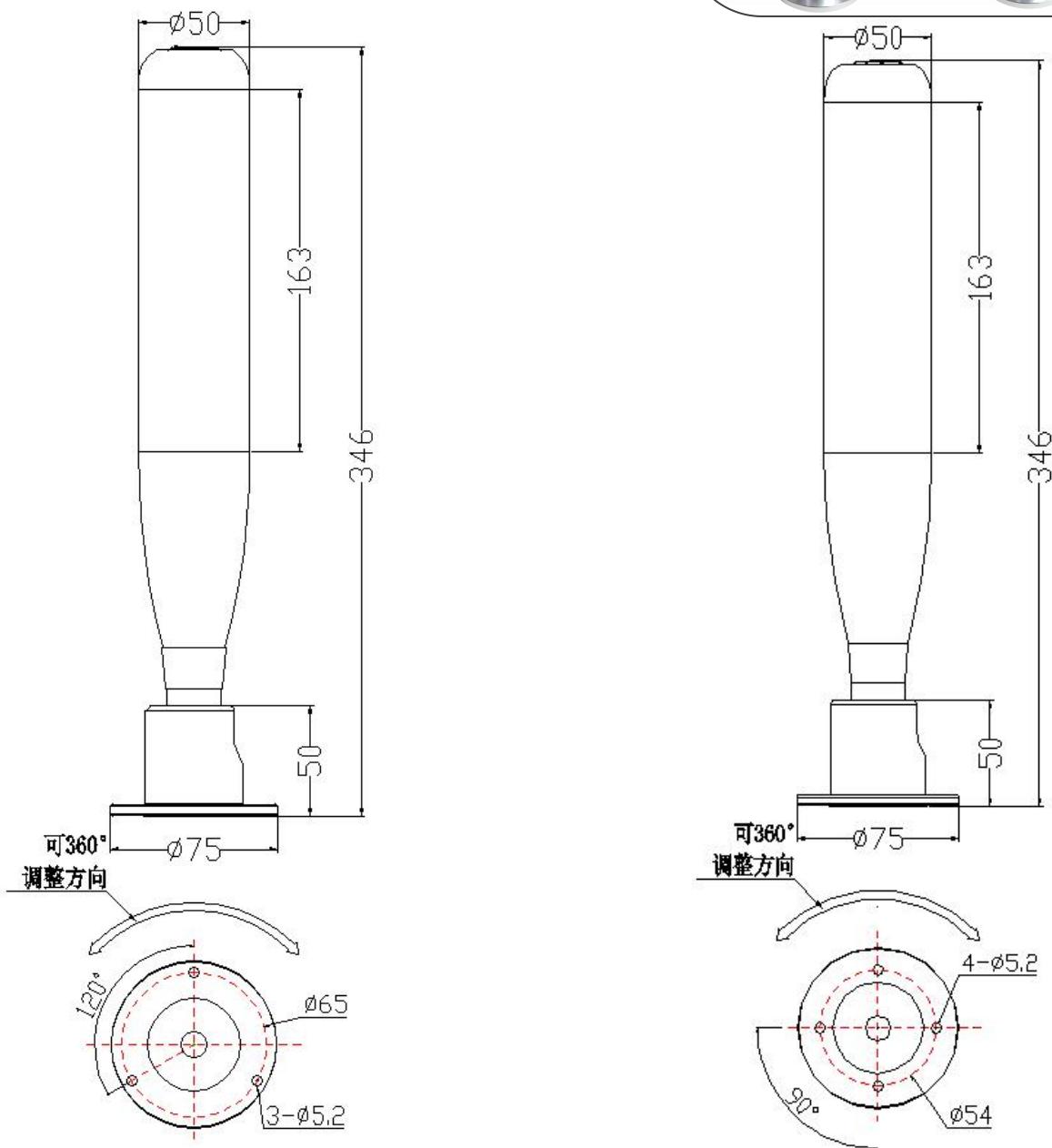



先调整好灯的方向，
再锁紧安装螺丝

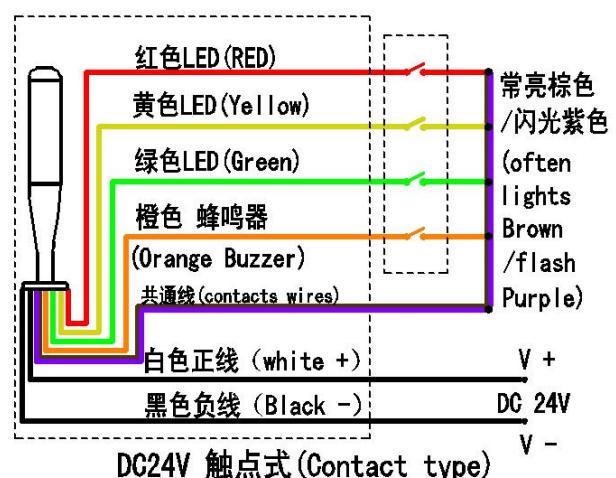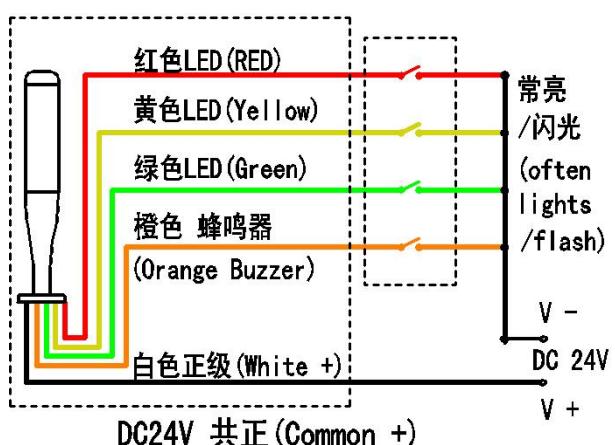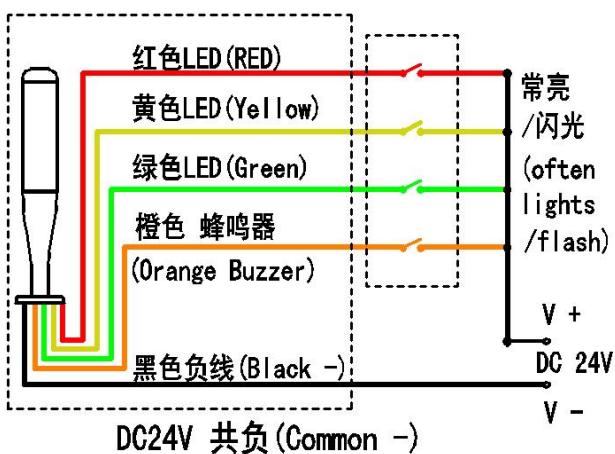

三、产品编码原则:

ONN M4S-A (-B) - A 3 B B B					
(1) (2) (3) (4) (5) (6)					
(1)	型号: M4S-A (三层三色), M4S-B (单层三色)				
(2)	外型: A、棒球杆型				
(3)	颜色层数: 3、三色				
(4)	电压: B、24V				
(5)	接线方式: C、触点式 (有信号公共线) Z、电源直接输入式 (共正) B、电源直接输入式 (共负) T、电源直接输入式: (不分正负极) (仅限 M4S-B)				
(6)	功能: B、常亮 F、常亮带蜂鸣 S、红色闪光 C、红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣 ; (共正不可做功能型)				

四、基本参数

产 品 规 格 型 号:					
输入电压	DC24V	输入电流	60~200mA	消耗功率	单色 1.2~2.4 W 总功率小于 6W
防护等级	IP40	电线长度	<input type="checkbox"/> 约 0.5M <input type="checkbox"/> _____		

特殊要求:

品牌	ONN, 深圳市欧恩半导体照明有限公司荣誉出品
光源	贴片 3528 LED 0.06W/pcs
LED 寿命	寿命 50000 小时
出光角度	单灯 120 度出光, 整灯 360 度可视
产地	中国 深圳

五、产品外形


外观设计	棒球杆设计, 圆滑曲线过度, 精车。
灯身颜色	氧化银色
材质	PC (防弹胶)、阳极氧化铝合金、尼龙+玻璃纤维。

六、环境要求：

运行温度：	-20~45℃
储存温度：	-40~70℃
运行湿度：	10~90%
储存湿度：	10~90%

七、包装参数：

包装材质	纸箱
单品净重 (Kg)	0.6
单箱总重量(Kg)	9.4
装箱数量(PCS)	12
内盒尺寸 (L*W*H) mm	418*83*83mm
外箱尺寸 (L*W*H) mm	440*265*345mm

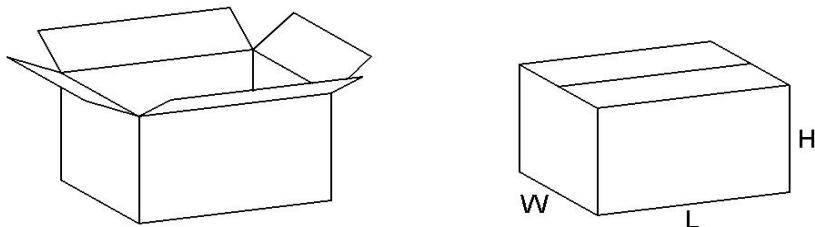

八、维修条例：

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。