

产品规格说明书

品 名 : ONN-LED 机床 LOGO 灯

型 号 : ONN-MP04 系列


版 本 : A2

日 期 : 2024.04.24


一、产品介绍：


- 1、采用铝合金折弯，整灯结构简洁大方、轻巧且性价比极高；
- 2、整体散热良好，保障产品性能稳、寿命长；
- 3、独家原创、自主设计电子发光方案；
- 4、采用进口亚克力，及耐黄变，透光率高，让灯光更加绚丽通透，高端时尚；
- 5、可订制发光颜色，单色：红、黄、绿、蓝、白；三色：红黄绿。

二、产品标准图片、产品外观：

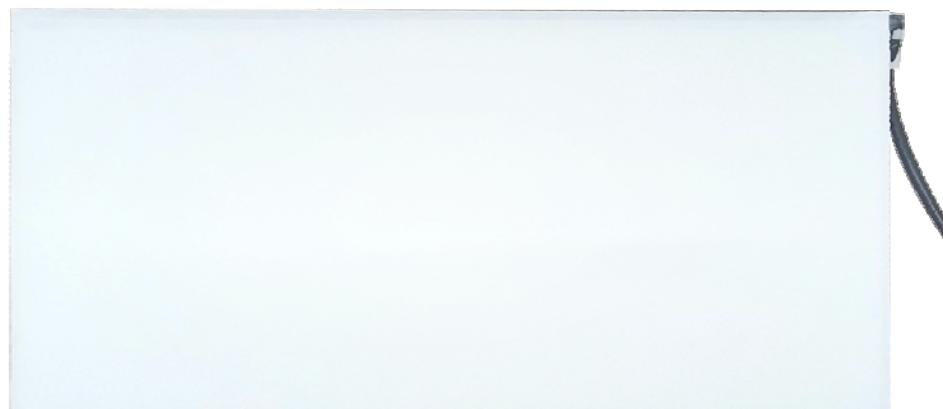


三色款接线示意图：

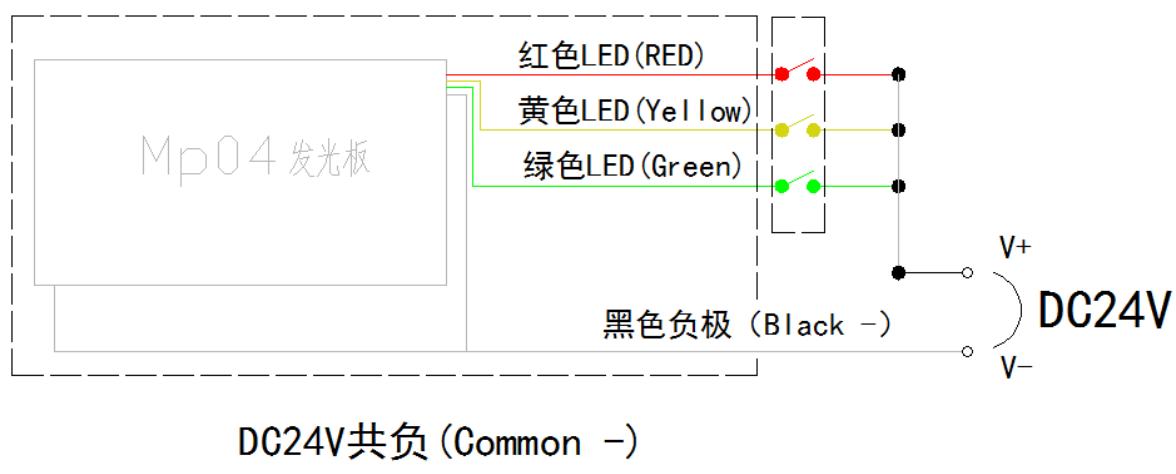

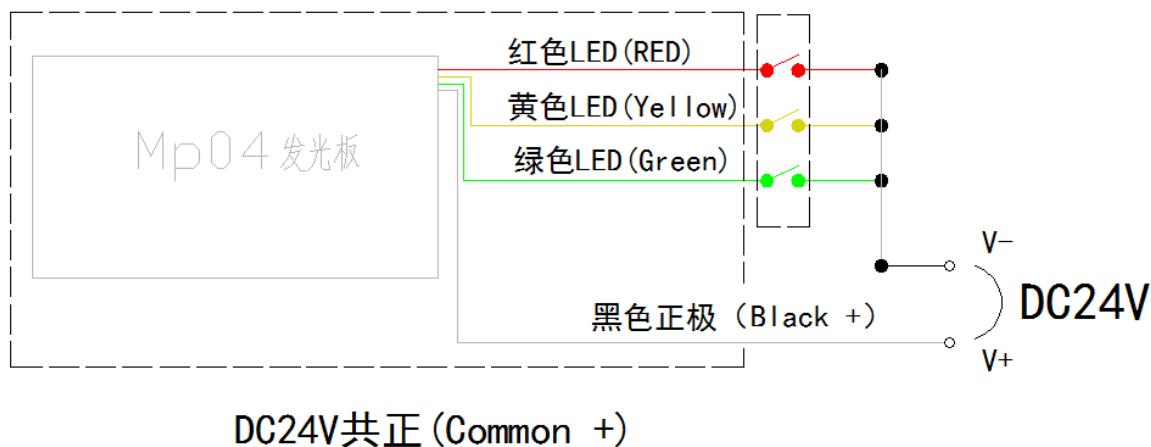


(1) 成品灯宽度 200mm 以下尺寸图:

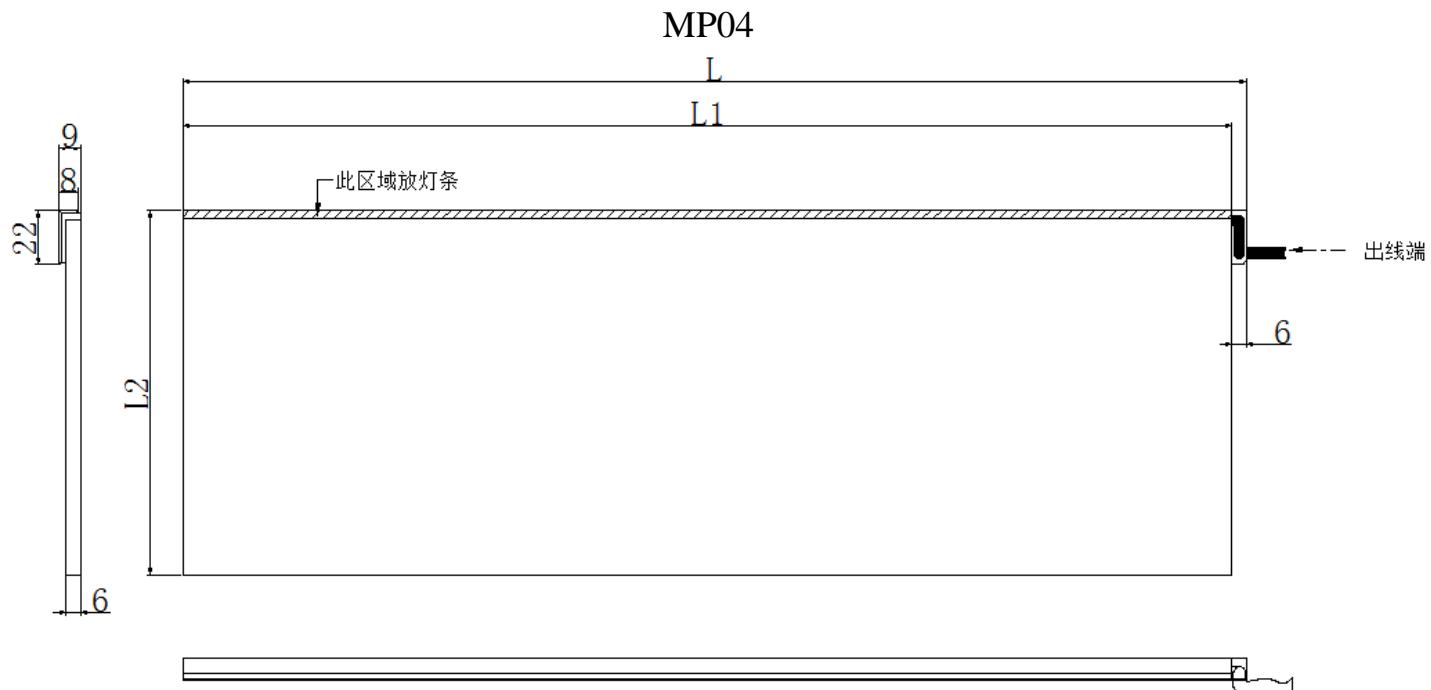


灯具长度L (mm)	222	330	438	546	654	762	870	978
灯具导光板长(L1) (mm)	216	324	432	540	648	756	864	972
灯具宽度 (L2) (mm)	(100) (150)							
均匀发光面	(L1-15)*(L2-25)							

注：下图是成品单面进光开孔图

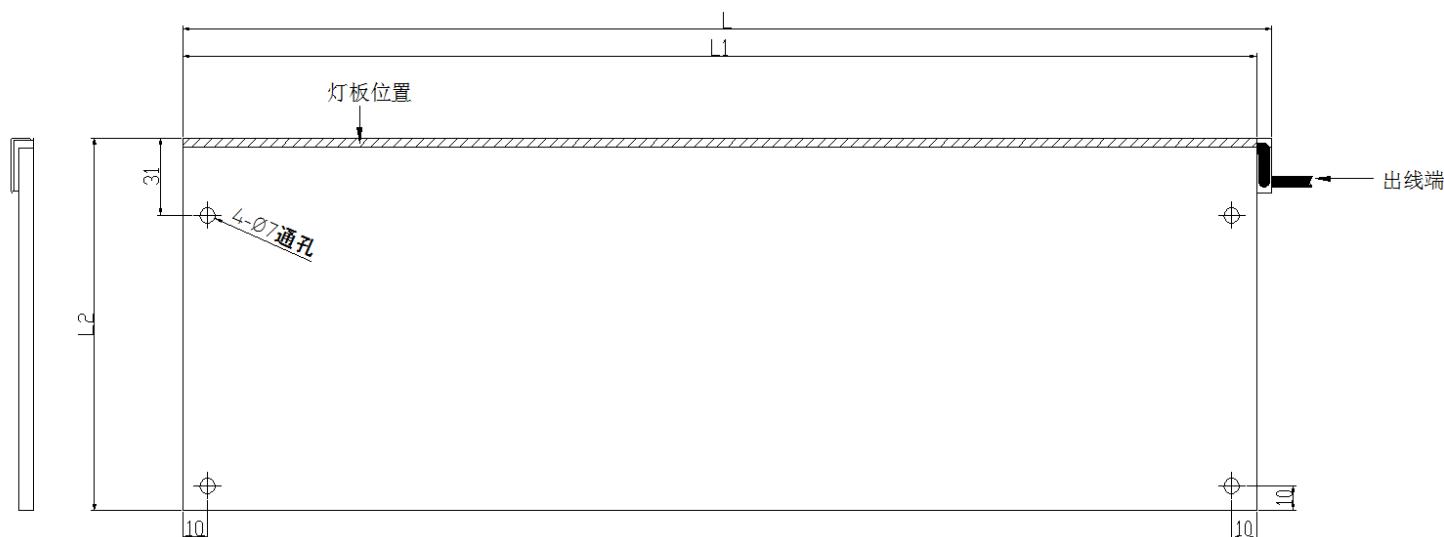


(2) 成品灯宽度 200mm 以上 (包括 200mm) 尺寸图:

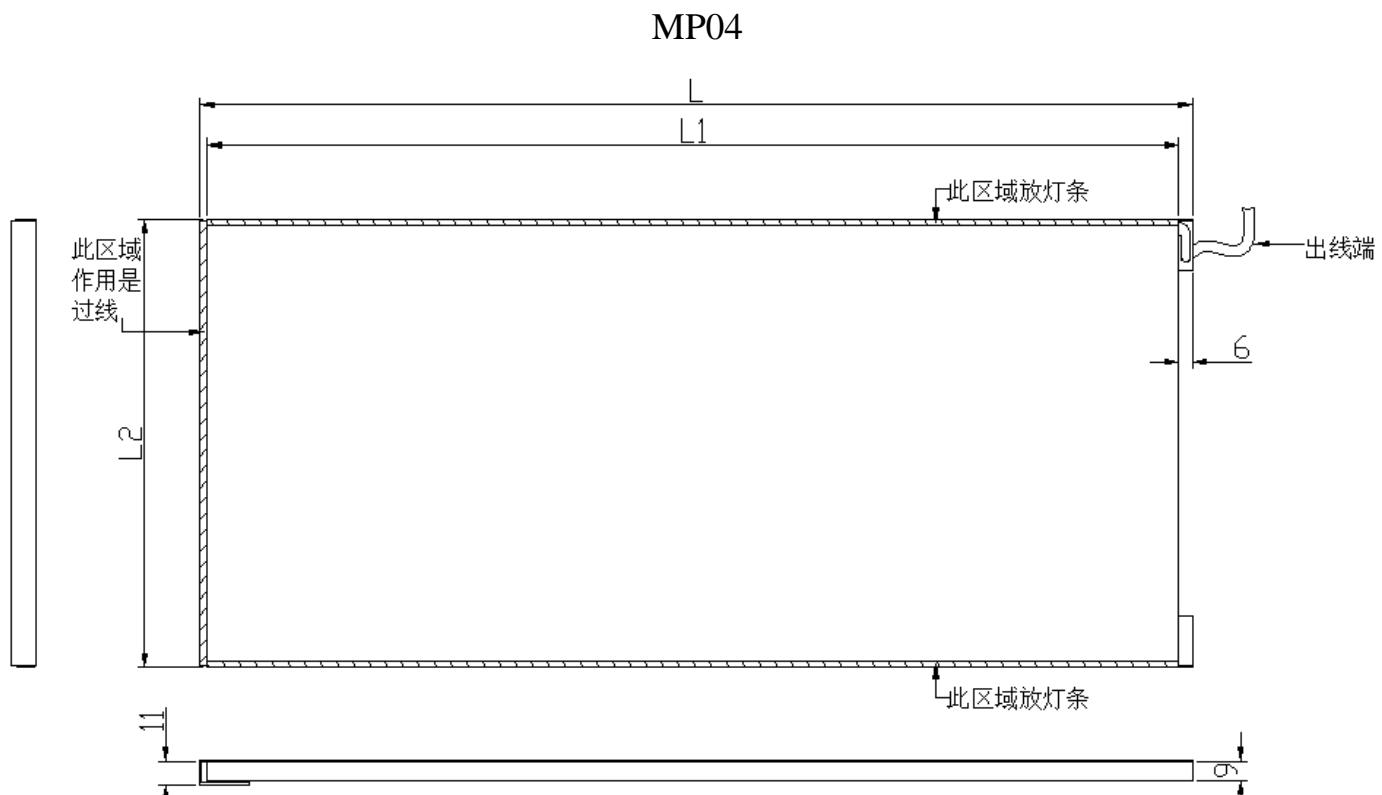

灯具长度L (mm)	226	334	442	550	658	766	874	982
灯具导光板长(L1) (mm)	216	324	432	540	648	756	864	972
灯具宽度 (L2) (mm)	(200) (250) (300)							
均匀发光面	(L1-15)*(L2-36)							

注：下图是成品双面进光开孔图

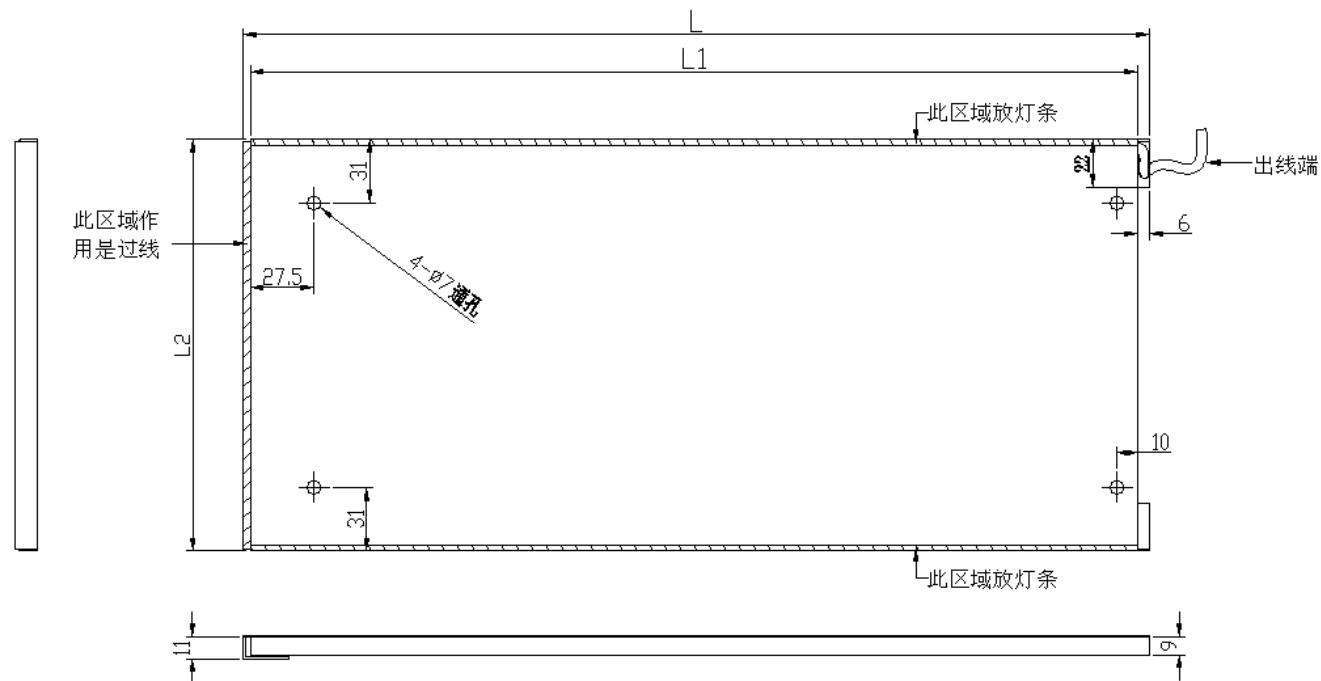

三、基本参数：



型号： MP04	规格尺寸： L*L2*9mm/L*L2*11mm
输入电压： DC 24V	输入电流： 50 mA
颜色： 单色： 红、黄、绿、蓝、白； 三色： 红黄绿	消耗功率： *
安装方式： 胶水固定	防护等级： IP40
LED 灯具寿命： 40000 H	

四、环境要求：

运行温度：	-20~45°C
储存温度：	-40~70°C
运行湿度：	10~90%
储存湿度：	10~90%

五、包装参数：

型号	MP04	
包装材质	纸箱+PC 袋	
产品规格 (mm)	222	330
单品净重 (Kg)	315	0.395
单箱总重量(Kg)	7.21	8.97
装箱数量(PCS)	22 PCS	22PCS
外箱尺寸 (L*W*H) mm	370*200*220 MM	

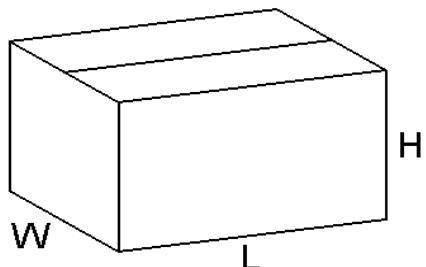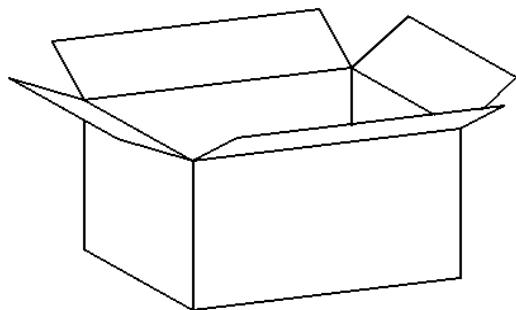

六、维修条例：

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。