

产品规格说明书

品 名 : ONN-LED 设备警示灯

型 号 : ONN-M4D


版 本 : A0

日 期 : 2024.04.22


一、产品介绍：

- 1、灯体选用优质材 PC 灯罩+ABS 底座，结构简洁、大方，外形精美，耐用防老化,透光率好；
- 2、采用2835贴片，高亮度，大角度，低热阻，超低光衰工艺，超长寿命；
- 3、红黄绿基本三色警示灯功能，可选蜂鸣，警示音量 85 分贝；
- 4、采用螺丝安装，安装方便，简单牢固；
- 5、适用工厂车间，岗亭，机械设备，仓库等场所应用。


二、标准图片、接线图、安装尺寸图：

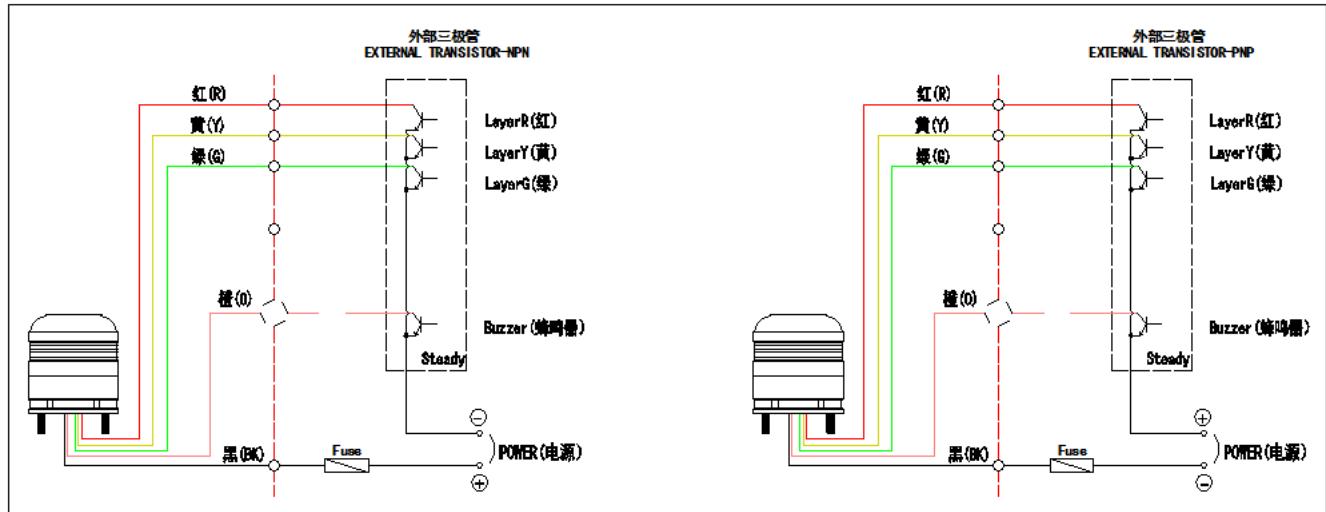


④接线方式 (Connect type) : T 不分正负极 (NPN&PNP)

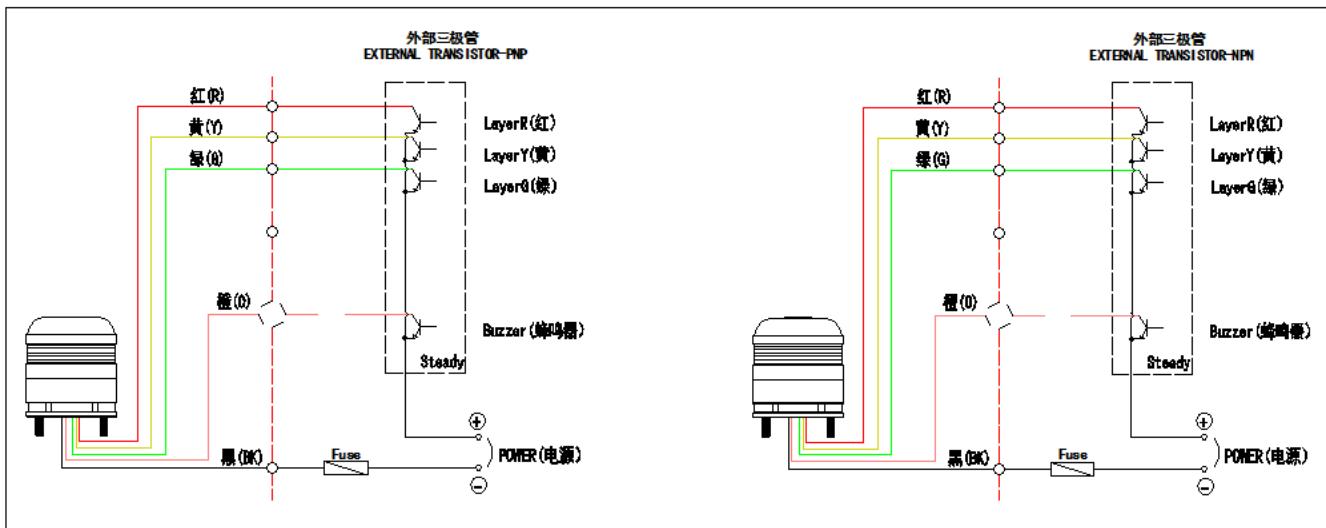


④接线方式(Connect type): C 触点式(Contact type)

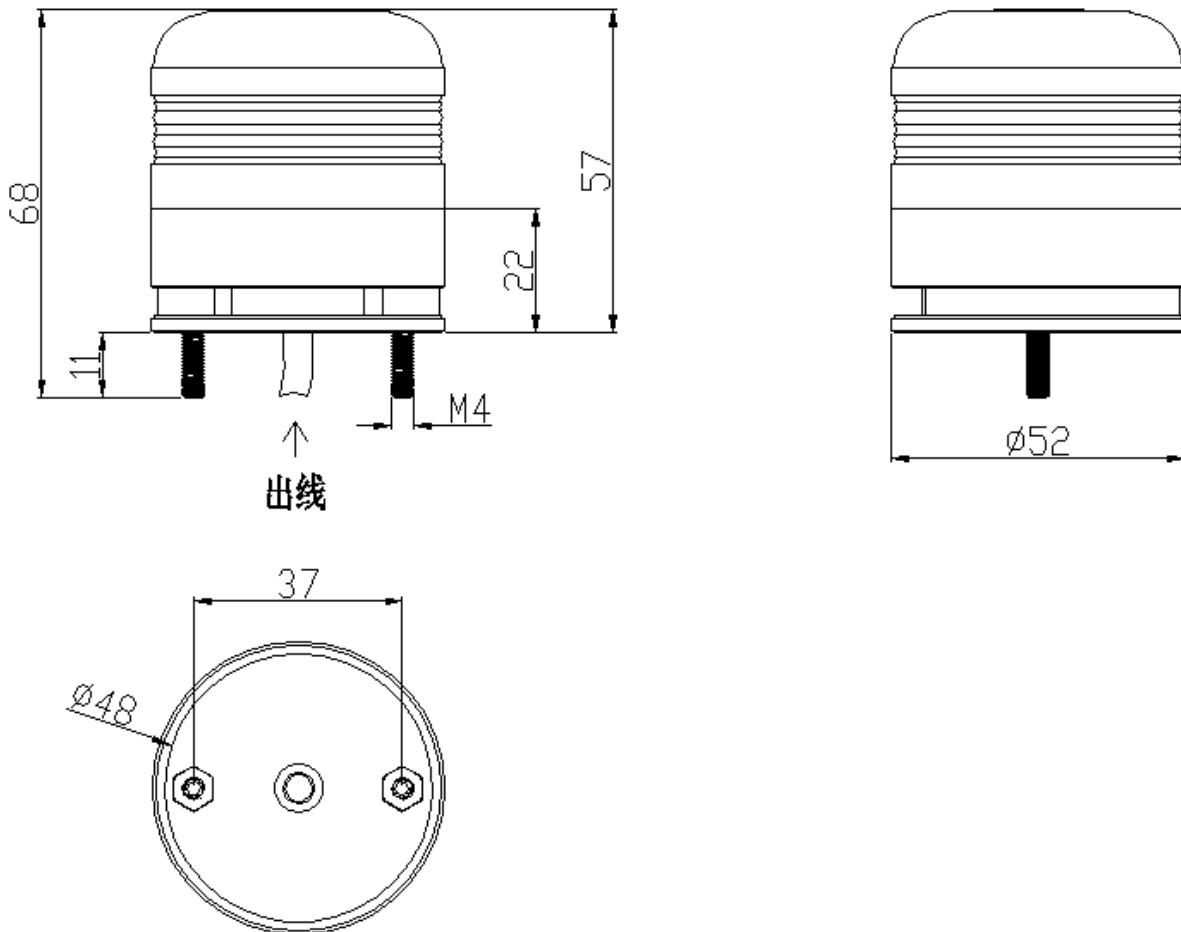

安装示意图:

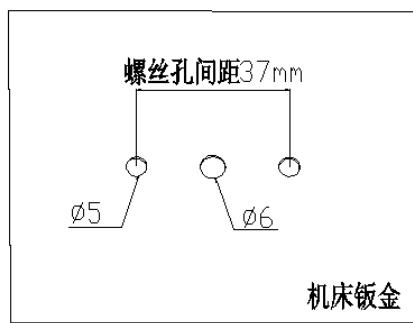

图一

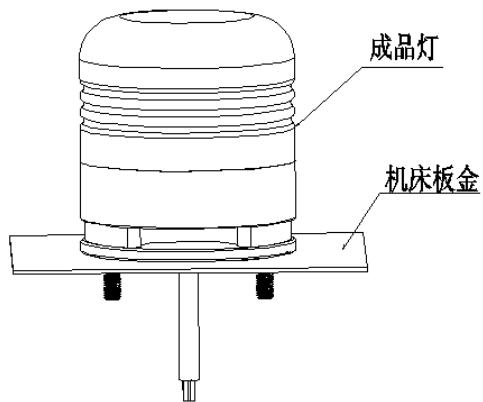

图二

首先在钣金开两个 $\varnothing 5$ 的孔，孔间距37mm，之间中间开 $\varnothing 6$ 的出线孔（如图一所示），然后把灯安装在钣金，用M4的螺母锁紧即可（如图二所示）

三、产品编码原则:

ONN-M4D- B F T - RYG				
①	②	③	④	⑤
①品牌型号:	ONN-M4D			
②电 压:	A、AC/DC12 B、DC24V C、AC220V			
③功 能:	B、常亮 F、常亮带蜂鸣 S、红色闪光 C、红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣			
④接线方式:	C、触点式; T、电源直接输入式(共正/负通用)			
⑤发光颜色:	R:红 Y:黄 G:绿			

四、基本参数

产 品 规 格 型 号:	机床设备警示灯 M4D		
输入电压	DC24V	消耗功率	1.5W-4.5W
防护等级	IP40	外露线长	约 0.4M
品牌	ONN, 深圳市欧恩半导体照明有限公司荣誉出品		
光源	贴片 2835 LED 0.2W/pcs		
灯具寿命	LED 寿命 50000 小时		
出光角度	单灯 120 度出光, 整灯 360 度可视		
色温范围	颜色可选: 红色, 黄色, 绿色, 最多可做到 3 种颜色		
产地	中国 深圳		

五、产品外形



外观设计	圆柱形, 灯罩为透明, 底座乳白		
灯身颜色	乳白色	发光颜色	红、黄、绿
材质	PC(灯罩)+ABS(底座)		

六、环境要求:

运行温度:	-20~45°C
储存温度:	-40~70°C
运行湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

七、包装参数:

包装材质	纸箱、内盒
单品净重 (Kg)	0.075
单箱总重量(Kg)	6.38
装箱数量(PCS)	76
内盒尺寸 (L*W*H) mm	70*70*70mm 白卡纸
外箱尺寸 (L*W*H) mm	395*350*345mm

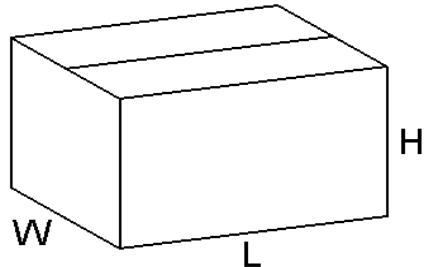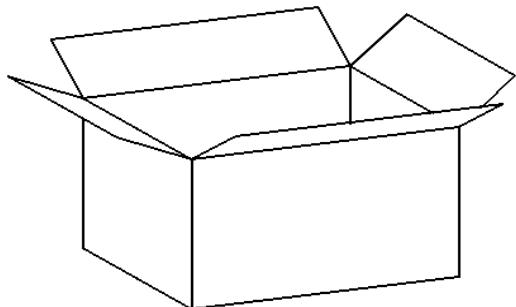

八、维修条例:

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期间在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
 - (8) 不能用静电膜（保鲜膜）缠,不能用酒精或快干水、慢干水搽拭；
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。