

产品规格说明书

品 名 : ONN-LED 设备警示灯

型 号 : ONN-M4W 壁挂式设备警示灯


版 本 : A1

日 期 : 2023-05-16




一、产品介绍：


- 1、结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 2、整体散热良好，确保产品寿命；
- 3、国产名牌电源，确保产品寿命三年以上；

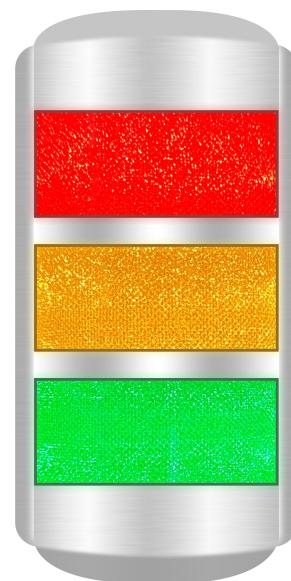


二、标准图片、接线图、安装尺寸图：

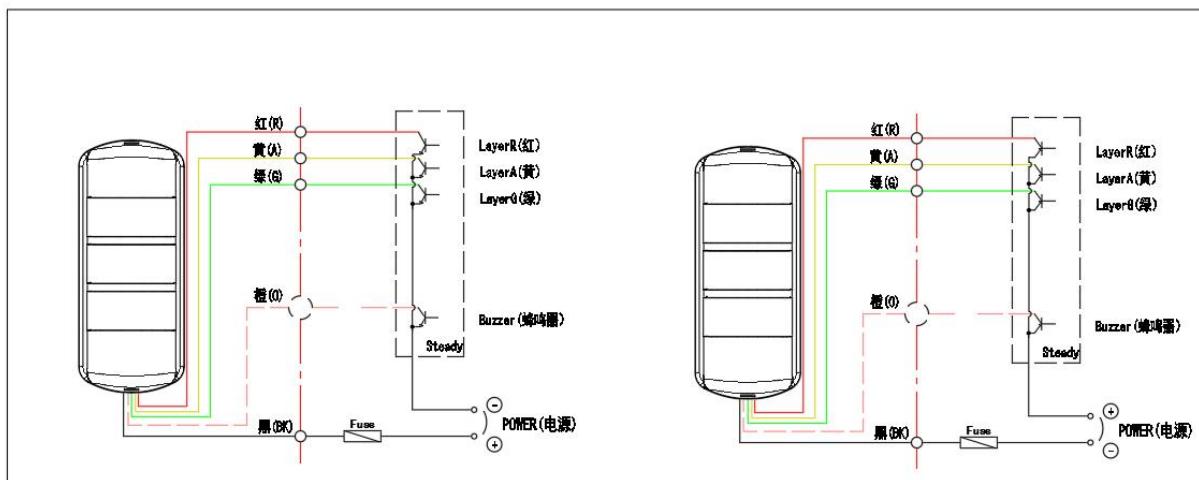

⑥接线方式 (Connect type) : T、不分正负极 (PNP&NPN)

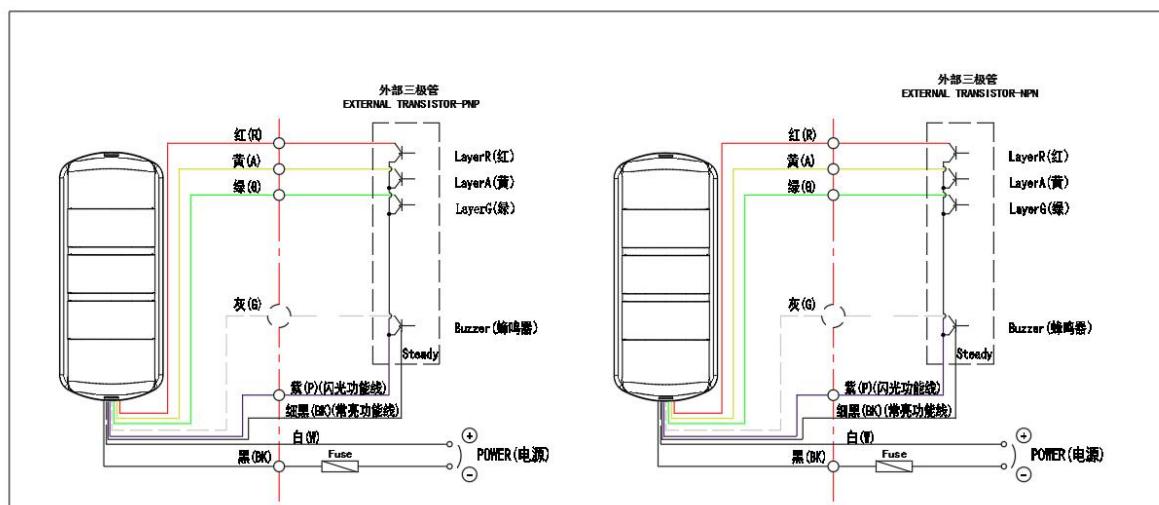

⑥接线方式 (Connect type) : C、触点式 (Contact type)

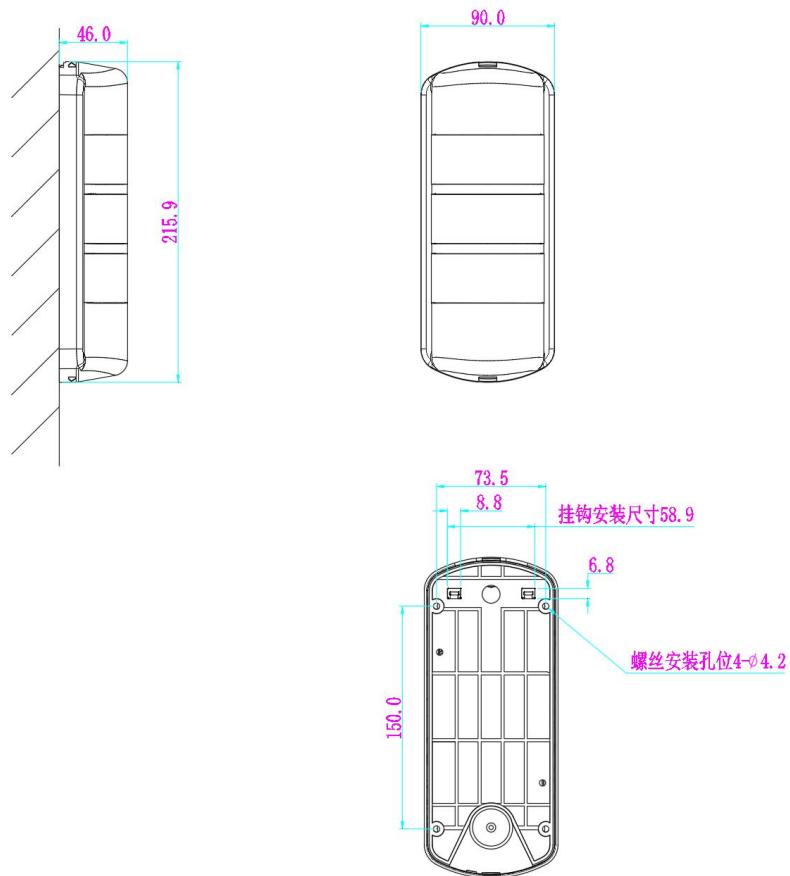

三、产品编码原则:

ONNM4W- 3 W C A C - RYG						
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)						
①品牌型号:	ONNM4W					
②层 数:	3、三层颜色					
③安 装:	W、壁挂式					
④电 压:	B、DC24 C、AC220V					
⑤功 能:	A、闪光和常亮一体款 B、常亮 F、常亮带蜂鸣 C、红色闪光带蜂鸣 S、红色闪光 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣					
⑥接线方式:	C、触点式; T、直接输入式: 不分正负极					
⑦颜色顺序:	由上至下的颜色顺序 R:红 Y:黄 G:绿					

四、基本参数

产品规格型号:					
输入电压	DC24/AC 220V	输入电流	40~120mA	消耗功率	单色 1 W 总功率小于 3W
防护等级	IP50	电线长度	<input type="checkbox"/> 约 0.8M <input type="checkbox"/> _____	外壳颜色	<input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 电脑灰
蜂鸣器	Max95dB	闪亮次数	60-70/min	材 质	灯罩: PC 灯壳: ABS
层 数	<input checked="" type="checkbox"/> 多层多色 <input type="checkbox"/> 单层多色(最多三种颜色)			打 标	<input type="checkbox"/> 客户_logo <input type="checkbox"/> ONN_logo
特殊要求:					

品牌	ONN, 深圳市欧恩半导体照明有限公司荣誉出品
光源	贴片 2835 LED 0.16W/pcs
灯具寿命	LED 寿命 50000 小时; 整灯寿命 50000 小时
出光角度	单灯 120 度出光, 整灯 180 度可视
颜色范围	因客户不同要求, 颜色可选: 红色, 黄色, 绿色最多可做到 3 种颜色
技术认证	CE
产地	中国 深圳

五、产品外形



外观设计	半圆形 模块式灯罩
灯身颜色	金属亮银色 灯罩颜色: 红、黄、绿

六、环境要求:

运行温度:	-20~45°C
储存温度:	-40~70°C
运行湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

七、包装参数：

包装材质	三层三色（壁挂式）	/	/	/
单品净重 (Kg)	0.325	/	/	/
单箱总重量(Kg)	6.1	/	/	/
装箱数量(PCS)	12	/	/	/
内 盒 尺 寸 (L*W*H) mm	418*83*83mm	/	/	/
外 箱 尺 寸 (L*W*H) mm	450*265*345mm	/	/	/

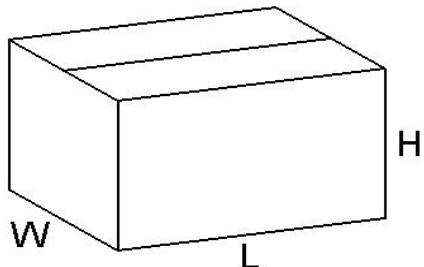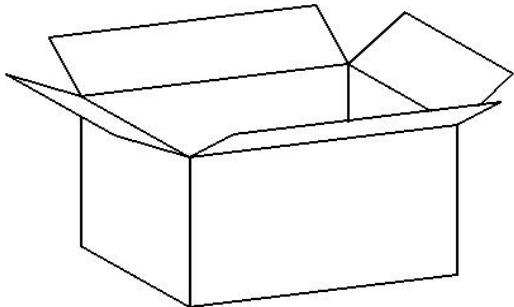

八、维修条例：

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期间在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。

