

产品规格说明书

品 名 : ONN-LED 装饰灯条

規 格 : ONN-X2M 系列

日 期 : 2022-09-06


版 本 : A4



一、产品简介：

- 具备所有 LED 产品的特点：节能环保、长寿命，色温可调，是未来照明的必然趋势；
 - 发光均匀柔和，可做4色：红黄绿蓝、红绿蓝白 也可做单色：红、黄、绿、蓝、白 这几种颜色简洁大方，精致美观；
 - 本产品的其它优点还有：体积小，可节约空间；铝基线路板散热良好，灯具寿命更长；
- 适用范围：自动化设备，机床设备，机器人警示灯等。

二、产品标准图片、产品外观尺寸图：

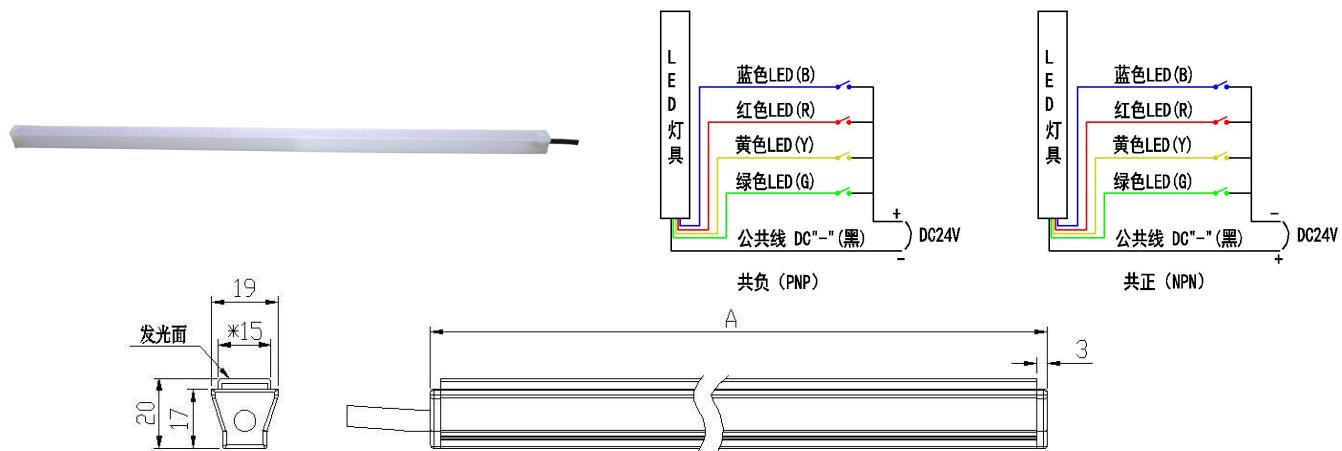

灯具长度 (A)	130	238	346	454	670	778	994	1102	1210	1426	1534	1750	2074
安装孔长度	126	234	342	450	666	774	990	1098	1206	1422	1530	1746	2070
发光面宽度							15						
安装孔宽度							16						

三、基本参数：

型号	输入标称电压		输入电压范围		色温范围
ONN-X2M-B4	DC 24V		DC 24V		5500-6000K
电源线长度：	<input checked="" type="checkbox"/> 约 0.2M(标准)		<input type="checkbox"/> _____		
安装方式：	<input type="checkbox"/> 打胶安装 (无安装配件)		<input type="checkbox"/> 灯夹安装		
对应颜色：	红色/黄色		绿色/蓝色		白色/暖白
消耗功率：	4.8W/米		4.8W/米		13.7W/米
输入电流：	0.2A/米		0.2A/米		0.57A/米
防护等级：	IP65		颜色：	4 色:红黄绿蓝、红绿蓝白 / 单色:红、黄、绿、蓝、白	
表面温度：	< 60°C		LED 寿命：	50 000H	




四 环境要求:

环境温度:	-20~45°C
储存温度:	-40~70°C
环境湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%


五、包装参数:

包装材质	纸箱			
	产品规格 (MM)	778	1210	1534
单品净重 (Kg)	0.1	0.155	0.19	0.21
单箱总重量(Kg)	11.1	17.3	21.5	24
装箱数量(PCS)	96	96	96	96
珍珠棉 (L*W*H) mm	200*200*15	200*200*15	200*200*15	200*200*15
外箱尺寸 (L*W*H) mm	960*210*200	1260*210*200	1560*210*200	1860*210*200

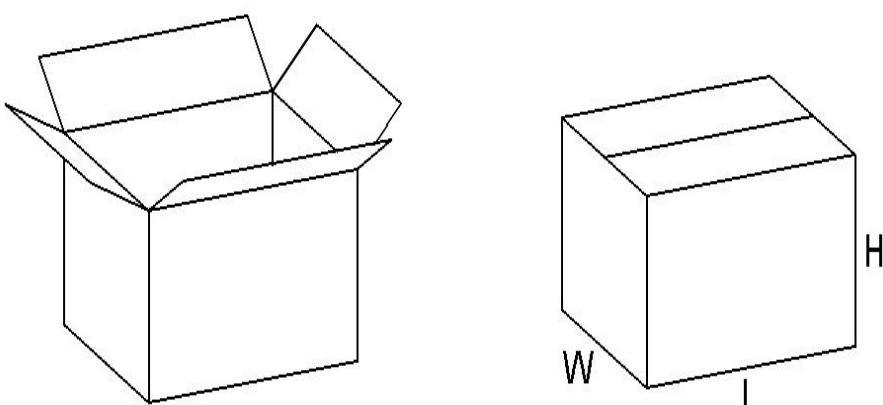



六、安装方式:

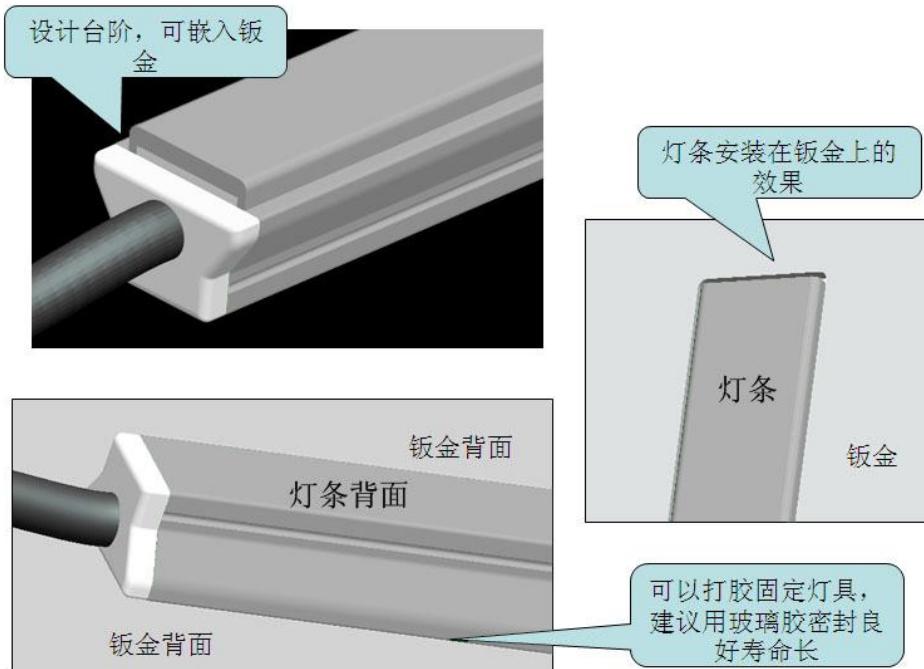

七、维修条例:

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。