


产品规格 说明书

品 名 : ONN-LED 机床工作灯
型 号 : ONN-M4Y 系列
版 本 : A5
日 期 : 2022.04.08


一、产品介绍：

- 1、结构简洁，外形独特，单层三色可带蜂鸣，性价比极高；
- 2、整体散热良好，除发光面外，均采取铝合金散热，保障产品性能稳、寿命长；
- 3、独家原创、自主设计电子发光方案；
- 4，采用进口亚克力，及耐黄变，运用光学切割顶部角度，外加喷砂及内雕工艺辅助，让光最大程度的折射出来，亮度高，让灯光更加绚丽通透，高端时尚；
- 5，多色灯光可选择，可定制专属 LOGO，蜂鸣声音洪亮，更好提出警示。


二、标准图片、接线图、安装尺寸图：

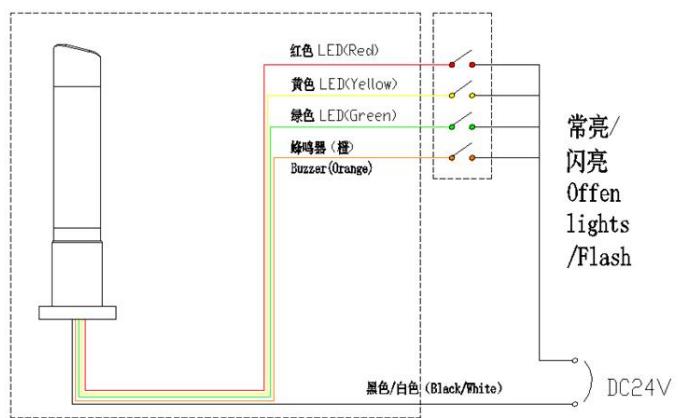

DC24V(common)

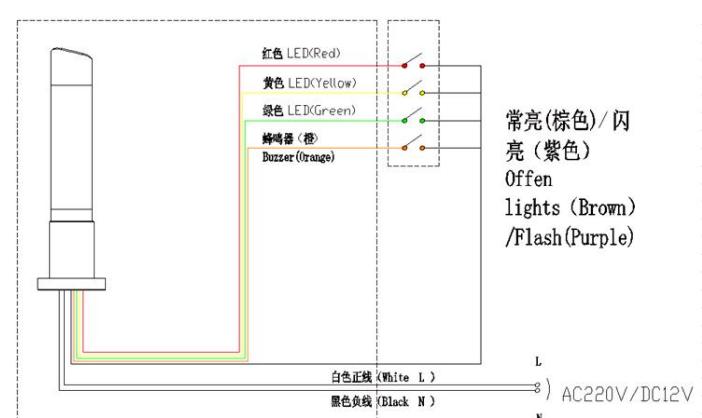

AC220V/DC12V触点式(common Type)

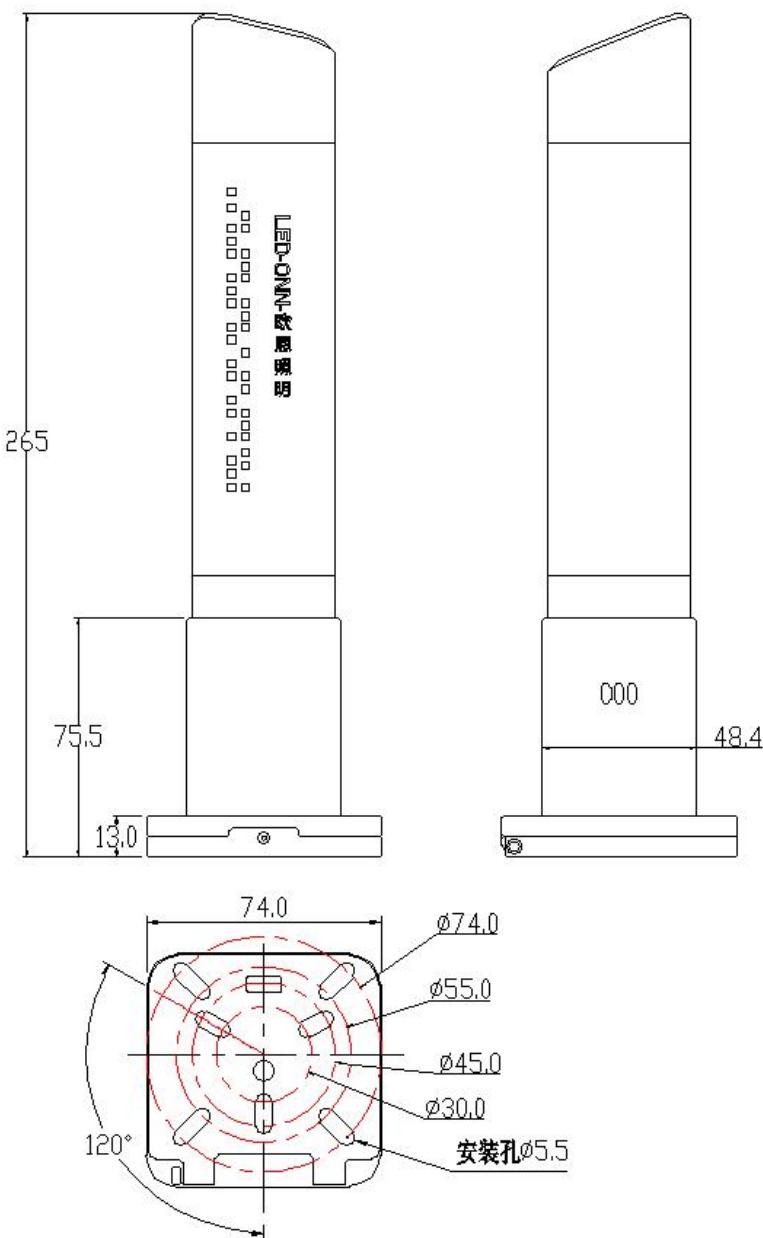

三、产品编码原则:

ONN-M4Y- B F T - RYG				
①	②	③	④	⑤
①品牌型号：				
②电 压：				
③功 能：				
④接线方式：				

深圳市欧恩半导体照明有限公司

电话：400-0448-288

邮箱：onn001@onnled.net

传真：+86-755-27871421

地址：深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区三楼

⑤发光颜色:	R:红 Y:黄 G:绿
--------	-------------

四、 基本参数

产品 规 格 型 号:		机床设备警示灯 M4Y			
输入电压	DC24V	输入电流	40~140mA	消耗功率	单色 1 W 总功率 4W
防护等级	IP40	电线长度	<input type="checkbox"/> 约 0.6M <input type="checkbox"/> _____	打 标	<input type="checkbox"/> 客户_LOGO <input type="checkbox"/> ONN_LOGO

特殊要求:

品牌	ONN, 深圳市欧恩半导体照明有限公司荣誉出品		
光源	<input type="checkbox"/> 贴片 2835 LED 0.2W/pcs		
LED 寿命	50000 小时;		
出光角度	单灯 120 度出光, 整灯 360 度可视, 采用钻石菱鏡切割亚克力, 运用喷砂及内雕工艺 让光最大程度的折射出来, 消除了可能存在的視覺盲點		
颜色	红色, 黄色, 绿色, 其它颜色可以定制		
产地	中国 深圳		

五、产品外形



外观设计	透明		
灯身颜色	银色	灯罩颜色	红、黄、绿(单层多色)
材质	PMMA/铝合金等		

六、环境要求:

运行温度:	-20~45°C
储存温度:	-40~70°C
运行湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

七、包装参数:

包装材质	外箱: K=A 内盒: K9+灰卡
单品净重 (Kg)	0.66
单箱总重量(Kg)	9.5
装箱数量(PCS)	12
内盒尺寸 (L*W*H) mm	300*90*90mm
外箱尺寸 (L*W*H) mm	380*320*290mm

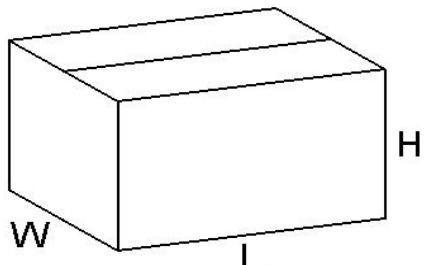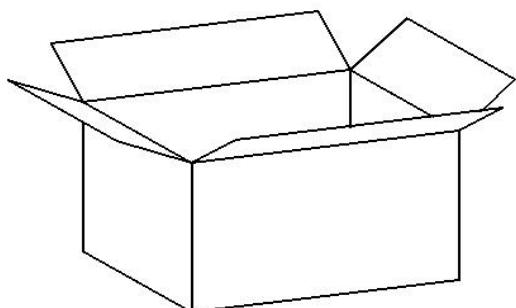

八、维修条例:

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期间在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；

- (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的；
 - (8) 不能用静电膜（保鲜膜）缠，不能用酒精或快干水、慢干水擦拭；
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。

注意：为了避免亚克力棒和其它材料发生反应开裂，不能用静电膜（保鲜膜）缠，不能用酒精或快干水、慢干水擦拭以及含有化学药品接触；