


可编程直流电源

TH6600系列可编程双向回馈式大功率直流电源

性能特点

- 双向电源与可回馈式负载融为一体，高达92.5%的能量回馈效率
- 高功率密度：3U高、19英寸机箱单机最大功率5kW、10kW、15kW
- 宽范围定功率输出,可最大扩展至480kW
- 7寸24位色TFT LCD电容型触摸屏
- 内置各种函数发生器

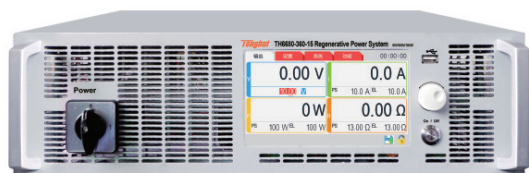

NEW

标配 RS232 ☐ USB HOST ☐ USB DEVICE ☐ GPIB ☐ LAN ☐

TH6680-120-05	0-80V	0-120A	5kW	源载一体
TH6680-240-10	0-80V	0-240A	10kW	源载一体
TH6680-360-15	0-80V	0-360A	15kW	源载一体
TH66200-70-05	0-200V	0-70A	0-5kW	源载一体
TH66200-140-10	0-200V	0-140A	0-10kW	源载一体
TH66200-210-15	0-200V	0-210A	0-15kW	源载一体
TH66500-30-05	0-500V	0-30A	0-5kW	源载一体
TH66500-60-10	0-500V	0-60A	0-10kW	源载一体
TH66500-90-15	0-200V	0-90A	0-15kW	源载一体
TH66750-20-05	0-750V	0-20A	0-5kW	源载一体
TH66750-40-10	0-750V	0-40A	0-10kW	源载一体
TH66750-60-15	0-750V	0-60A	0-15kW	源载一体
TH661000-40-15	0-1000V	0-40A	0-15kW	源载一体
TH6680P-120-05	0-80V	0-120A	5kW	电源
TH6680P-240-10	0-80V	0-240A	10kW	电源
TH6680P-360-15	0-80V	0-360A	15kW	电源
TH6680L-120-05	0-80V	0-120A	5kW	负载
TH6680L-240-10	0-80V	0-240A	10kW	负载
TH6680L-360-15	0-80V	0-360A	15kW	负载

TH6900系列宽范围可编程直流电源

性能特点

- 宽范围、宽电压（0-1000V）输出
- 高功率密度：2U机箱单机最大3kW功率
- ≤2ms快速的瞬态响应
- 恒电压（CV）、恒电流（CC）、恒功率（CP）模式
- 主从模式支持并联，主动均流，并联最多 10台同型产品
- 内置函数发生器



标配 RS232 ☐ USB HOST ☐

模块型号	电压	电流	功率
TH6940-60	40V	60A	750W
TH6980-30	80V	30A	750W
TH69200-12.5	200V	12.5A	750W
TH69360-7.5	360V	7.5A	750W
TH69500-5	500V	5A	750W
TH69750-3	750V	3A	750W
TH691000-2.5	1000V	2.5A	750W
TH6935-100	35V	100A	1500W
TH6980-60	80V	60A	1500W
TH69200-25	200V	25A	1500W
TH69360-15	360V	15A	1500W
TH69500-10	500V	10A	1500W
TH69750-6	750V	6A	1500W
TH691000-5	1000V	5A	1500W
TH6935-200	35V	200A	3000W
TH6980-120	80V	120A	3000W
TH69200-50	200V	50A	3000W
TH69360-30	360V	30A	3000W
TH69500-20	500V	20A	3000W
TH69750-12	750V	12A	3000W
TH691000-10	1000V	10A	3000W

电力电子测试仪器