

技术指标:



- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 锁扣窗口: 2~3PIN为1个, ≥4PIN为2个。
- 温度范围: -25° C~85° C。
- 额定电压: 125V, AC。
- 接触电阻: ≤20mΩ(Initial) per contact, ≤40mΩ Change allowed.
- 绝缘电阻: ≥100MΩ.
- 产品料号:

WT125A1W-** *-*-*




NO OF CKT (产品PIN数) | 流水码

Plating (电镀方式)	Packing (包装方式)
0: 端子全雾锡	T: TUBE管装
1: 端子全金 (G/F OVERALL)	R: TAPE & REEL卷装
3: 端子全亮锡	

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2015/01/28
1	料号变更	2024/09/25

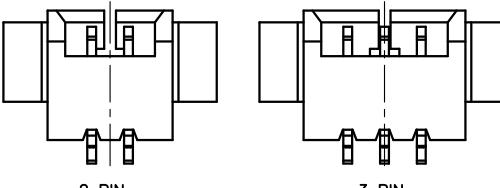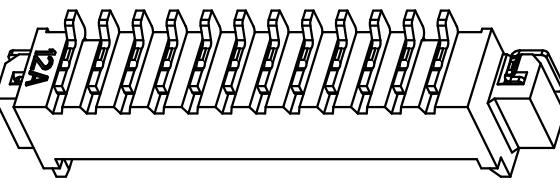

LOCK CONFIGURATION (锁扣结构)

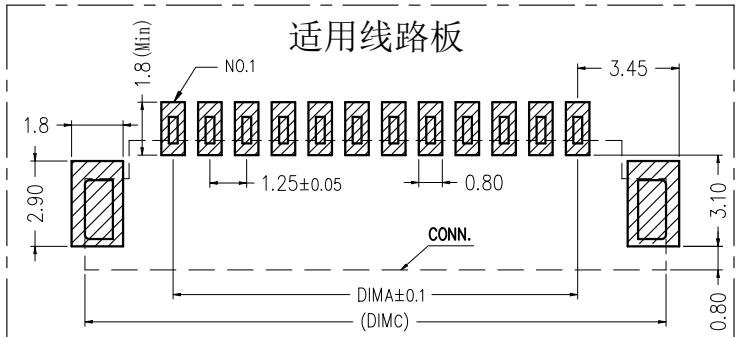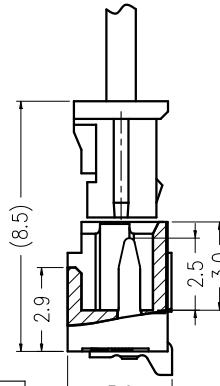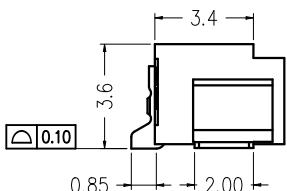

RoHS

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	校对 (CHKD)	田峰
WT125A1W-****-***	审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET) 1 OF 1
	mm	SIZE A4 REV A