
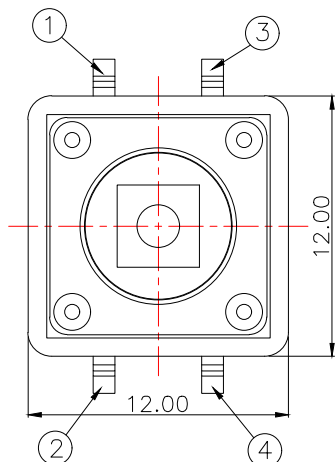
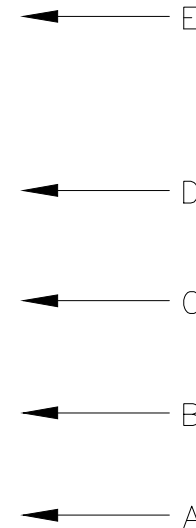
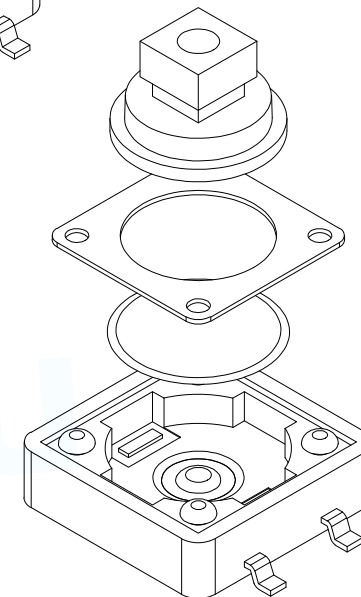
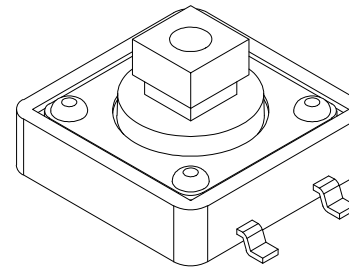
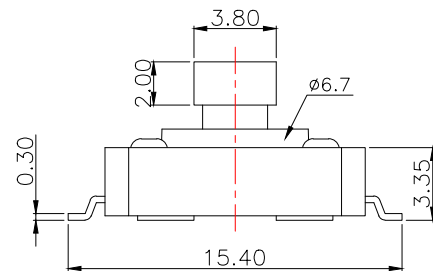


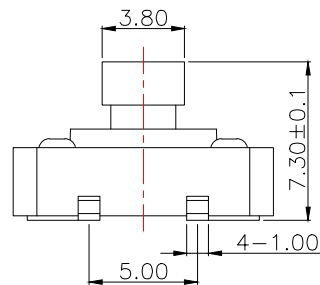

TS-1003ST-□□□□□□□□

弹片:

A:不锈钢

B:覆磷铜

定位柱:

R:无柱

高度:

073:7.3H

力度:


16:160g

26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
接力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.35±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

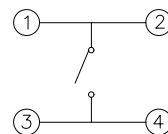

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

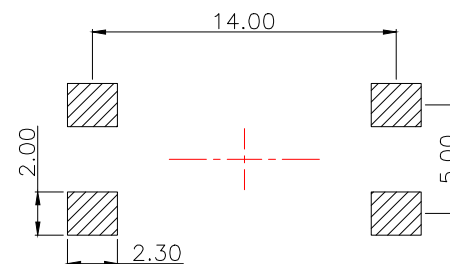

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:		TITLE: TACT SWITCH		
0.5~2±0.10		PAR TS-1003ST-ARXXX		
2~5±0.25		DWN		
5~10±0.30		CHKD		
ANGLES:		APVD		
±0.5°		SCALE1:1 UNIT:MM		
CUSTOMER COPY		SIZE:A4 SHEET:1F1		
		REV:A		