



零 件 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 001

增益型号: ZEAL0410-331

规格描述: 色环电感0410 330uH 138mA 10% 编带

日 期: 2022/4/16

版 本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型: 色环电感


日 期: 2022/4/16

版 本: A

图面规格变更履历表

SPECIFICATION


1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

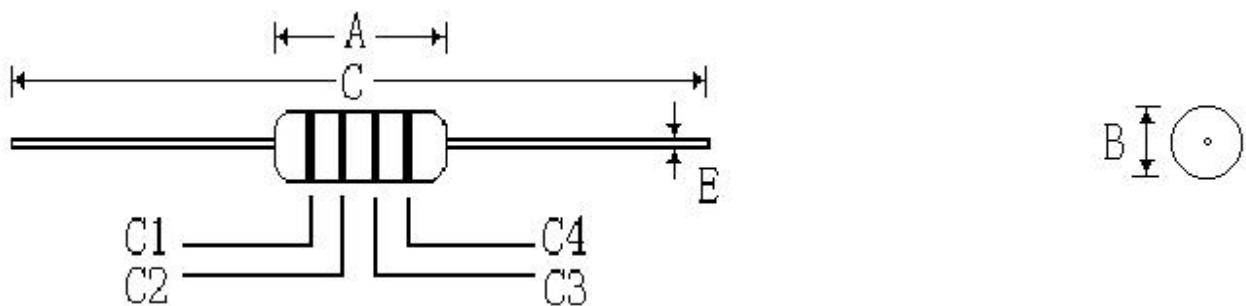

C1	橙色	C3	棕色
C2	橙色	C4	银色

DIM	A	B	C	E				
MM	10.0	4.0	52.0	0.55				
SPEC	MAX	MAX	± 1.0	± 0.05				

2. SCHEMATIC:(线路图)

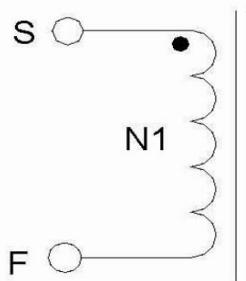

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STE	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.08mm	152TS REF	

东莞市增益实业有限公司
 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话：0769-87321000
 传真：0769-87891229

物料类型: 色环电感



日期: 2022/4/16

版本: A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

4.ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C
HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HM-9481	0.796MHz/1V	S---F	330μH±10%
Q值 测试仪器: HM-9481	0.796MHz/1V	S---F	65 MIN
DCR (电阻) 测试仪器: TH-2811C	AT25°C	S---F	5.0Ω MAX
额定电流(I) 测试仪器 : TH-2811C	At 25 1KHz/1V	/	L/L -10% 138mA

5. MATERIAL LIST:


NO	ITEM	MATERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	CORE	DRWW4.*6	SHENGXIN	
2	WIRE	2UEW	JINYAN	E238500
3	EPOXY	NC-G(绿色)	OHASHI	
4	PIN	0.6MM(CP)	BAI CHUAN	

 东莞市增益实业有限公司 地址 : 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话 : 0769-87321000 传真 : 0769-87891229	物料类型:	色环电感
	日期:	2022/4/16
	版本:	A
制订	张翔	审核
		刘业明
		核准
		柯文学

样品检测成绩表

客户名称:																		
规格描述:																		
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严			判定标准		测试环境		分项检查判定									
					主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观								
							25°C	75%	OK	OK								
5PCS	5PCS									OK								
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器		<input type="checkbox"/> CH-9053	<input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC										
		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4285		<input type="checkbox"/> CH-100	<input checked="" type="checkbox"/> HY-7110										
耐电压AC		SEC		SEC	<input type="checkbox"/> HP-4284		<input type="checkbox"/> CH-1320	<input type="checkbox"/> HK-310										
		KV		KV	<input type="checkbox"/> TF-6815		<input type="checkbox"/> HK-1062	<input checked="" type="checkbox"/> 卡尺										
测试条件	1KHZ/0.25V																	
PIN	L(S-F)			DCR(S-F)			Q											
SPEC	330μH±10%			5.0Ω MAX			65 MIN											
1	333.00			3.80			76.00											
2	338.00			3.80			75.00											
3	335.00			3.90			74.00											
4	332.00			3.84			76.00											
5	336.00			3.78			75.00											
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
X																		
R																		
备 注 : TEPM : 20°C (REF)				RH : 60% (REF)														
 东莞市增益实业有限公司 地址 : 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话 : 0769-87321000 传真 : 0769-87891229							物料类型:	色环电感										
							日期:	2022/4/16										
							版本:	A										
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学													

包装方式数量图示

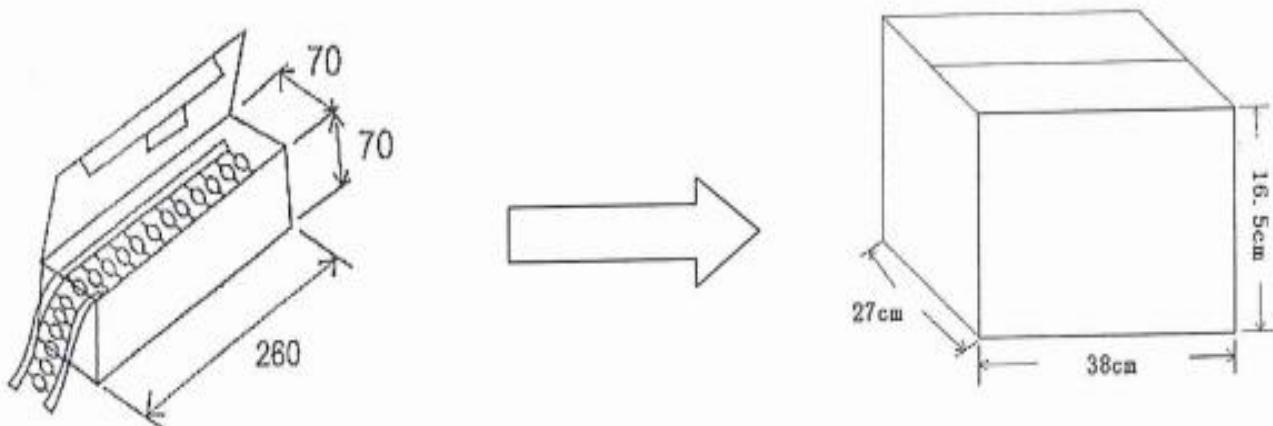

采用编带后盒装，一箱10盒，一盒装2000Pcs，一箱共计20000Pcs。

包装数量

方式	尺寸 (mm)	数量 (pcs)
盒	260*70*70	2000
箱	380*270*165	20000
东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229	物料类型: 日期: 版本:	色环电感 2022/4/16 A
制订 张翔	审核 刘业明	核准 柯文学