


尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。

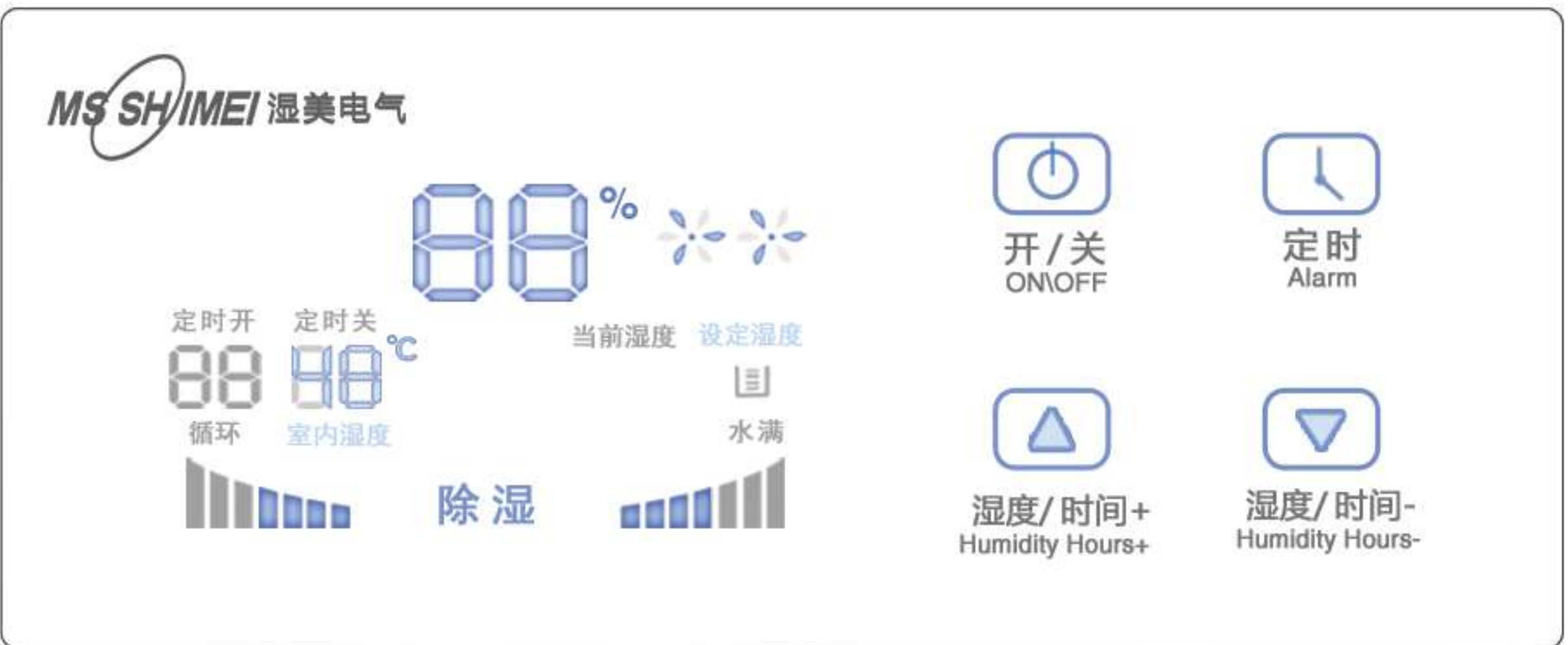

• 开关键

“开/关”键，运行灯亮，机器开始运行。通过按“+”和“-”设定所需要的湿度，机器会根据设定湿度来选择加湿和除湿工作模式（加湿模式：当设定湿度 > 环境湿度，机器进入加湿工作模式；除湿模式：当设定湿度 < 环境湿度，机器进入除湿工作模式；机器微电脑控制器会根据设定湿度自动运行）。再次按“开/关”键，运行灯灭，机器停止运行。

• 定时键

机器通电后，在待状态下短按两次“定时”键，“定时开”指示灯亮，数码管显示当前定时设定值。没有设定则显示“00”，按“+”“-”键调整定时开时间。再按一次“定时”键，“定时关”指示灯亮，按“+”“-”键调整定时关时间。停止按键5秒后，自动确认。
湿度校准：长按“定时”键九秒钟，设定湿度区域显示“0”时，按“+”

• 湿度时间键

通过按“+”和“-”键设定所需要的湿度。

▶ 故障代码说明

220V~50Hz机组

序号	故障代码	问 题
1	E1	化霜盘管温度传感器故障
2	E2	温湿度传感器故障
3	E3	温湿度传感器故障
4	E8	压缩机保护/缺水保护

380V~50Hz机组

序号	故障代码	问 题
1	E1	化霜盘管温度传感器故障
2	E2	温湿度传感器故障
3	E3	温湿度传感器故障
4	E6	缺相
5	E7	相序
6	E8	压缩机保护/缺水保护
7	E9	通讯报警

▶ 维护及保养

• 机身的清洁



• 维护保养

- ①维护保养之前先切断电源，并从电源插座中拔出插头。
- ②空气过滤网应定期清洗以防灰尘堵塞。
- ③水过滤器定期六个月拆下来清洗，每年更换水过滤器，如发现加湿后或水箱内有异味，很有可能是因为未及时换水，导致水箱水变质。此时应立即更换水箱中的水。
- ④湿膜的垢质过多，或已超过使用寿命（50000）小时，请需及时更换湿膜。
- ⑤电极加湿桶的电极片上的水垢过多，或已超过使用寿命20000小时，请需及时更换加湿桶。（加湿桶的使用寿命根据不同的水质，时间不同）

* 温馨提示

- ①使用前，请先确认电源为220V~50Hz或380V~50Hz。
- ②工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- ③机组日常运动中，操作人员应经常监测仪表的指示值是否在正常范围内。另应该定期检查电气接线，以防振动造成电源连线松脱。
- ④操作人员应经常注意监听风机与压缩机运转有无异常响声。
- ⑤电源插座或空气开关必须可靠接地。
- ⑥建议使用合适的电源开关，勿使用插头，必须安全接地。
- ⑦本机使用电源安装或者更换电源线，必须由专业电工安装，若无专业电工可联系厂家指导安装。
- ⑧我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点
服务热线:400-0079-973



▶ 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号				产品编号	
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	



恒湿机说明书

▶ 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码

检验结论：合格

检验员：01

本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！