


▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。

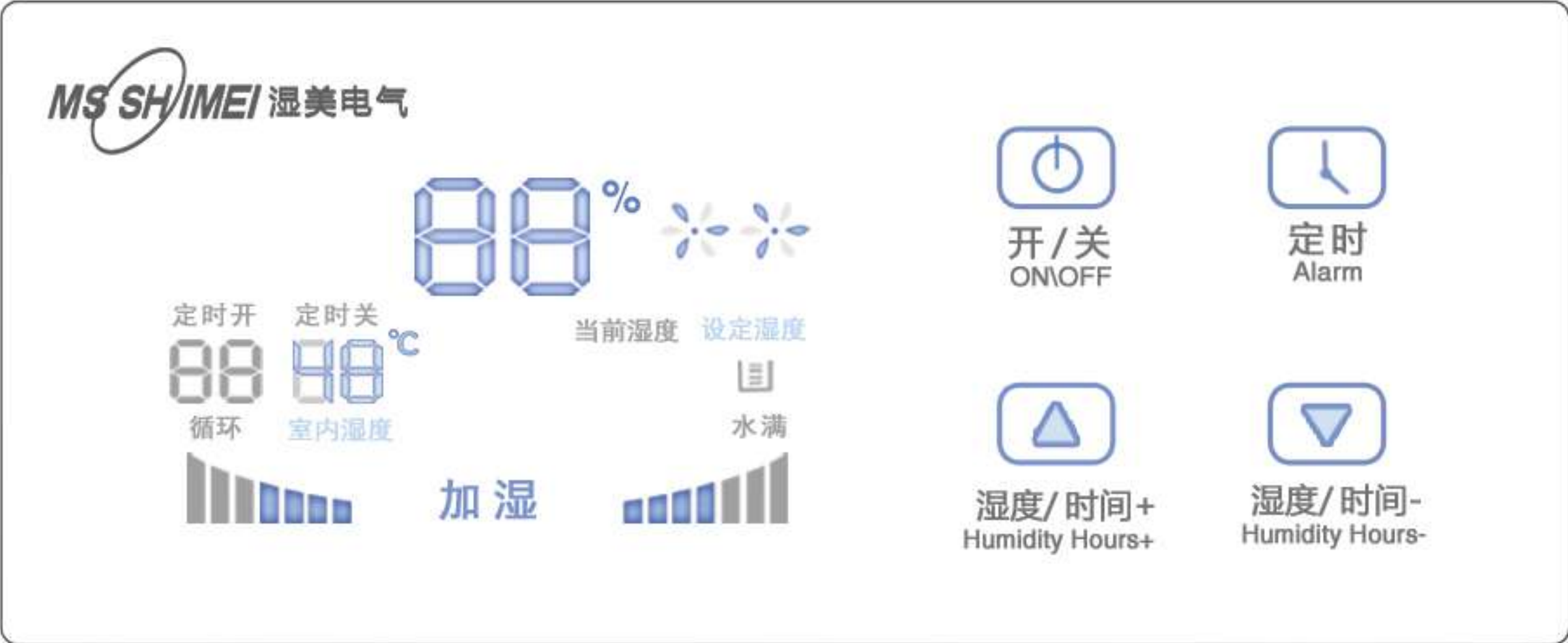

• 开关键

按“开/关”键，除湿灯亮，机器开始运行，(当设定湿度<环境湿度，机器才会运行，当设定湿度>环境湿度，机器不会运行，机器微电脑控制器会根据设定湿度自动运行)。再次按“开/关”键，除湿灯灭，机器停止运行。

• 定时键

机器通电后，在待状态下短按两次“定时”键，“定时开”指示灯亮，数码管显示当前定时设定值。没有设定则显示“00”，按“+”“-”键调整定时开时间。再按一次“定时”键，“定时关”指示灯亮，按“+”“-”键调整定时关时间。停止按键5秒后，自动确认。

• 湿度时间键

通过按“上升键”和“下降键”设定所需要的湿度，当湿度设定低于RH10%时，机组进入连续除湿状态。

▶ 故障代码说明

序号	故障代码	问 题
1	E2	温度传感器故障
2	E3	温湿度传感器故障
3	E8	缺水保护

▶ 常见故障及排除方法

故障现象	原因	排除方法
开机画面无湿度显示，负载无法运行	电路板与显示板通讯地址出现错误	检查/更换温湿度探头
不能长时间持续工作	保险或电源空气开关不匹配	更换保险，电源空气开关
声音异常没有风量	风机异常	修理或更换风机
加湿不工作	湿度设置过低	重新设置湿度
	水箱水位过低	检查进水和进水电磁阀
	上水泵异常	修理更换上水泵
湿度达不到要求	湿度散失超过加湿负荷	减少新风量及室内外的空气对流
	上水管堵塞	清理或更换水管
	湿度探头损坏	更换湿度探头
	水箱缺水	停止加湿，给水箱供水
	漏水报警	检查具体原因解除漏水报警
	过滤器堵塞，空气无法流通	清洗或更换过滤器
	湿膜堵塞	湿膜达到寿命，更换湿膜
无法自动加水	未配置自动加水模块	配备自动加水模块
	未接通上水路	连接上水管路
	未开启自动加水开关	进水电磁阀和低水位开关

▶ 维护及保养


• 机身的清洁

用柔软的布擦拭机身灰



使用家用中性清洁剂清洗

汽油、苯、稀释剂、抛光粉、化学抹布、化学试剂等会对除湿机造成损坏，因此请绝对不要使用。

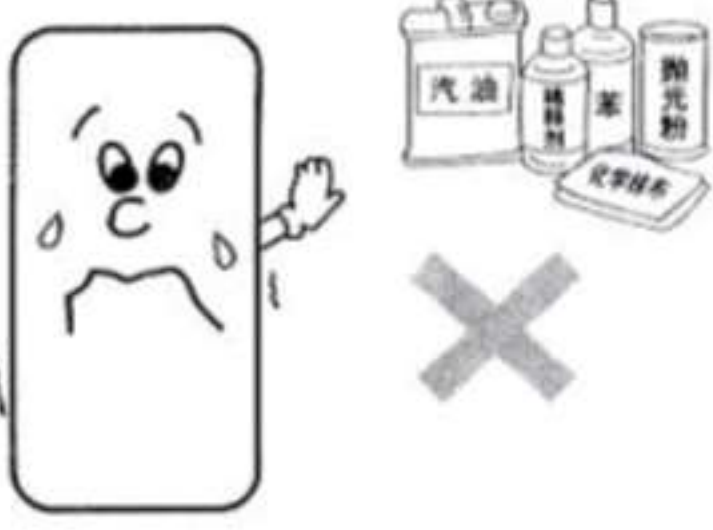

* 特别提示

- ①使用前，请先确认电源为220V~50Hz或380V~50Hz。
- ②机组日常运动中，操作人员应经常监测仪表的指示值是否在正常范围内。另应该定期检查电气接线，以防振动造成电源连线松脱。
- 3. 操作人员应经常注意监听风机运转有无异常响声。
- 4. 空气过滤网应定期清洗以防灰尘堵塞。
- ③电源插座或空气开关必须可靠接地。
- 水过滤器定期六个月拆下来清洗，每年更换水过滤器，如发现加湿后或水箱内有异味，很有可能是因为未及时换水，导致水箱水变质。此时应立即更换水箱中的水。
- 湿膜的垢质过多，或已超过使用寿命(50000)小时，请需及时更换湿膜。
- ⑥本机使用电源安装或者更换电源线，必须由专业电工安装，若无专业电工可联系厂家指导安装。
- ⑦我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点



► 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号				产品编号	
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	



湿膜加湿说明书

► 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码

检验结论：合格

检验员：01

本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！