


尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。

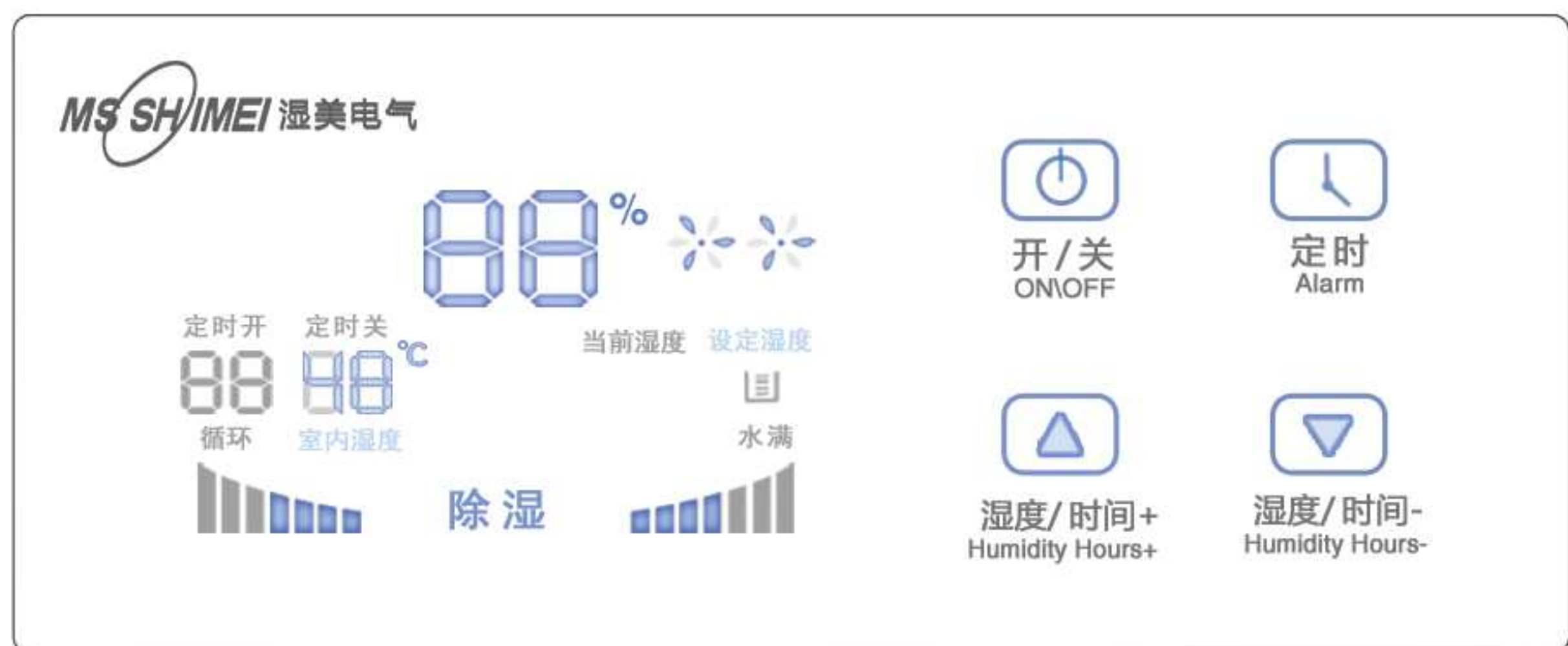

• 开关键

按“电源”键，运行灯亮，机器开始运行，(机器微电脑控制器会根据设定湿度、温度自动运行)。

• 定时键

定时开关机设定，短按“定时”键，设置定时开时间，显示窗定时开“88”闪烁，按“上升键”“下降键”调整定时开时间。短按定时键四次，设置定时关时间，显示窗定时关“88”闪烁，按“上升键”“下降键”调整定时开关时间。停止按键5秒后，自动确认。

• 湿度时间键

湿度/温度设定，短按“上升键”“下降键”一次，显示窗中间湿度值“88”闪烁，按“上升键”和“下降键”调整设定湿度值。再短按“定时”键一次，显示窗中温度值“88”闪烁，按“上升键”和“下降键”调整设定温度值。

▶ 故障代码说明

• 故障显示

序号	故障代码	问 题
1	E1	盘管温度传感器故障
2	E2	湿度传感器故障
3	E3	湿度传感器故障
4	E6	缺相保护
5	E7	相序保护
6	E8	压缩机保护

▶ 常见故障及排除方法

故障现象	原因	排除方法
设备无法运行	停电	恢复电源
	电源开关没有接通	打开电源开关
	电源线未接好	将电源线接好
	保险丝熔断	更换保险丝
	电路板坏	更换电路板
	相序不对	调整相序
	不制热	查看电加热是否工作
除湿制冷效果不好	空气过滤网积垢	清洗过滤网
	除湿机进出风口有障碍物	去除障碍物
	门窗开着	关闭门窗并利用窗帘等遮阳
	制冷剂泄漏	与供应商或维修站联系维修
漏水	器倾斜	调整机器水平
	出水管堵塞	拆下面板去除管内脏物
异常	机器放置不平稳	将机器重新放置平稳
	过滤网阻塞	清洁过滤网

▶ 维护及保养

• 机身的清洁



• 维护保养

- ①维护保养之前先切断电源，并从电源插座中拔出插头。
- ②空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，至少每月一次，拆下前面板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水(40°C 并加少量中性洗涤剂)中洗刷，并用清水冲洗后凉干。
- ③切勿将手指或棒状物伸入格栅内。

* 温馨提示

- ①使用前，请先确认电源为220V~50Hz或380V~50Hz。
- ②工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- ③过滤网不能直晒太阳或火烤，以免变形。除湿机开机前应装上过滤网。
- ④由于本机的电气控制采用轻触开关，因此请勿用力敲击任何一个按键。
- ⑤电源插座或空气开关必须可靠接地。
- ⑥建议使用合适的电源开关，勿使用插头，必须安全接地。
- ⑦本机使用电源安装或者更换电源线，必须由专业电工安装，若无专业电工可联系厂家指导安装。
- ⑧我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点



► 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号				产品编号	
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	



调温/升温/降温
除湿机说明书

► 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码

检验结论：合格

检验员：01

本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！