

尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以备日后参阅。

## ▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。



### • 开关键

按“开关键”，运行灯亮，风机开始运行，“除湿”图标点亮，设定湿度 < 环境湿度，机器进入除湿工作，当设定湿度 > 环境湿度，机器停止除湿，风机继续运行。

### • 模式

产品运行时，设置在“干衣”模式下，“干衣”按键灯点亮，机器开始进入一直除湿工作模式，不论湿度值设置多少，直到退出“干衣”模式。

### • 功能设置

①湿度设定：  
本机器具有7档设定湿度可调，每按“湿度”键设定湿度变换一次，湿度值分别在“40%-45%……70%-40%”循环切换。在调整湿度时，“%”图标闪烁，5秒误操作后，“%”图标常亮表示确认设定湿度值。

### ②定时设定

本机器具有设置12小时定时关机功能，在开机状态下，没按一次“定时”键定时时间在“1-2……24”小时切换，“定时关”图标点亮。

### ③负离子

本机器具有负离子功能，在开机状态下，按“负离子”键，负离子功能开启，“负离子”图标点亮。再次按“负离子”键，关闭负离子功能。

### ④WIFI 设置

上电后，长按“负离子”键，配置wifi功能。此时可通过手机APP链接机器。（注：具体连接方法见WIFI连接视频）

### ⑤童锁设置

开机状态下，同时按“负离子”和“定时关”键3秒，开启童锁功能，“童锁”图标点亮，再次“负离子”和“定时关”键3秒，关闭童锁。

### ⑥水满指示灯

当“水满”指示灯亮起时，代表水箱水满，机器停止运行，清空水箱后，再开机运行。

### ⑦除霜指示灯

当“除霜”指示灯亮起时，代表机器进行除霜，压缩机停止运转，风机继续运行。除霜结束后，“除霜”图标熄灭。

### ⑧机组故障指示功能

开机状态下，当传感器异常时，机组显示屏会显示故障代码，维修人员根据故障代码迅速排除故障。（见故障代码说明）

### ⑨停电记忆功能

机组通电运行时，如遇停电，当再次来电时机器会按照停电前的状态继续运行。

### • 湿美电气APP连接方式：

- ①打开微信点击搜索，输入湿美电气，点击湿美电气小程序。
- ②点击授权登陆，用微信头像登陆，点击添加设备，机器开机，长按负离子键，wifi指示灯慢闪，点击下一步。
- ③选择WiFi，并输入密码正确后，点击下一步请为机器取一个名字，点击立即体验。

## ▶ 故障代码说明

| 序号 | 故障代码 | 问 题         |
|----|------|-------------|
| 1  | E1   | 化霜盘管温度传感器故障 |
| 2  | E2   | 湿度传感器故障     |
| 3  | E3   | 湿度传感器故障     |
| 4  | E8   | 压缩机保护       |

## ▶ 维护及保养


### • 机身的清洁

用柔软的布擦拭机身灰

汽油、苯、稀释剂、抛光粉、化学抹布、化学试剂等会对除湿机造成损坏，因此请绝对不要使用。



使用家用中性清洁剂清洗

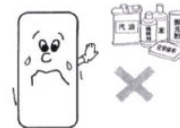

### • 维护保养

- ①机器不允许被放置在软或不平的表面，避免机器在运作中产生震动或噪音，甚至漏水而出现漏电危险。
- ②勿放置任何细条或坚硬物于机器内，避免造成机器的损坏。
- ③关机或长时间没有使用时，请将电源线拔出插座。
- ④为使有良好的除湿效果机器的前后应保持空旷，避免阻碍空气流通。
- ⑤每两个星期要清洗过滤网。（勿用酒精、汽油或超过40度的水）

### \* 温馨提示

- ①机器在工作中，出风口的温度比环境温度略高，属于正常现象。
- ②用户自行接排水管时，注意排水管要有向下的坡度，确保冷凝水顺利排出。
- ③本产品仅限家用，在环境相对湿度20%-95%，环境温度5-38℃，范围内能正常使用，不能在酸、碱、胶粘等有害气体或易燃易爆环境中使用。
- ④如发现异常现象（如有烧焦味或异常声音），请立即切断电源，请勿擅自拆开修理，应与我公司售后部联系。
- ⑤电源插座或空气开关必须可靠接地。
- ⑥如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其代理服务机构或同样有资格的人员更换。
- ⑦我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂  
完整先进流水线  
高端自动化生产线



CCC认证

高新技术企业  
CCC国家产品认证  
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底  
全国千家服务网点



## ► 保修卡

|      |    |      |      |      |  |
|------|----|------|------|------|--|
| 日期   |    | 顾客姓名 |      | 联系方式 |  |
| 产品型号 |    |      |      | 产品编号 |  |
| 保修记录 |    |      |      |      |  |
| 日期   | 型号 | 配件名称 | 故障原因 | 处理结果 |  |
|      |    |      |      |      |  |
|      |    |      |      |      |  |
|      |    |      |      |      |  |
|      |    |      |      |      |  |

## ► 合格证

### 产品合格证

生产批号：见机身条码

检验结论：合格

检验员：01



本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

\* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！  
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！



## 家用除湿机说明书 MS-930B



APP连接教程

江苏湿美电气制造有限公司