


尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保管，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。

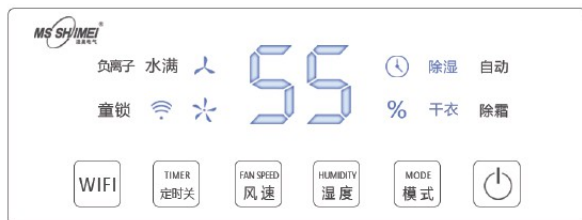

• 开关键

按“电源”键，运行灯亮，机器开始运行。

• 模式

产品运行时，点击“模式”键进行三种模式跳转选择。

1. 除湿模式：“除湿”图标点亮，设定湿度 < 环境湿度，机器停止进入除湿模式，当设定湿度 > 环境湿度，机器停止除湿。风机以设定风速运行。
2. 干衣模式：“干衣”图标点亮，产品以高风速运行。
3. 自动模式：“自动”图标点亮，机器根据当前环境湿度进入除湿工作，在“自动”模式下，湿度设定在 50%，风机根据当前环境湿度选择转速运行，当前环境湿度大于 70%。风机高速运转，当前环境湿度小于 70%，风机以低速运行。

• 功能设置

①湿度设定：

本机器具有 7 档设定湿度可调，每按“湿度”键设定湿度变换一次，湿度值分别在“40%-45%……70%-40%”循环切换。在调整湿度时，“%”图标闪烁，5 秒误操作后，“%”图标常亮表示确认设定湿度值。

②风速选择：

本机器具有 2 档风速可调，每按“风速”键，风速档位变换一次，分别在“高-低”档循环切换，相应图标亮起。

③定时设定

本机器具有设置 12 小时定时关机功能，在开机状态下，没按一次“定时”键定时时间在“1-2……24”小时切换，“定时关”图标点亮。

④负离子选择

本机器具有负离子功能，在开机状态下，按“负离子”键，负离子功能开启，“负离子”图标点亮。再次按“负离子”键，关闭负离子功能。

⑤WIFI 设置

上电后，长按“WIFI”键，配置 wifi 功能。此时可通过手机 APP 链接机器。（注：部分机器没有此功能）

⑥童锁设置

开机状态下，同时按“WIFI”和“定时关”键 3 秒，开启童锁功能，“童锁”图标点亮，再次“负离子”和“定时关”键 3 秒，关闭童锁。

⑦水满指示灯

当“水满”指示灯亮起时，代表水箱水满，机器停止运行，清空水箱后，再开机运行。

⑧除霜指示灯

当“除霜”指示灯亮起时，代表机器进行除霜，压缩机停止运转，风机继续运行。

⑨停电记忆功能

机组通电运行时，如遇停电，当再次来电时机器会按照停电前的状态继续运行。

• 湿美电气APP连接方式：

- ①打开微信点击搜索，输入湿美电气，点击湿美电气小程序。
- ②点击授权登陆，用微信头像登陆，点击添加设备，机器开机，长按负离子键，wifi 指示灯慢闪，点击下一步。
- ③选择 WiFi，并输入密码正确后，点击下一步请为机器取一个名字，点击立即体验。

▶ 故障代码说明

序号	故障代码	问 题
1	E1	化霜盘管温度传感器故障
2	E2	湿度传感器故障
3	E3	湿度传感器故障
4	E8	压缩机保护

▶ 维护及保养


• 机身的清洁

用柔软的布擦拭机身灰



使用家用中性清洁剂清洗

汽油、苯、稀释剂、抛光粉、化学抹布、化学试剂等会对除湿机造成损坏，因此请绝对不要使用。

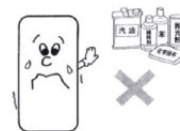

• 维护保养

- ①机器不允许被放置在软或不平的表面，避免机器在运作中产生震动或噪音，甚至漏水而出现漏电危险。
- ②勿放置任何细条或坚硬物于机器内，避免造成机器的损坏。
- ③关机或长时间没有使用时，请将电源线拔出插座。
- ④为使有良好的除湿效果机器的前后应保持空旷，避免阻碍空气流通。
- ⑤每两个星期要清洗过滤网。（勿用酒精、汽油或超过 40 度的水）

* 温馨提示

- ①机器在工作中，出风口的温度比环境温度略高，属于正常现象。
- ②用户自行接排水管时，注意排水管要有向下的坡度，确保冷凝水顺利排出。
- ③当机器停止时，需要 3 分钟才能重新启动，以免压缩机损坏。
- ③电源插座或空气开关必须可靠接地。
- ④如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其代理服务机构或同样有资格的人员更换。
- ⑤我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产线



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点



► 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号				产品编号	
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	



除湿机说明书 MS-860D/MS-860DE

► 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码

检验结论：合格

检验员：01



本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！

江苏湿美电气制造有限公司