

尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。



• 开关键

当设备初次上电时，按“开/关”键时，机器开机，提示“运行”字符。再次按此键时机器关机，“运行”字符消失。此机器连续开关及时，压缩机具有3分钟延时保护。

• 定时键

温度设定：直接按“+”“-”键即可进入湿度设定状态，设定到您所需要的温度即可，在10秒内不按键，自动存储并退出，显示窗显示当前环境湿度。

- ①当环境温度于等于“设定温度”时，机器停止除温，“运行”闪烁。
- ②当环境温度大于等于“设定温度”时，机器停止除温，运行。

• 湿度时间键

该机器具有停机记忆功能和设定值记忆功能，温度设定查询，直接按“+”或“-”键即可。

▶ 故障代码说明

• 故障显示

序号	故障代码	问 题
1	E1	室内盘管传感器故障
2	E2	室外盘管传感器故障
3	E3	室内温度传感器故障
4	E4	高压保护
5	E5	低压保护
6	E6	缺相保护
7	E7	相序保护
8	E9	通讯故障

▶ 故障代码说明

现象	解决方法
无法运行	检查电源插头是否插到位 检查供电线路及空气开关容量是否过小
制冷 / 热除湿效果不佳	选择正确的模式，设定合适温度、风速 湿度检查进 / 出封口是否有异物堵塞 检查隔尘网，是否定时清洗
关机后机器继续运行	可能启动了干燥功能，请等待运行结束 设备保护延时三分钟，请等待运行结束
室内 机吹出异味	可能长时间吸收了家具、油烟、灰尘 香烟、化学气体、等等在运行时散发 请及时清洁过滤网
室外机有异响声	运行或刚停止运行时，制冷剂流动得声音属于正常现象 运行一段时间后发出的声音，是室外机转化 化霜状态时四通阀换向声音，属正常现象

▶ 维护及保养


• 机身的清洁

用柔软的布擦拭机身灰



使用家用中性清洁剂清洗

汽油、苯、稀释剂、抛光粉、化学抹布、化学试剂等会对除湿机造成损坏，因此请绝对不要使用。

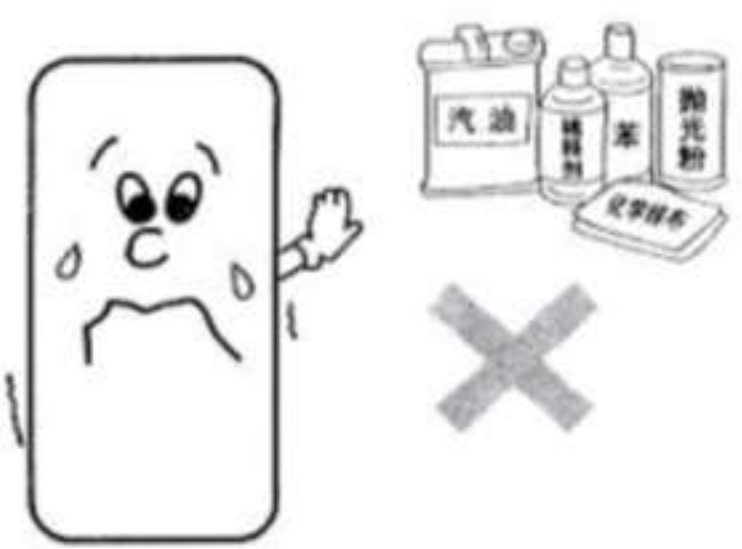

• 清洗空气过滤网

空气过滤网累积灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，清洗时间为每周甚至每天清洗一次。拆下前面盖板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去过滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水（40° C 并加少最中性洗涤剂）中洗刷，并用清水冲洗后放阴凉出晾干。

* 温馨提示

- ①使用前，请先确认电源为220V~50Hz或380V~50Hz。
- ②在维护之前必须切断电源
- ③注意高低压表，是否达到要求。
- ④不要以拔电源线的方式停止机器运行。
- ⑤建议使用合适的电源开关，勿使用插头，必须安全接地。
- ⑥本机使用电源安装或者更换电源线，必须由专业电工安装，若无专业电工可联系厂家指导安装。
- ⑦我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点



▶ 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号				产品编号	
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	



防爆除湿机操作说明书

▶ 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码

检验结论：合格

检验员：01

本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！