


LJT00R (MS27466) — crimp wall mounting receptacle

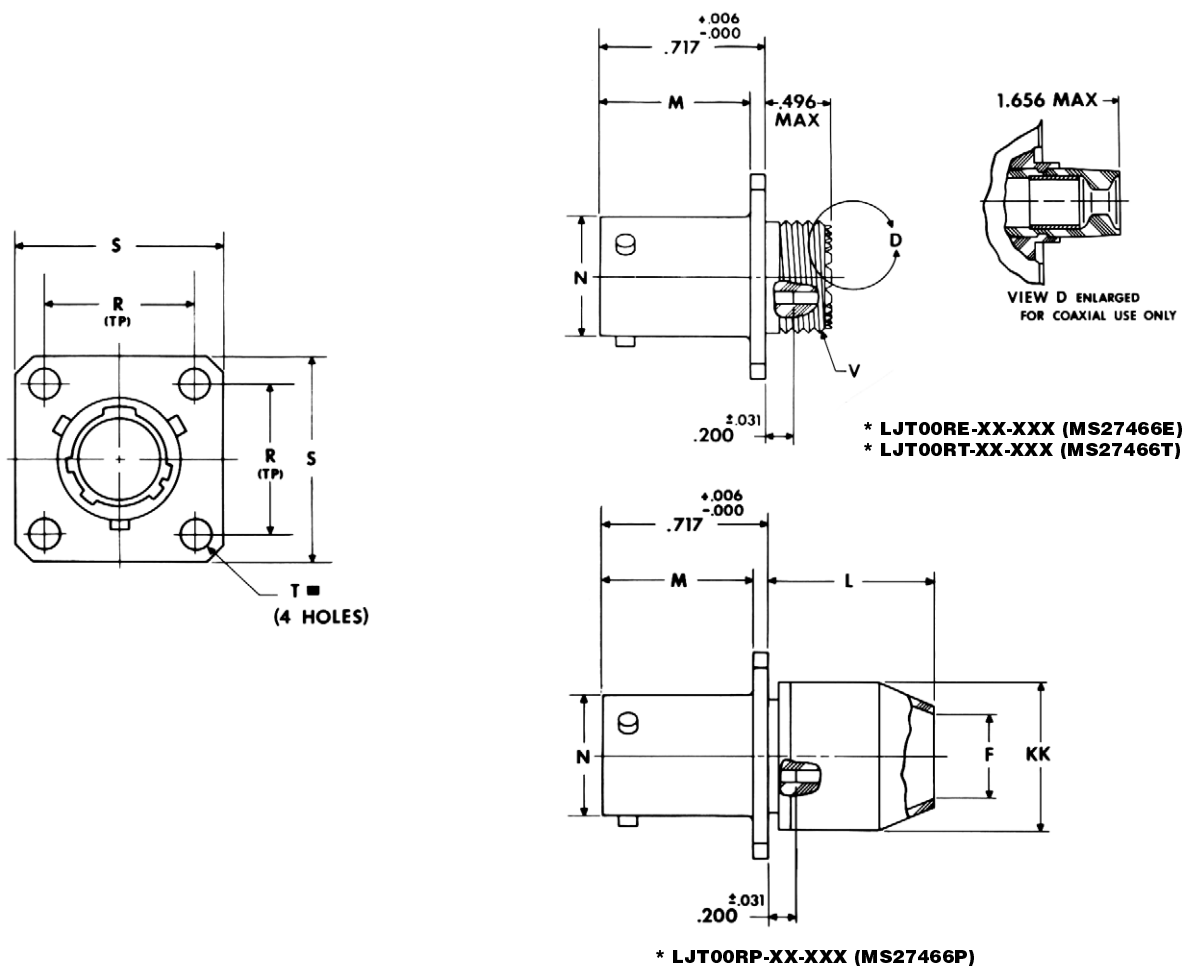

■ $\oplus$.005 DIA $\ominus$

* To complete order number see page 49.

Shell Size	F Dia.	L Max.	M +.000 -.005	N +.001 -.005	R (TP)	S $\pm$.016	T Dia. $\pm$.005	V Thread Class 2A (Plated)	KK Dia. Max.
9	.327	.813	.632	.572	.719	.938	.128	.4375-28 UNEF	.608
11	.444	.813	.632	.700	.812	1.031	.128	.5625-24 UNEF	.734
13	.558	.813	.632	.850	.906	1.125	.128	.6875-24 UNEF	.858
15	.683	.813	.632	.975	.969	1.219	.128	.8125-20 UNEF	.984
17	.808	.813	.632	1.100	1.062	1.312	.128	.9375-20 UNEF	1.110
19	.909	.813	.632	1.207	1.156	1.438	.128	1.0625-18 UNEF	1.234
21	1.034	.906	.602	1.332	1.250	1.562	.128	1.1875-18 UNEF	1.360
23	1.159	.906	.602	1.457	1.375	1.688	.147	1.3125-18 UNEF	1.484
25	1.284	.906	.602	1.582	1.500	1.812	.147	1.4375-18 UNEF	1.610

All dimensions for reference only.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS27466E9F35SA](#) [MS27466E9F35S](#) [MS27466E11F13S](#) [MS27466E13F98P](#) [MS27466E15F18S](#)
[MS27466E15F19PA](#) [MS27466E15F19SA](#) [MS27466E15F35SA](#) [MS27466E15F97SA](#) [MS27466E15F97S](#)
[MS27466E17F55P](#) [MS27466E19F35S](#) [MS27466E21F41P](#) [MS27466E23F21PA](#) [MS27466E23F35PA](#)
[MS27466E23F35SA](#) [MS27466E25F4SA](#) [MS27466E25F4SB](#) [MS27466T9F6P](#) [MS27466T9F6S](#) [MS27466T11F4SA](#)
[MS27466T11F4S](#) [MS27466T11F4SB](#) [MS27466T11F4PC](#) [MS27466T11F5PA](#) [MS27466T11F35PC](#)
[MS27466T11F98SC](#) [MS27466T13F4PA](#) [MS27466T13F8SB](#) [MS27466T13F35PB](#) [MS27466T13F35SB](#)
[MS27466T13F98PA](#) [MS27466T13F98SA](#) [MS27466T15F18SA](#) [MS27466T15F19PA](#) [MS27466T15F19SA](#)
[MS27466T15F35SB](#) [MS27466T15F35SC](#) [MS27466T15F35SD](#) [MS27466T15F97SA](#) [MS27466T17F6SA](#)
[MS27466T17F8PA](#) [MS27466T17F8SC](#) [MS27466T17F26PB](#) [MS27466T17F26SB](#) [MS27466T17F26PC](#)
[MS27466T19F35SB](#) [MS27466T19F35PC](#) [MS27466T19F35SC](#) [MS27466T21F35SA](#) [MS27466T21F41SC](#)
[MS27466T23F35PA](#) [MS27466T23F53PA](#) [MS27466T25F4SB](#) [MS27466T25F4SC](#) [MS27466T25F19PA](#)
[MS27466T25F19SA](#) [MS27466T25F19PC](#) [MS27466T25F19SD](#) [MS27466T25F24PA](#) [MS27466T25F24SA](#)
[MS27466T25F24SB](#) [MS27466T25F29PB](#) [MS27466T25F43SC](#) [MS27466T25F61PC](#) [MS27466E13A22S](#)
[MS27466E13A98S](#) [MS27466E15A35S](#) [MS27466E17A55S](#) [MS27466E17A99P](#) [MS27466E17A99S](#)
[MS27466E19A11S](#) [MS27466E21A16P](#) [MS27466E23A35P](#) [MS27466E25A19S](#) [MS27466E25A35P](#)
[MS27466E25A35S](#) [MS27466T9A35S](#) [MS27466T15A18P](#) [MS27466T17A6S](#) [MS27466T19A32S](#) [MS27466T19A35S](#)
[MS27466T21A11P](#) [MS27466T21A35P](#) [MS27466T21A41P](#) [MS27466T25A4P](#) [MS27466T25A19S](#) [MS27466T25A24P](#)
[MS27466T25A24S](#) [MS27466T25A35S](#) [MS27466T25A61P](#) [MS27466T25A61S](#) [MS27466E11B4S](#) [MS27466E11B5S](#)
[MS27466E11B98S](#) [MS27466E13B22P](#) [MS27466E13B22S](#) [MS27466E13B35SA](#) [MS27466E13B35PB](#)
[MS27466E15B19PA](#)