

DS-2CD1325 (D) V2-LA**200万 1/2.7" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持人形检测
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 1个内置麦克风
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



· 规格参数




摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°
产品版本	B
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm, 水平视场角105°, 垂直视场角58°, 对角视场角123° 4 mm, 水平视场角78°, 垂直视场角44°, 对角视场角94° 6 mm, 水平视场角54°, 垂直视场角29°, 对角视场角64° 8 mm, 水平视场角40°, 垂直视场角22°, 对角视场角47°
最大光圈数	F2.0
镜头尺寸接口	M12
补光	
补光灯类型	智能补光, 可切换暖光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m, 暖光最远可达20 m
红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
码率控制	定码率, 变码率
SVC	不支持
ROI	不支持
音频	
音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户

网络存储	不支持
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览: IE10, IE11 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
图像	
smartIR	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 黑夜, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
smart功能	
Smart事件	不支持
专业智能 (普通算法)	
报警触发	移动侦测 (支持人形检测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心
外壳材质	塑料
螺丝钉材料	外部SUS304, 内部碳钢
产品尺寸	Ø110 × 93 mm
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
设备重量	290 g
带包装重量	486 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W *DV2型号不支持PoE
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 *DV2型号不支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
辐射等级	Class A
国内常规认证	型检, GB28181
防护	IP66

· 订货型号

DS-2CD1325DV2-LA(2.8mm)
DS-2CD1325DV2-LA(4mm)
DS-2CD1325DV2-LA(6mm)
DS-2CD1325DV2-LA(8mm)
DS-2CD1325DV2-LA(6mm)(B)
DS-2CD1325DV2-LA(8mm)(B)
DS-2CD1325DV2-LA(2.8mm)(B)
DS-2CD1325DV2-LA(4mm)(B)
DS-2CD1325V2-LA(2.8mm)
DS-2CD1325V2-LA(4mm)
DS-2CD1325V2-LA(6mm)
DS-2CD1325V2-LA(8mm)
DS-2CD1325V2-LA(2.8mm)(B)
DS-2CD1325V2-LA(4mm)(B)
DS-2CD1325V2-LA(6mm)(B)
DS-2CD1325V2-LA(8mm)(B)

▪ 外形尺寸

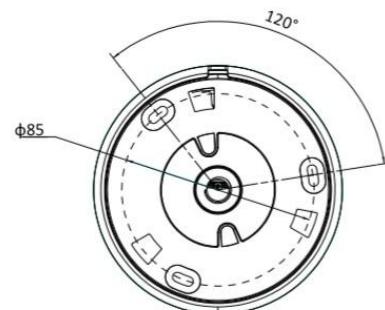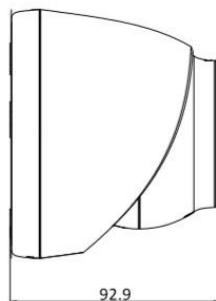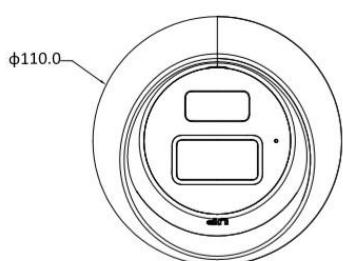

Unit: mm

- 配件
- 推荐购买

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm电源适配器



