

**DS-2CD1345(D) V2-LA****400万 1/3" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @ 25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持人形检测
- 支持ROI感兴趣区域增强编码
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## · 规格参数


摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 : 0.005 Lux @ ( F1.2 , AGCON ) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平 : 0°~360° , 垂直 : 0°~75° , 旋转 : 0°~360°
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm , 水平视场角98° , 垂直视场角54° , 对角视场角115° 4 mm , 水平视场角79° , 垂直视场角42° , 对角视场角93° 6 mm , 水平视场角49° , 垂直视场角26° , 对角视场角57° 8 mm , 水平视场角38° , 垂直视场角21° , 对角视场角43°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	智能补光 , 可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m , 白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360 )
视频压缩标准	主码流 : H.265/H.264 子码流 : H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
码率控制	定码率 , 变码率
SVC	支持
ROI	ROI支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps ( G.711 ulaw/G.711 alaw )/16 Kbps ( G.722.1 )/16 Kbps ( G.726 )/32~160 Kbps ( MP2L2 ) /16~64 Kbps ( AAC-LC )
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , NTP , IGMP , QoS , IPv6 , UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 ( API )	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
用户管理	最多32个用户 , 可分3级用户权限管理 : 管理员 , 操作员 , 普通用户
客户端	iVMS-4200

浏览器	使用插件预览 : IE10 , IE11 使用本地服务预览 : Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+
<b>图像</b>	
smartIR	支持
图像设置	饱和度 , 亮度 , 对比度 , 锐度 , AGC , 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天 , 黑夜 , 自动 , 定时切换
图像增强	背光补偿 , 强光抑制 , 3D数字降噪
<b>接口</b>	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
<b>专业智能 (普通算法)</b>	
报警触发	移动侦测 ( 支持人形检测 ) , 异常
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传中心
产品尺寸	Ø110 × 93 mm
设备重量	290 g
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
带包装重量	486 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C , 湿度小于95% ( 无凝结 )
存储温湿度	-30 °C~60 °C , 湿度小于95% ( 无凝结 )
通用功能	心跳 , 镜像 , 密码保护 , 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC : 12 V , 0.42 A , 最大功耗 : 5 W PoE : 802.3af , 36 V~57 V , 0.12 A~0.18 A , 最大功耗 : 6.5 W ( DV2型号不支持 )
供电方式	DC : 12 V ± 25% , 支持防反接保护 PoE : 802.3af , Class 3 ( DV2型号不支持 )
电源接口类型	Ø5.5 mm 圆口
<b>认证</b>	
防护	IP66

## · 订货型号

- DS-2CD1345DV2-LA(2.8mm)(B)
- DS-2CD1345DV2-LA(4mm)(B)
- DS-2CD1345DV2-LA(6mm)(B)
- DS-2CD1345DV2-LA(8mm)(B)
- DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(B)
- DS-2CD1345V2-LA(4mm)(B)
- DS-2CD1345V2-LA(6mm)(B)
- DS-2CD1345V2-LA(8mm)(B)

- 外形尺寸

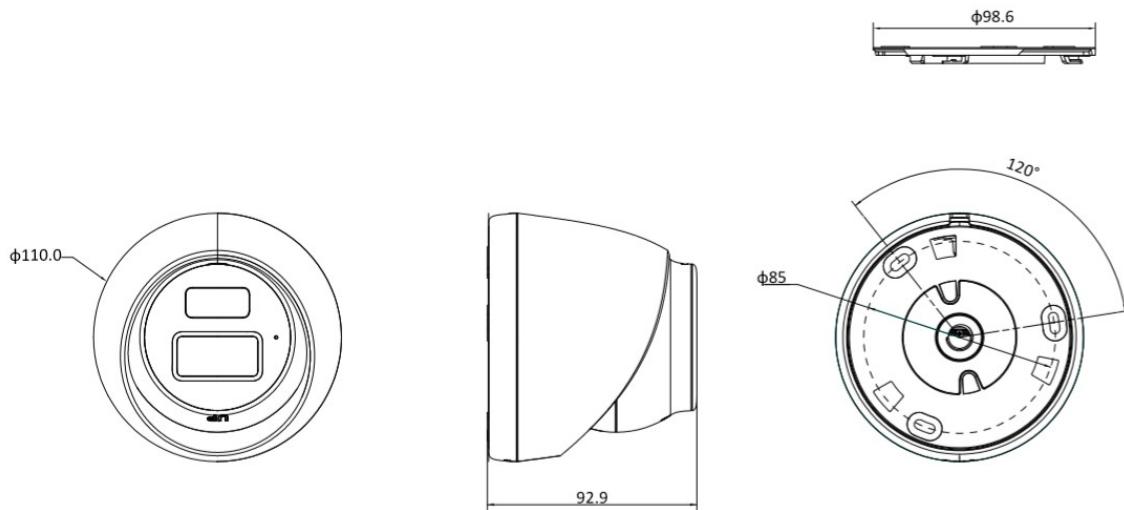

Unit: mm

- 配件

- 推荐购买



\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm电源适配器