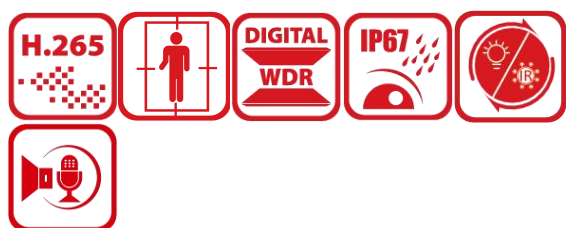


DS-IPC-K34HV2-LT**400万1/2.7"CMOS白光全彩海螺型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
- 一个内置麦克风，一个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm: 水平视场角: 99°, 垂直视场角: 55°, 对角视场角: 116° 4 mm: 水平视场角: 77°, 垂直视场角: 41°, 对角视场角: 91° 6 mm: 水平视场角: 49°, 垂直视场角: 26°, 对角视场角: 57°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F2.0
补光	
补光灯类型	智能补光, 可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
视频	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264, 支持超级智能编码 子码流: H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
SVC	支持
音频	
音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
图像	
smartIR	支持


图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
宽动态	数字宽动态
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
事件	
普通事件	移动侦测 (支持人形检测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心
产品尺寸	Ø110 × 93 mm
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
设备重量	300 g
带包装重量	470 g
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.59 A, 最大功耗: 7 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 8.5 W
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP67

*本产品规格参数仅适用于(B)版本号

▪ 订货型号

DS-IPC-K34HV2-LT(2.8mm/PoE)
DS-IPC-K34HV2-LT(4mm/PoE)
DS-IPC-K34HV2-LT(6mm/PoE)
DS-IPC-K34HV2-LT(2.8mm/PoE)(B)
DS-IPC-K34HV2-LT(4mm/PoE)(B)
DS-IPC-K34HV2-LT(6mm/PoE)(B)

▪ 外形尺寸

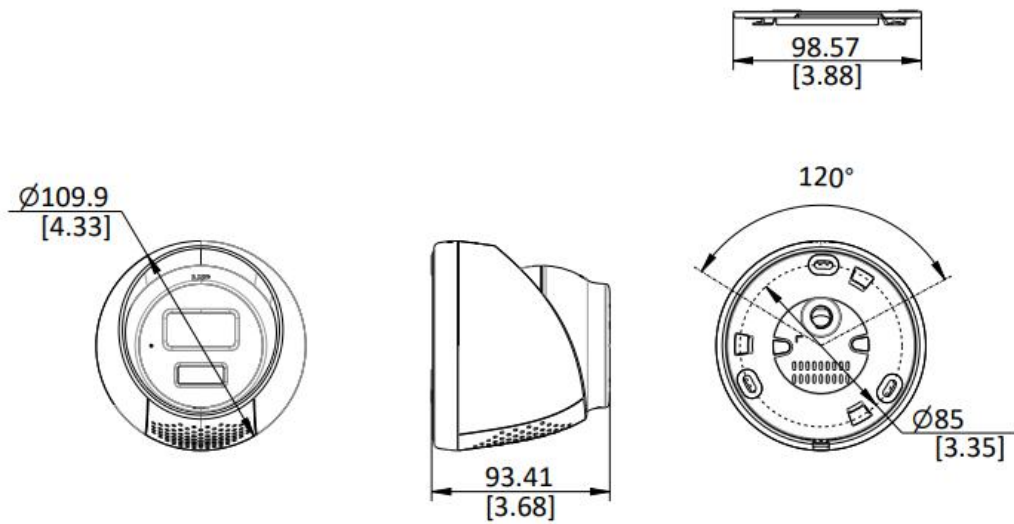

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ	DS-1280ZJ-S	DS-1281ZJ-S	DS-1275ZJ
DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ	DS-1280ZJ-S	DS-1281ZJ-S	DS-1275ZJ



*需自行配备DC12 V, Ø 5.5 mm电源适配器

见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。