

DS-IPC-K23HV2-LT

300万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达 $2304 \times 1296 @25 \text{ fps}$, 在该分辨率下可输出实时图像
- 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光、白光最远可达30m
- 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态
- 支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测
- 一个内置麦克风, 一个内置扬声器, 支持语音对讲
- 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高

www.hikvision.com

· 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸	2304 × 1296
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	4 mm, 水平视场角: 84°, 垂直视场角: 46°, 对角视场角: 100° 6 mm, 水平视场角: 57°, 垂直视场角: 30°, 对角视场角: 69° 8 mm, 水平视场角: 42°, 垂直视场角: 23°, 对角视场角: 49°
最大光圈数	F2.0
镜头接口尺寸	M12
补光	
补光灯类型	智能补光, 可切换白光灯、红外灯
补光距离	最远可达30 m
红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
视频	
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
音频	
音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览: IE10, IE11 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
图像	
smartIR	支持
图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调

日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
宽动态	数字宽动态
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
smart功能	
报警触发	移动侦测 (支持人形检测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心
产品尺寸	90.8 × 85.3 × 177 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	405 g
带包装重量	589 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.59 A, 最大功耗: 7 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 8.5 W
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66


· 订货型号

DS-IPC-K23HV2-LT(4mm/PoE)

DS-IPC-K23HV2-LT(6mm/PoE)

DS-IPC-K23HV2-LT(8mm/PoE)

· 外形尺寸

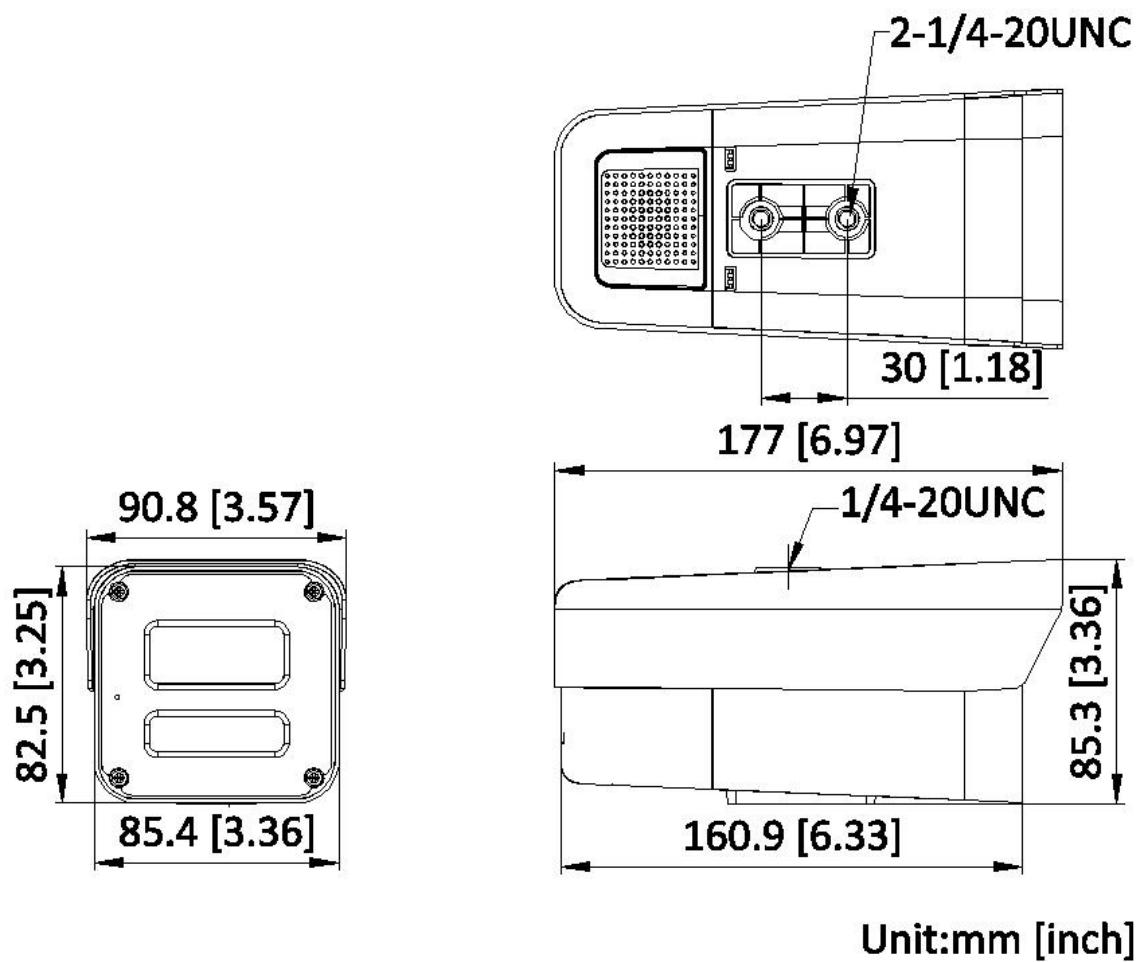

SCALE	1:1
-------	-----

· 配件

· 推荐购买



DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS



DS-1276ZJ
DS-1276ZJ

DS-1275ZJ
DS-1275ZJ

 DS-1292ZJ-K
DS-1292ZJ-K金属壁
装支架

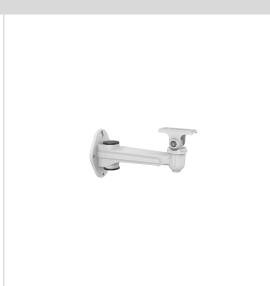

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

*DS-1275ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用;

*DS-1276ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用

