

DS-2CD3626FWD-LPTZ(2.7-12mm)**200万 1/2.7" CMOS 白光全彩PTZ筒型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境

- 最高分辨率可达 $1920 \times 1080 @ 25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
- 支持PTZ控制
- 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
- 1个内置麦克风
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

www.hikvision.com

· 规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 : 0.002 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平 : -100°~100° , 垂直 : -20°~45°
最高转速	水平 : 15 °/s , 垂直 : 20 °/s
镜头	
焦距&视场角	2.7~12 mm , 水平视场角 : 106.9°~32.3° , 垂直视场角 : 56.4°~18.2° , 对角视场角 : 127.9°~37°
镜头接口尺寸	Ø14
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	默认白光 , 可切换红外补光
补光距离	红外光最远可达50 m , 白光最远可达30 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流 : H.265/H.264 子码流 : H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率 , 变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv6 , UDP , Bonjour , SSL/TLS
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 (2016)
用户管理	最多32个用户 , 可分3级用户权限管理 : 管理员 , 操作员 , 普通用户
网络存储	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡 (最大256 GB) 断网本地录像存储及断网续传

客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE10 , IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+
图像	
图像设置	旋转，镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB
音频	1个内置麦克风
复位	支持
smart功能	
Smart事件	越界侦测，区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	SD卡/FTP，上传中心，录像，抓图，邮件
产品尺寸	197.1 × 105 × 225.4 mm
包装尺寸	300 × 266 × 172 mm
设备重量	900 g
带包装重量	1470 g
启动和工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计数器
恢复出厂设置	支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12V± 25%，0.91 A，最大功耗：11 W PoE：802.3af，Class3，36V~57V，0.34 A~0.21 A，最大功耗：12.5 W
供电方式	DC：12V± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

· 订货型号

DS-2CD3626FWD-LPTZ(2.7-12mm)

· 外形尺寸

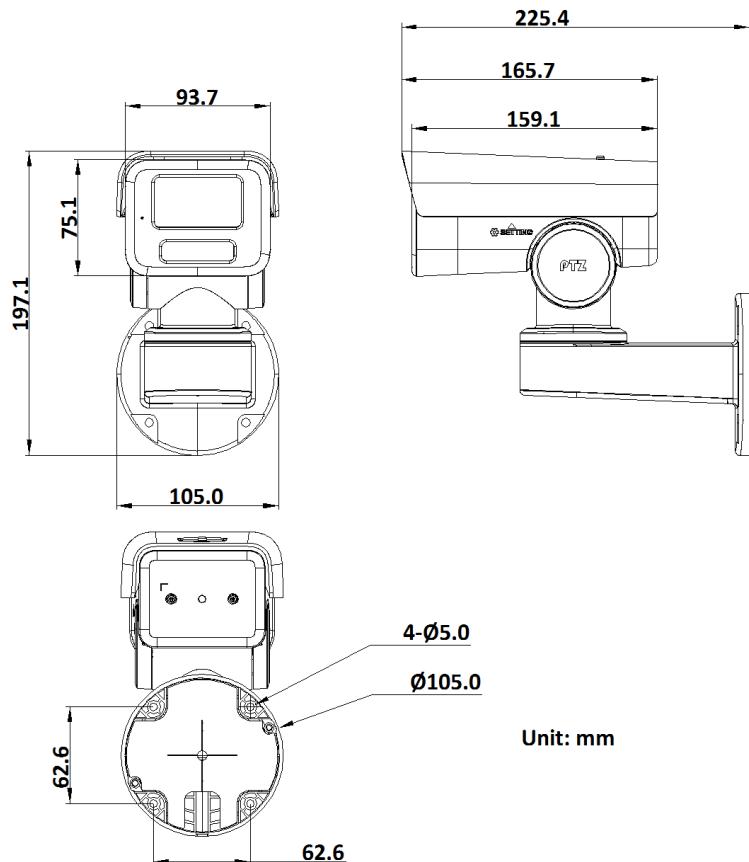

· 配件

· 推荐购买



*需自行配备DC12 V , Ø5.5 mm圆口电源适配器