

DS-IPC-B13HV3-LA 300万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达2304 × 1296 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
- 智能补光，支持白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
- 1个内置麦克风



规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
最大图像尺寸	2304 × 1296
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	4 mm , 水平视场角：86° , 垂直视场角：45° , 对角视场角：103° 6 mm , 水平视场角：53° , 垂直视场角：30° , 对角视场角：61° 8 mm , 水平视场角：42° , 垂直视场角：23° , 对角视场角：49° 12 mm , 水平视场角：25° , 垂直视场角：14° , 对角视场角：29°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F2.0
补光	
补光灯类型	智能补光, 可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m , 白光最远可达30 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
视频	
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (2304 × 1296 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
ROI	不支持
音频	
音频压缩标准	G.711a law/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711a law) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , IGMP , QoS , UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览: Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+ , Edge 89+
图像	
smartIR	支持

图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
smart功能	
报警触发	移动侦测(支持人形检测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心
产品尺寸	87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	360 g
带包装重量	543 g
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	非PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W
供电方式	非PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(E)

· 形尺寸

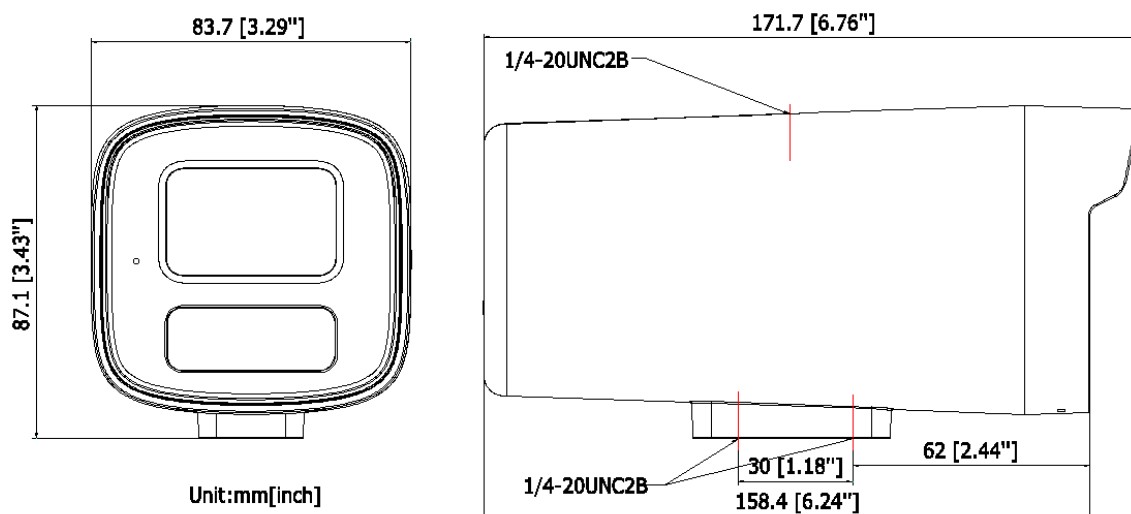

· 配件

· 推荐购买

DS-1232ZJ-T 三层万向节	DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架	DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架	DS-1232ZJ-XS 双层万向节
				
DS-1276ZJ 墙角装支架	DS-1275ZJ 立杆装支架	DS-1292ZJ-K 壁装支架		
				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器；

*DS-1275ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用；

*DS-1276ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用