

**DS-IPC-E14H-LGLSET****400万 4G白光全彩筒型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @25 \text{ fps}$ , 在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境
- 支持声音报警, 支持11条报警音、1条提示音和3条自定义语音
- 支持萤石平台, 海康互联接入, 支持萤石云存储
- 1个内置麦克风, 1个内置扬声器, 双向语音对讲
- 支持白光/红外双补光, 白光最远可达30 m, 红外最远可达30 m
- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
- 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输
- 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## · 规格参数

### 摄像机

传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR
最大图像尺寸	2560 × 1440
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式

### 镜头

光圈类型	固定光圈
焦距&视场角	4 mm, 水平视场角: 57°, 垂直视场角: 32°, 对角线视场角: 66° 6 mm, 水平视场角: 36°, 垂直视场角: 20°, 对角线视场角: 42° 8 mm, 水平视场角: 37°, 垂直视场角: 21°, 对角线视场角: 43°
最大光圈数	F1.6
镜头尺寸接口	M12

### 补光

补光灯类型	支持白光, 红外补光
补光距离	白光最远可达30 m, 红外光最远可达30 m
红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持

### 视频

主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域

### 音频

音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

### 网络


网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181, ISUP5.0, 萤石云
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200, 萤石云APP, 海康互联APP

浏览器	使用插件预览：IE10, IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
<b>移动通信参数</b>	
4G频段	LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8
4G制式	LTE-TDD/LTE-FDD
<b>图像</b>	
图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
<b>接口</b>	
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
SD卡扩展	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡插槽, 最大支持256 GB
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位	支持
<b>smart功能</b>	
报警触发	移动侦测（支持人形检测）, 非法访问, 硬盘错误, 网络断开, IP地址冲突
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传FTP/SD卡, 上传中心, 录像, 抓图, 声音报警（支持11条报警音、1条提示音和3条自定义语音）
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持RESET键, 客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护
电流及功耗	DC: 12 V, 0.66 A, 最大功耗: 8 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	183.2 × 111.3 × 87.7 mm
包装尺寸	254 × 164 × 130 mm
设备重量	685 g
带包装重量	981 g
<b>认证</b>	
防护	IP66

## · 订货型号

DS-IPC-E14H-LGLSET(4mm)  
DS-IPC-E14H-LGLSET(6mm)  
DS-IPC-E14H-LGLSET(8mm)

## · 外形尺寸

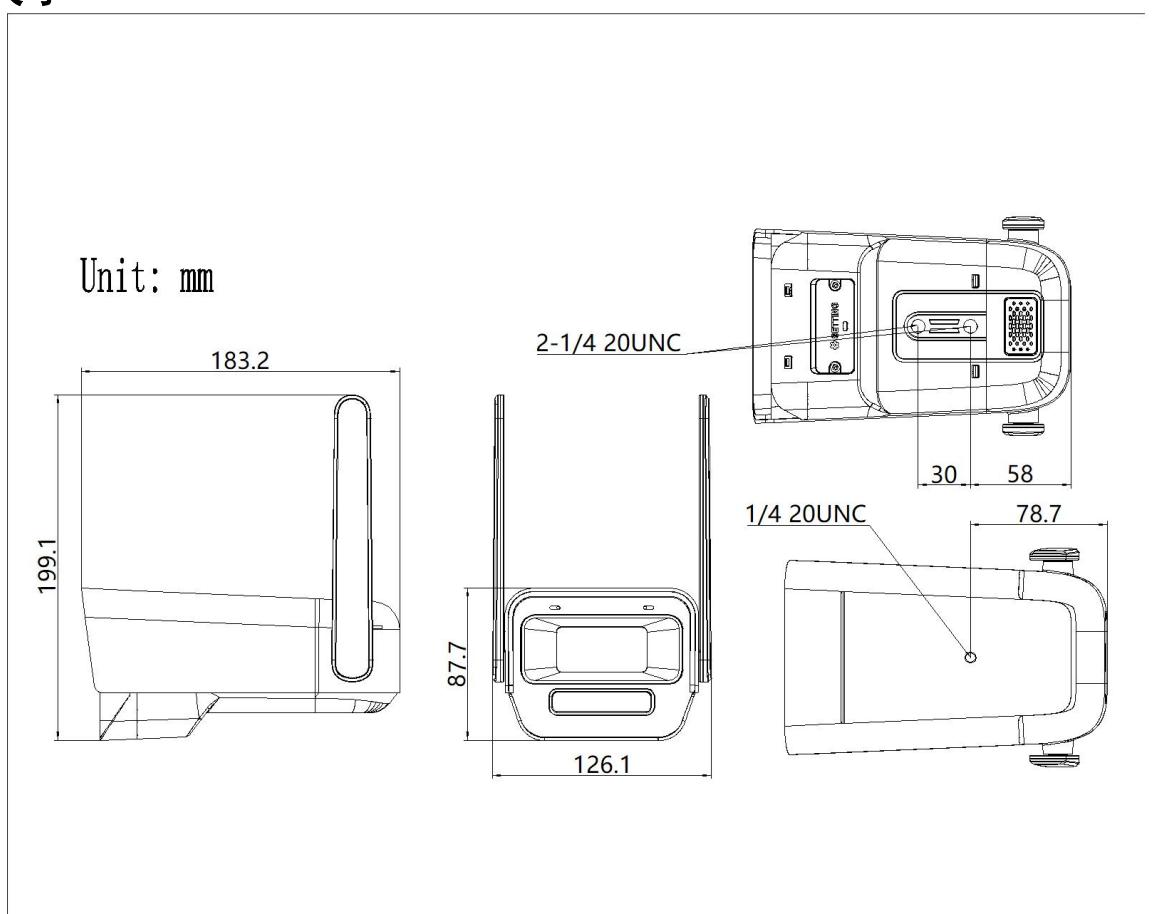

## · 配件

### · 推荐购买

DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS

DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K DS-1292ZJ-K金属壁 装支架	DS-2205ZJ-K DS-2205ZJ-K
		

\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

