

DS-IPC-K22H-LWT

200万 1/2.7" CMOS无线筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，支持Wi-Fi，适用于不方便布网线的场所

- 最高分辨率可达 $1920 \times 1080 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持人形侦测，联动声音报警
- 支持ROI感兴趣区域增强编码
- 支持ISAPI, SDK协议
- 支持Wi-Fi功能，外置双天线，空旷区域最远可传输120 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，双向语音对讲
- 智能补光，支持白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

www.hikvision.com

· 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平: 0~360°, 垂直: 0~90°, 旋转: 0~360°
镜头	
镜头接口尺寸	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
焦距&视场角	2.8 mm, 水平视场角: 104°, 垂直视场角: 57°, 对角视场角: 121° 4 mm, 水平视场角: 84°, 垂直视场角: 45°, 对角视场角: 100° 6 mm, 水平视场角: 52°, 垂直视场角: 28°, 对角视场角: 60°
补光	
防补光过曝	支持
红外波长范围	850nm
补光灯类型	白光灯, 红外灯
补光距离	白光最远可达30 m, 红外光最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
实时流畅预览 (NPQ)	支持
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200


浏览器	使用插件预览：IE10, IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
级联摄像机	支持
Wi-Fi	
Wi-Fi协议	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
频率范围	2.4 GHz~2.4835 GHz
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	IEEE802.11b: CCK, QPSK, BPSK IEEE802.11g: OFDM IEEE802.11n: OFDM
传输速率	IEEE802.11b: 上限11 Mbps IEEE802.11g: 上限54 Mbps IEEE802.11n: 上限300 Mbps
有效传输距离	120 m (无遮挡无干扰, 因环境而异)
图像	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
复位	支持
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
Smart功能	
报警触发	移动侦测 (支持人形侦测), 非法访问, 硬盘错误, 网络断开, IP地址冲突
一般规范	
联动方式	上传中心, 声音报警
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 *设备出厂配备电源适配器
电流及功耗	DC: 12 V, 0.58 A, 最大功耗: 7 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	176.3 × 89.6 × 74.5 mm
包装尺寸	260 × 125 × 125 mm
设备重量	350 g
带包装重量	670 g
认证	
防护	IP66

· 订货型号

DS-IPC-K22H-LWT

*设备出厂配备电源适配器

· 外形尺寸

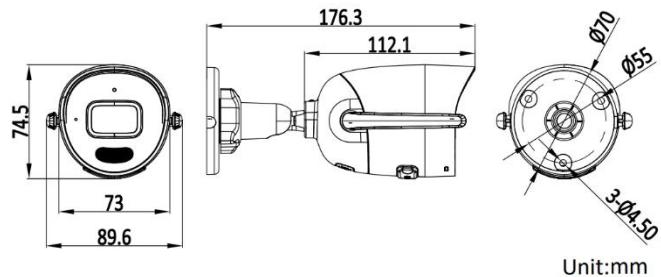

· 配件

▪ 推荐购买

