

DS-IPC-B14HV3-LT (/POE)**400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持人形侦测，联动声音报警
- 支持ROI感兴趣区域增强编码
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 智能补光，支持白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达50 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

www.hikvision.com

▪ 规格参数




摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 : 0.005 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	4 mm , 水平视场角 : 76° , 垂直视场角 : 41° , 对角视场角 : 90° 6 mm , 水平视场角 : 49° , 垂直视场角 : 26° , 对角视场角 : 57° 8 mm , 水平视场角 : 37° , 垂直视场角 : 20° , 对角视场角 : 43°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F2.0
补光	
补光灯类型	白光灯 , 红外灯
补光距离	白光最远可达30 m , 红外光最远可达50 m
防补光过曝	支持
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流 : H.265/H.264 子码流 : H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率 , 变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , NTP , IGMP , QoS , IPv6 , UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
用户管理	最多32个用户 , 可分3级用户权限管理 : 管理员 , 操作员 , 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览 : IE10 , IE11 使用本地服务预览 : Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+

图像	
smartIR	支持
图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 黑夜, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
专业智能 (普通算法)	
报警触发	移动侦测 (支持人形侦测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心, 声音报警
产品尺寸	171.7 × 83.7 × 80.7 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	390 g
带包装重量	550 g
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.54 A, 最大功耗: 6.5 W PoE: PoE (IEEE 802.3af CLASS 3), 最大功耗: 8.5 W
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-IPC-B14HV3-LT(/PoE)

· 外形尺寸

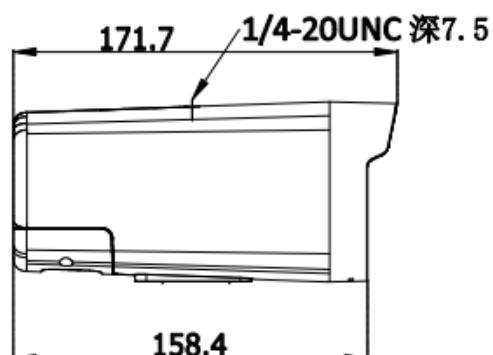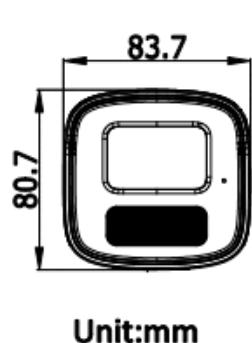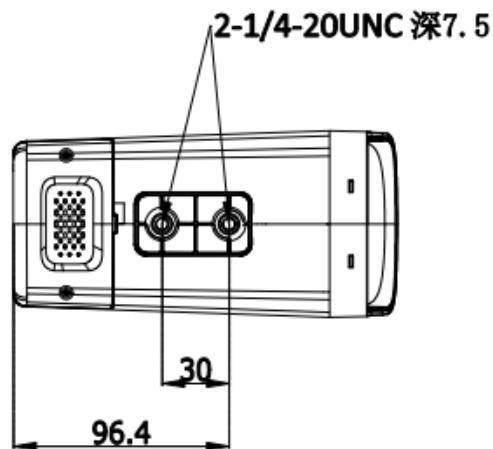

Camera Mounting Hole
2-1/4-20UNC

· 配件

· 推荐购买

DS-1292ZJ 壁装支架	DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架	DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架	DS-1232ZJ-T 三层万向节
				
DS-1232ZJ-XS 双层万向节		DS-1275ZJ 立杆装支架		
				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm接口电源适配器

*DS-1275ZJ需搭配DS-1292ZJ-K组合使用