

DS-IPC-K54H-IWT(B)

400万 1/2.7" CMOS无线半球型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，支持Wi-Fi，适用于不方便布网线的场所

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持人形检测，联动声音报警
- 支持Wi-Fi功能，外置天线，无干扰，无遮挡，空旷区域最远可传输120 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，双向语音对讲
- 支持红外补光，红外光最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



· 规格参数

摄像机

传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~355°

镜头

镜头接口尺寸	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
焦距&视场角	2.8 mm, 水平视场角: 94°, 垂直视场角: 49°, 对角视场角: 114° 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54°

补光

防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
补光灯类型	红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m

视频

最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (768 × 432)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
SVC	仅主码流支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域

音频

音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

网络

网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200

浏览器	使用本地服务预览: IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Wi-Fi	
Wi-Fi协议	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
频率范围	2.4 GHz~2.4835 GHz
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	IEEE802.11b: CCK, QPSK, BPSK IEEE802.11g: OFDM IEEE802.11n: OFDM IEEE802.11ax: OFDMA
传输速率	IEEE802.11b: 上限11 Mbps IEEE802.11g: 上限54 Mbps IEEE802.11n: 上限150 Mbps IEEE802.11ax: 上限114 Mbps
有效传输距离	120 m (无遮挡无干扰, 因环境而异)
图像	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
复位	支持
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
事件	
报警触发	移动侦测 (支持人形检测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心, 声音报警, 抓图
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 *设备出厂配备电源适配器
电流及功耗	DC: 12 V, 0.6 A, 最大功耗: 7.2 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	Ø125.9 × 96.1 mm
包装尺寸	170 × 170 × 150 mm
设备重量	610 g
带包装重量	1288 g
认证	
防护	IP66


· 订货型号

DS-IPC-K54H-IWT(2.8mm)(B)

DS-IPC-K54H-IWT(4mm)(B)

DS-IPC-K54H-IWT(6mm)(B)

· 外形尺寸

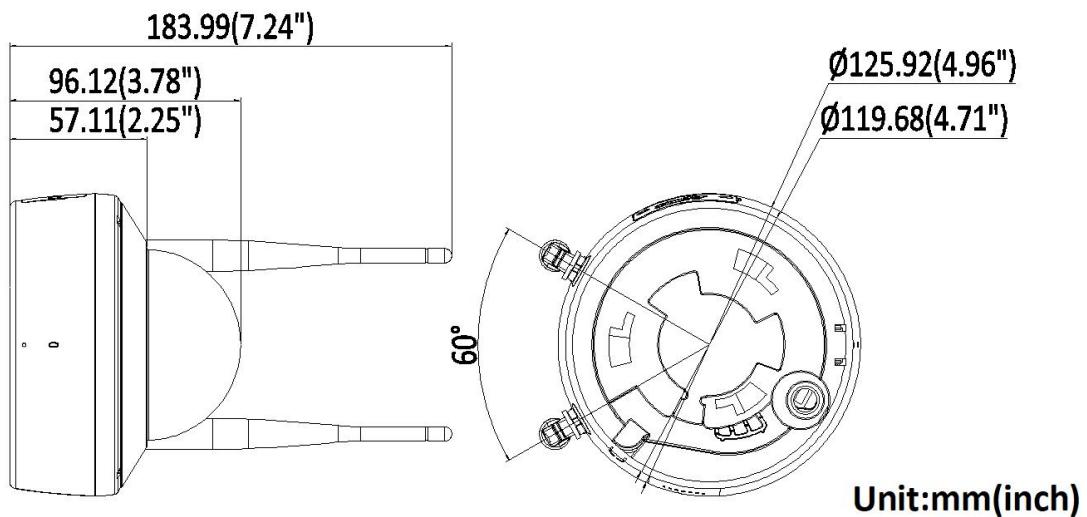

· 配件

· 推荐购买