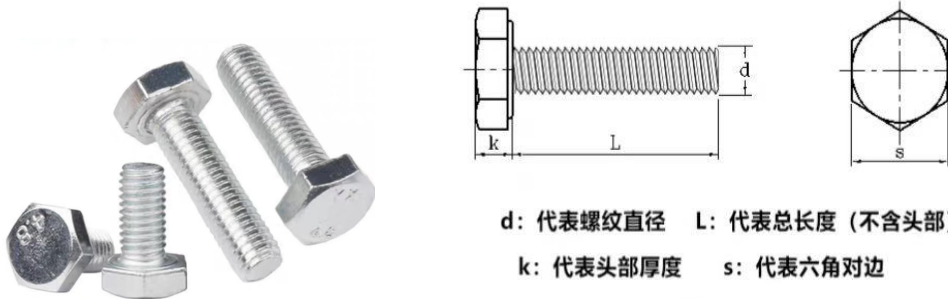


深圳市顺天五金制品有限公司  
规格书

客 户： 立创商城				图样： 		
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司						
规格名称： 4.8级 外六角螺丝 M10X16 .白锌						
客户料号： C5333910						
样品数量： 6PCS						
适用范围：						
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准/国标					
	DIN933 GB30					OK
	数 量： 20		检测结果			OK
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准		样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
螺纹直径d	φ 10.00MM ±0.0.15		6	/	游标卡尺	9.85/9.90/9.91/9.90/9.90 OK
长度: L	16.00 MM +0.1/-0.3		6	/	游标卡尺	15.90/15.93/15.90/15.90/15.90 OK
头对边:S	16.00 MM ±0.3		6	/	游标卡尺	15.95/15.90/15.91/15.90/15.95 OK
头部厚度: K	6.22-6.58MM		6	/	游标卡尺	6.25/6.25/6.21/6.25/6.25 OK
材料	材质: 4.8级 碳钢 ; 表面处理: 白锌 °					
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格		客户 确认			
	<input type="checkbox"/> 不合格					
检验员: 王 英			审核: 钟生		批准: 赖生	
日期: 2024-10-18			日期: 2024-10-18		日期: 2024-10-18	

d: 代表螺纹直径 L: 代表总长度 (不含头部)  
k: 代表头部厚度 s: 代表六角对边  
规格d\*L组成 如: M6\*20 (螺纹直径6mm\*长度20mm) 不含头部厚度