


一般公差 (TOLERANCE)  
 $X \pm .50$   $.XX \pm .10$   
 $X \pm .20$   $.XXX \pm .05$   
 ANGLES  $\pm 1^\circ$

## 技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 工作温度:  $-40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$ 。
- 适用线规: AWG#28~#22。
- 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
- 额定电流: 3.0A AC, DC。
- 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
- 耐压值: 800V AC/minute.
- 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ .
- 产品料号:

WB200E1L-\*\* \* \*-\*  
 NO OF CKT(产品PIN数) 流水码  
 Plating(电镀方式) Packing(包装方式)  
 0:端子全雾锡 R:TAPE & REEL卷装  
 1:端子全金(Gold Flash) C:TAPE & REEL WITH COVER  
 3:端子全亮锡 加吸盖卷装

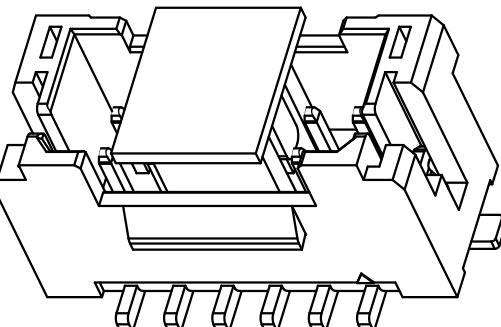

| CKT  | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2*2  | 2.0   | 4.9   | 9.0   | 10.7  |
| 2*3  | 4.0   | 6.9   | 11.0  | 12.7  |
| 2*4  | 6.0   | 8.9   | 13.0  | 14.7  |
| 2*5  | 8.0   | 10.9  | 15.0  | 16.7  |
| 2*6  | 10.0  | 12.9  | 17.0  | 18.7  |
| 2*7  | 12.0  | 14.9  | 19.0  | 20.7  |
| 2*8  | 14.0  | 16.9  | 21.0  | 22.7  |
| 2*9  | 16.0  | 18.9  | 23.0  | 24.7  |
| 2*10 | 18.0  | 20.9  | 25.0  | 26.7  |
| 2*11 | 20.0  | 22.9  | 27.0  | 28.7  |
| 2*12 | 22.0  | 24.9  | 29.0  | 30.7  |
| 2*13 | 24.0  | 26.9  | 31.0  | 32.7  |
| 2*14 | 26.0  | 28.9  | 33.0  | 34.7  |
| 2*15 | 28.0  | 30.9  | 35.0  | 36.7  |
| 2*16 | 30.0  | 32.9  | 37.0  | 38.7  |
| 2*18 | 34.0  | 36.9  | 41.0  | 42.7  |
| 2*20 | 38.0  | 40.9  | 45.0  | 46.7  |
| 2*22 | 42.0  | 44.9  | 49.0  | 50.7  |

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 2.0 Pitch E型双排立贴WTB  
 制图 (DR) Anlan  
 校对 (CHKD) 田锋  
 料号 (DWG.NO) WB200E1L-\*\*\*\*\*  
 审核 (APPD) 黄志明

比例 (SCALE) 单位 (UNITS) 张数 (SHEET) SIZE REV  
 mm 1 OF 1 A4 A

RoHS