
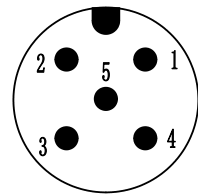
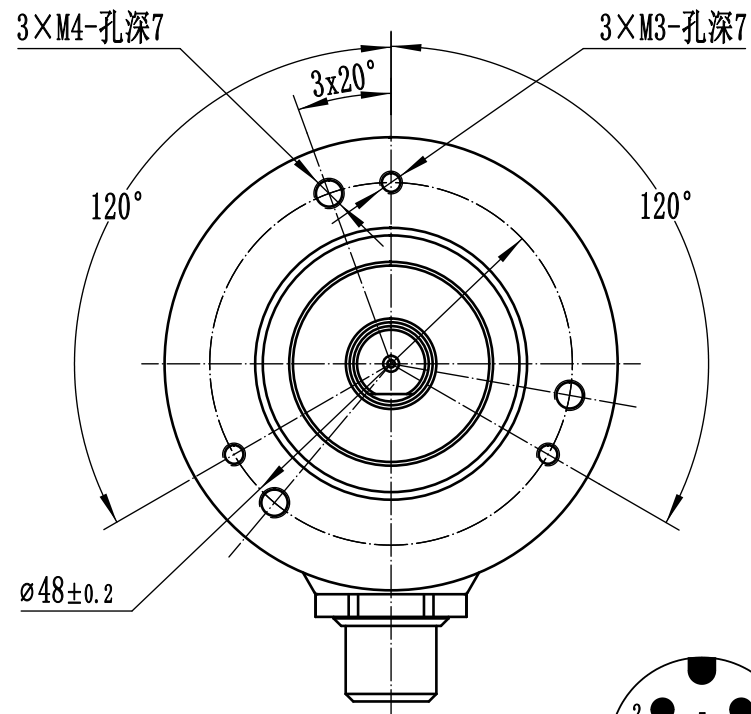


ABE-MRCO-14161

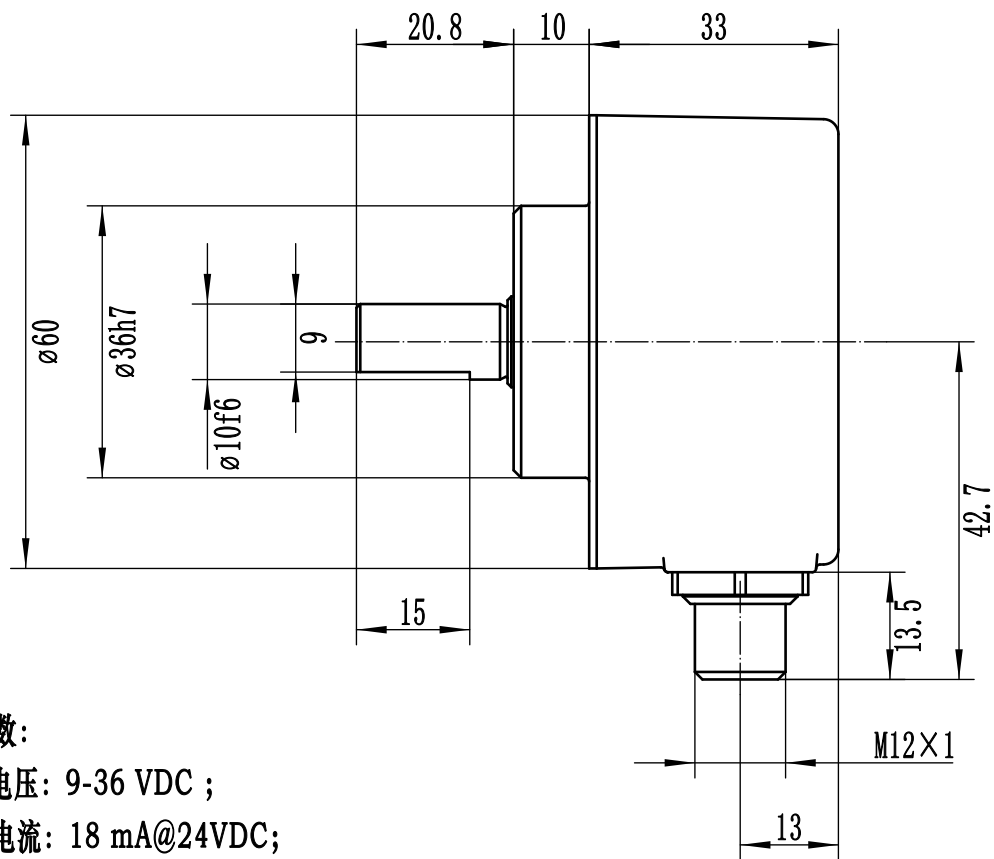

零件代号

技术参数:

1.供电电压: 9-36 VDC ;

2.工作电流: 18 mA@24VDC;

3.单圈分辨率：14位；

4.多圈分辨率：16位；

5.壳体材质：合金铝；

6.输出轴材质：304不锈钢；

7.防护等级：IP67；

8.工作温度: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$;

M12X1

13

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
CAN_GND	V+	GND	CAN_H	CAN_L

阶段标记				质量	比例	绝对值编码器
				0.273	1:2	
						ABE-MRCO-14161
共1张 第1张				版本		替代

绝对值编码器

ABE-MRCO-14161

替代

共1张 第1张 版本

设计

标准化

校核

工艺

主管设计

审核

批准

共1张

第1张

版本

替代