

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: GXL系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2022080801

制定日期: 2022-08-08 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

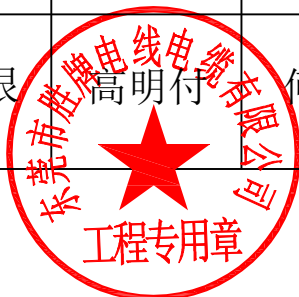

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

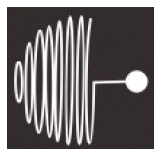

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	GXL系列	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
额定温度 RATED TEMPERATURE	-40~125℃	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

AWG 线号数	公差(±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻(Ω /KM20℃)	SAFE CURRENT 安全电流(A/30℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)
20	26/0.16TS	0.96(Ref)	0.60	2.4±0.10	36.7	10.8	2500
18	41/0.16TS	1.13(Ref)	0.60	2.5±0.10	23.2	14.8	2500
16	26/0.254TS	1.49(Ref)	0.60	2.9±0.10	14.6	20.8	2500
14	41/0.254TS	1.88(Ref)	0.60	3.2±0.15	8.96	28.9	2500
12	65/0.254TS	2.37(Ref)	0.60	3.8±0.15	5.64	40.0	2500
10	105/0.254TS	3.40(Ref)	0.60	4.7±0.15	3.55	57.3	2500
8	165/0.254TS	4.39(Ref)	0.60	6.0±0.20	2.23	78.1	2500
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)			
INSULATION 绝 缘		MATERIAL	材质	XLPE (RoHS)			
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN(黑.棕.红.橙.黄.绿.蓝.紫.灰.白.粉红.黄注绿.黄滚绿)					
OLD MARKING 旧印字		GXL **AWG 125℃ XLPE SHENG PAI					
NEW MARKING 新印字		GXL **AWG -40~125℃ 300V XLPE FT2 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注		从2022年5月23日起改为新印字，**代表线号数					