

# 强腐蚀性化学品安全储存柜

ACP80001



获CE认证，符合美国国家环境保护局（EPA）EPA 264.175、美国职业安全健康管理局(OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450,及中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》



一次注塑成形无缝强腐蚀性化学品储存柜，为您存储强酸或强腐蚀性化学品提供最大限度的安全储存防护。聚乙烯材质的强腐蚀性化学品储存柜，无缝结构确保不易泄漏，抗腐蚀性能及二次泄漏防控性能优越，双挂锁设计帮助实现双人双锁管理，符合美国国家环境保护局（EPA）EPA 264.175、美国职业安全健康管理局(OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450及中国《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日版）的规定<sup>1</sup>，储存柜柜门处还有酸性及腐蚀性化学品的警示标贴，让您的化学品存储管理更有双重安全保障。

## 台下式双门聚乙烯强腐蚀性化学品储存柜 ACP80001

具有4Gal的储存容量；全塑无门吸设计，抗腐蚀性优异；柜内层板可根据需要取消，以增强空间使用率；门向右侧开启；柜身两侧有两个通风排气孔，需要时可打开盖子进行通风或排放压力气体；双挂锁设计，满足双人双锁管理要求。



### 强腐蚀性化学品储存柜 ACP80001


容积 (加仑/升)	柜门与类型	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配可调 层板(块)	底部盛漏槽盛漏量 (加仑/升)	层板承 重(Kgs.)	型号
4/15	单门/台式	49x41x36	51x43x40	1	1.79/6.8	20	ACP80001



ACP80001



产品细节

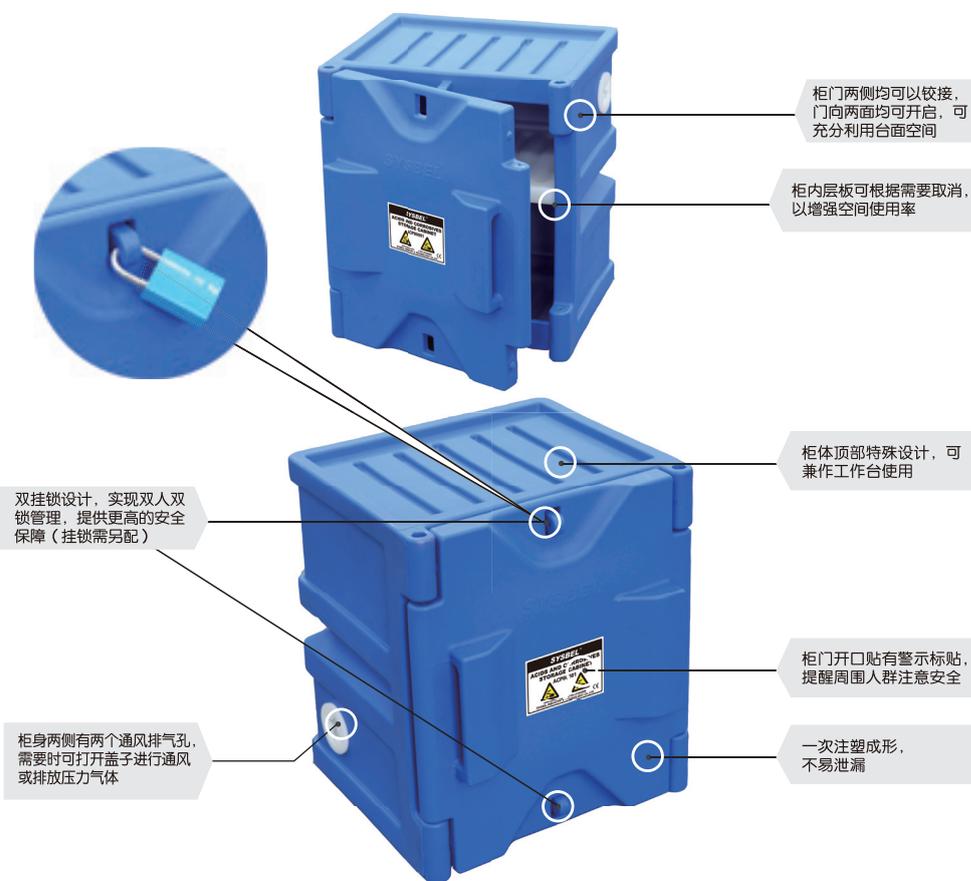

ACP80001柜门两侧均可以铰接，门向两面均可开启，可充分利用台面空间



柜内层板可根据需要取消，以增强空间使用率



无门吸设计，抗腐蚀性优异

**SYSBEL**®