


**SYSBEL**®

SYSBEL IS SAFETY  
安全 · 源自西斯贝尔

# 耐腐蚀酸碱柜 (可组合)

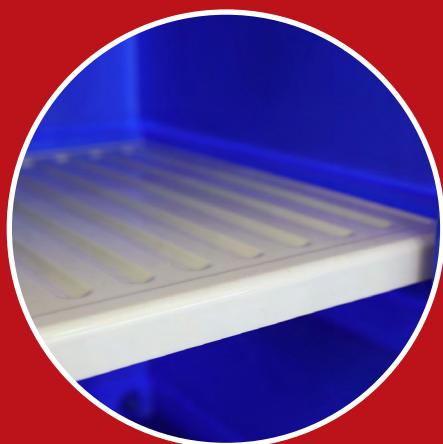

## 耐腐蚀酸碱柜（可组合）

一次成型无缝耐腐蚀酸碱柜，为您存储强酸或其他强腐蚀性化学品提供最大限度的安全储存防护。

本品采用聚乙烯材质，柜体结构一次成型，抗腐蚀性能及二次泄露防控性能优越，无缝结构保证不易泄露，柜体底部盛漏槽设计，可以保证泄露发生的情况下不会向外泄露。

双锁设计帮助实现双人双锁管理；

柜内层板可以根据实际使用情况取消，以增强使用率；



门常规向右开（可根据需要定制左开门），并在柜体设计有通气排风孔，需要时可以打开盖子进行通风或者排放压力气体；

顶部可做工作台使用；门板内侧有一定的储物功能，可以放置小的试剂瓶或其他物品；

储存柜具有拼接功能，可以左右拼接成一个24加仑大小的柜体，同样，可以上下拼接成一个24加仑大小的柜体，也可以将四个柜子拼在一起，做一个48加仑的柜子使用，拼接方式灵活，使用效率高，操作简单。但是需要注意，在拼接后需用连接件进行固定，以防止柜体倾倒，致使内部化学品泄漏。



ACP820012

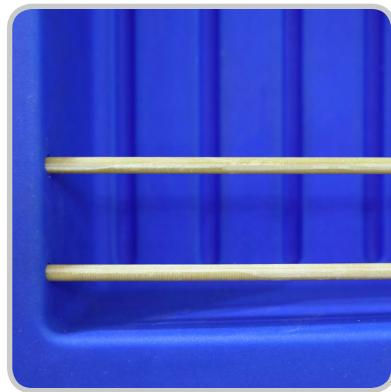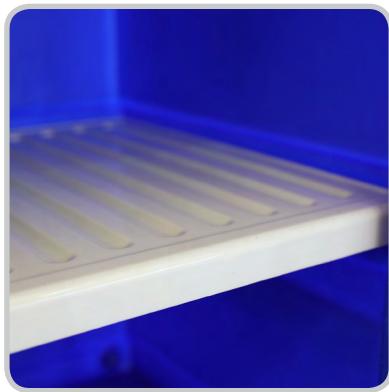

### 耐腐蚀酸碱柜（可组合）

产品名称	容积 (加仑/升)	柜门与类型	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配层板 (块)	底部盛漏槽盛漏量 (加仑/升)	型号
耐腐蚀酸碱柜 (可组合)	12/45	单门/台下式	89×53×55	91×55×57	2	3.5/13	ACP820012