

易燃液体及化学品安全储存 SCS

## 强腐蚀性化学品安全储存柜

ACP80002

**CE** **EPA  
COMPLIANT** **OSHA®** **CHINA  
SAWS**

获CE认证，符合美国国家环境保护局（EPA）EPA 264.175, 美国职业安全健康管理局(OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450, 及中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》

一次注塑成形无缝强腐蚀性化学品储存柜，为您存储强酸或强腐蚀性化学品提供最大限度的安全储存防护。聚乙烯材质的强腐蚀性化学品储存柜，无缝结构确保不易泄漏，抗腐蚀性能及二次泄漏防控性能优越，双挂锁设计帮助实现双人双锁管理，符合美国国家环境保护局（EPA）EPA 264.175, 美国职业安全健康管理局(OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450及中国《危险化学品安全管理条例》(2011年12月1日版)的规定<sup>1</sup>，储存柜门处还有酸性及腐蚀性化学品的警示标贴，让您的化学品存储管理更有双重安全保障。

## 台下式双门聚乙烯强腐蚀性化学品储存柜 ACP80002

 
具有22Gal的储存容量；全塑无门吸设计，抗腐蚀性优异；柜内层板可根据需要取消，以增强空间使用率；柜身两侧有两个通风排气孔，需要时可打开盖子进行通风或排放压力气体；双挂锁设计，满足双人双锁管理要求。



## 强腐蚀性化学品储存柜 ACP80002


容积 (加仑/升)	柜门与类型	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配可调 层板(块)	底部盛漏槽盛漏量 (加仑/升)	层板承 重(Kgs.)	型号
22/83	双门/台下式	89×90.5×54.4	91×93×58	4	3.17/12	20	ACP80002

**SYSBEL®**



易燃液体及化学品安全储存 SCS

ACP80002

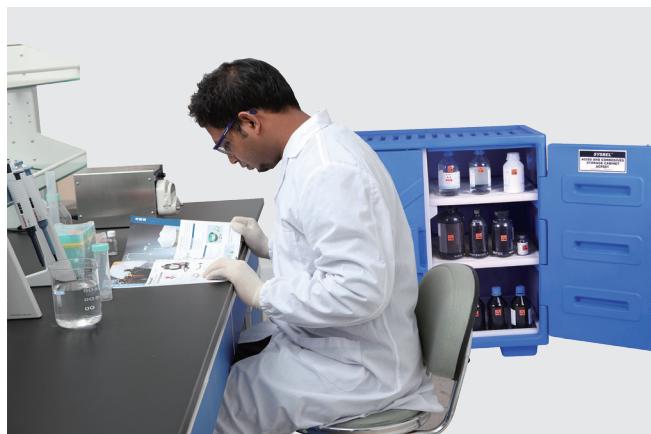

产品细节



**SYSBEL®**