

24加仑PP台下柜

ACP810024

CHINA
SAWS


获CE认证, 符合FM对易燃液体储存柜的认证标准 (FM Approval Standard 6050), 美国职业安全健康管理局 (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106及中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》¹

24加仑PP台下柜

SYSBEL生产的双门PP台下存储柜采用8mm 厚的耐腐蚀PP板拼接而成, 柜体结构稳固且耐用, 存储柜底部踢脚、通风孔设计, 可配置在实验台、通风柜下使用, 用于存放各种药品及绝大多数腐蚀性化学物质, 广泛应用于科研院所、高校、企业等实验室。PP台下柜可以规范管理, 有条理, 分类存储不同性质及危险等级的化学品, 有效防止及减少身伤害。2、层板可调节且正反放置均可, 满足用户多样化的选择;

产品特点:

- 1、采用8mm 厚PP 板材, 经过同色同质焊条焊接而成, 具有耐强酸, 强碱与抗腐蚀的优异特性;
- 2、柜子底部踢脚设计, 符合人体工程学, 方便试验人员日常作业。
- 3、层板可调节且正反放置均可, 满足用户多样化的选择 (矮立边向上为正放, 承重好, 矮立边向下为反放, 承重能力次之) ;
- 4、板材折弯成型, 拼接后的柜体结构稳定, 防止变形;
- 5、全塑料内嵌式门把手和铰链的设计使得柜子整体防腐蚀;
- 6、柜体设置通风孔, 可外接通风系统;
- 7、底部地脚可调节柜体水平;
- 8、安全挂锁配置, 实现双人双锁管理, 符合中国《危险化学品安全管理条例》(2011 年12 月1 日版)的规定。
- 9、安全挂锁配置, 实现双人双锁管理, 符合中国《危险化学品安全管理条例》(2011年12月1日版)的规定。

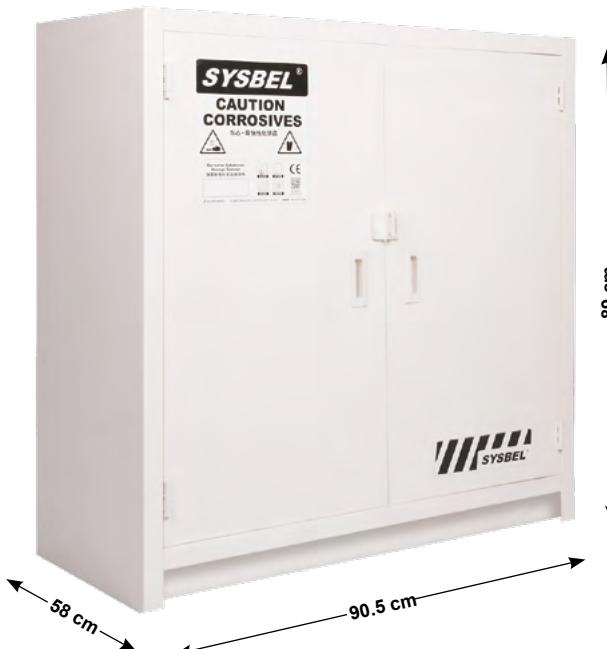

24加仑PP台下柜

产品 规格	认证	门类型	材质	颜色	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	层板内尺寸 (cm)	盛漏量	可调节 层板	毛重 (kg)	型 号
24加仑 PP柜	CE	双门	8mm厚 的PP板	白色	89x90.5x58	93x94x61.5	105x37	26L	1	42	ACP810024

ACP810024



产品细节

- 1、安选择远离火源，通风良好的地方安装，注意使柜体水平；
- 2、根据存放容器大小，上下调节层板位置；
- 3、如需防盗，可加两把挂锁，实现双人双锁管理；
- 4、如需外接通风，移除通风盖，接入通风管道，详询我司技术工程师。



可配置双锁



层板可调节



全塑料配件，提高耐腐蚀性

层板正反两用
依据盛漏量选择

注意事项：

1. 调整柜体水平；
2. 层板载重 40kg，严禁过载。