

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL1185系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023051801

制定日期: 2023-05-18 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

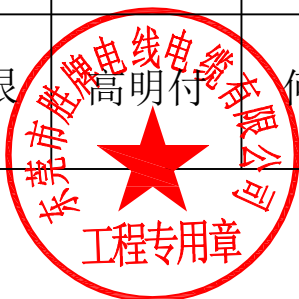

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

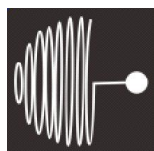

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

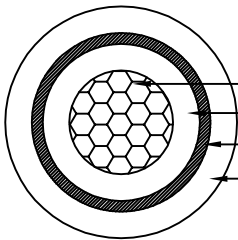规格型号 SPEC NO.	UL1185系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	 CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘 SPIRAL 缠绕 JACKET 外被		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

AWG 线号数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	SPIRAL 缠绕	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)
28	7/0.127TS	0.38	1.2±0.10	TS(20±3)/0.10±0.008	0.45	2.3±0.10	239
26	7/0.16TS	0.38	1.3±0.10	TS(30±3)/0.10±0.008	0.45	2.5±0.10	150
24	11/0.16TS	0.38	1.4±0.10	TS(38±3)/0.10±0.008	0.45	2.6±0.10	94.2
22	17/0.16TS	0.38	1.55±0.10	TS(48±3)/0.10±0.008	0.45	2.7±0.10	59.4
20	21/0.178TS	0.38	1.8±0.10	TS(50±3)/0.10±0.008	0.45	3.0±0.15	36.7
18	34/0.178TS	0.38	2.0±0.10	TS(55±3)/0.10±0.008	0.45	3.5±0.15	23.2
16	26/0.254TS	0.38	2.4±0.10	TS(65±3)/0.10±0.008	0.45	3.8±0.15	14.6
CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER 镀锡铜		INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	
SPIRAL 缠绕	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER 镀锡铜		JACKET 外被	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)				10		
	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)				2000		
OLD MARKING1 旧印字1	E249743 ㊞ AWM 1185 **AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C ㊞ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1						
OLD MARKING2 旧印字2	E249743 ㊞ AWM 1185 **AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C ㊞ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE						
NEW MARKING 新印字	E249743 ㊞ AWM 1185 **AWG 80℃ 300V VW-1 C ㊞ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE						
REMARK 备注	从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字，由于库存式生产，本公司现阶段有新旧三种不同印字库存产品，如对印字内容没有在订单上提出要求，视为同时可以接受三种不同印字，敬请留意						