

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

特软硅胶线系列

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPDY-2024011903


制定日期:
DATE

2024-01-19

版本版次:
EDITION

A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

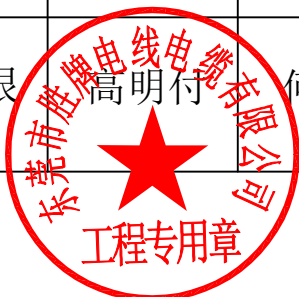

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

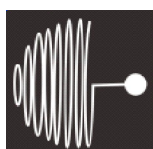

胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD


规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	特软硅胶线系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	-60~200℃	额定电压 RATED VOLTAGE	600V AC/900V DC
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	Q-SPJQ021-2023
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

AWG 线号数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω/KM20℃)	安全电流 (A) / 周围温度30℃
30	11/0.08TS	0.31 (Ref)	0.40	0.30	1.2±0.1	381	2.6
28	16/0.08TS	0.37 (Ref)	0.40	0.30	1.3±0.1	239	3.7
26	30/0.08TS	0.48 (Ref)	0.40	0.30	1.5±0.1	150	5.2
24	40/0.08TS	0.58 (Ref)	0.40	0.30	1.6±0.1	94.2	6.9
22	60/0.08TS	0.72 (Ref)	0.40	0.30	1.7±0.1	59.4	8.1
20	100/0.08TS	0.92 (Ref)	0.40	0.30	1.8±0.1	36.7	12.9
19	120/0.08TS	1.01 (Ref)	0.40	0.30	2.0±0.1	34.6	15.3
18	150/0.08TS	1.28 (Ref)	0.50	0.40	2.3±0.1	26.0	17.6
17	210/0.08TS	1.40 (Ref)	0.50	0.40	2.7±0.1	18.3	21.9
16	252/0.08TS	1.66 (Ref)	0.50	0.40	3.0±0.15	14.6	24.7
15	300/0.08TS	1.80 (Ref)	0.50	0.40	3.2±0.15	13.7	29.2
14	400/0.08TS	2.09 (Ref)	0.76	0.60	3.5±0.15	8.96	34.4
13	500/0.08TS	2.30 (Ref)	0.76	0.60	3.8±0.15	8.21	40.8
12	680/0.08TS	2.73 (Ref)	0.76	0.60	4.5±0.15	5.64	47.6
11	750/0.08TS	2.90 (Ref)	1.0	0.80	5.0±0.2	5.09	58.7
10	1050/0.08TS	3.43 (Ref)	1.0	0.80	5.4±0.2	3.546	68.1
9	1300/0.08TS	3.70 (Ref)	1.0	0.80	5.7±0.2	2.813	80.7
8	1650/0.08TS	4.00 (Ref)	1.0	0.80	6.0±0.2	2.230	92.8
7	2100/0.08TS	4.85 (Ref)	1.0	0.80	7.5±0.25	1.768	110
6	3200/0.08TS	6.0 (Ref)	1.0	0.80	8.5±0.25	1.403	130
5	3400/0.08TS	6.18 (Ref)	1.0	0.80	8.7±0.3	1.113	150
4	4300/0.08TS	6.97 (Ref)	1.0	0.80	9.0±0.3	0.8820	176
3	5000/0.08TS	7.60 (Ref)	1.5	1.2	10.7±0.3	0.7950	206
2	6700/0.08TS	8.70 (Ref)	1.5	1.2	12.5±0.3	0.5548	242

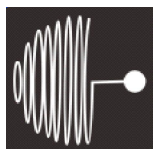

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	特软硅胶线系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	-60~200℃	额定电压 RATED VOLTAGE	600V AC/900V DC
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	Q-SPJQ021-2023
CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	SILICONE RUBBER 硅胶 (RoHS)
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN(黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)		
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)	2000	
BENDING RADIUS (MIN) : 最小弯曲半径	FIXED INSTALLATION (MIN) : 静态半径	3×Ø	
	MOVABLE INSTALLATION (MIN) : 动态半径	6×Ø	
MARKING 印字	**AWG 200℃		
REMARK 备注	**代表线号数		