

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL1330系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023052401

制定日期: 2023-05-24 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

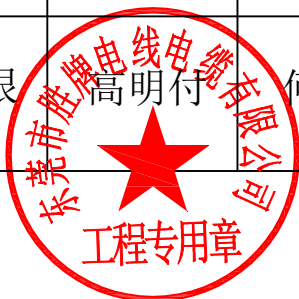

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

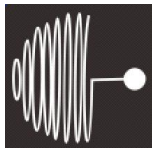

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

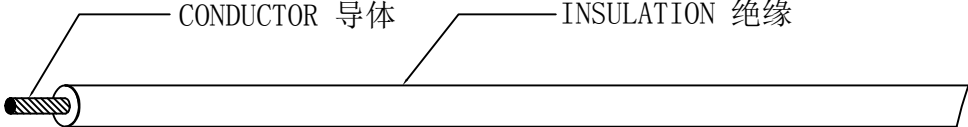规格型号 SPEC NO.		UL1330系列					
额定温度 RATED TEMPERATURE		200℃		额定电压 RATED VOLTAGE		600V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2021	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	SAFE CURRENT 最大电流 (A/30℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.51	1.34±0.1	381	2.6	2000
28	7/0.127TS	0.38 (Ref)	0.51	1.44±0.1	239	3.7	2000
26	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.51	1.51±0.1	150	5.2	2000
24	7/0.20TS	0.61 (Ref)	0.51	1.63±0.1	94.2	6.9	2000
22	19/0.15TS	0.75 (Ref)	0.51	1.78±0.1	59.4	9.4	2000
20	19/0.19TS	0.95 (Ref)	0.51	1.98±0.1	36.7	12.9	2000
18	19/0.235TS	1.18 (Ref)	0.51	2.20±0.1	23.2	17.6	2000
16	19/0.30TS	1.50 (Ref)	0.51	2.53±0.1	14.6	24.7	2000
14	19/0.37TS	1.85 (Ref)	0.51	2.88±0.1	8.96	34.4	2000
12	19/0.49TS	2.45 (Ref)	0.51	3.55±0.15	5.64	47.6	2000
10	19/0.60TS	3.00 (Ref)	0.51	4.10±0.2	3.546	68.1	2000
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL		材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)			
INSULATION 绝 缘	MATERIAL		材质	FEP (RoHS)		INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	≥100
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度 (最小)		ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)	
	INSULATION 绝缘 UNAGED老化前			17.2MPa		200%	
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红)						
MARKING 印字	E347603 ㄩ AWM 1330 **AWG 200℃ 600V VW-1 SHENGPAI Cㄩ AWM I A 200℃ 600V FT1 TRIUMPHCABLE						