

## DS-8832N-R8/4K (C) 经销8盘位R系列NVR



### 产品简介

该系列为海康威视自主研发的全新NVR ( Network Video Recoder ) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。该系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

### 功能特性

- 可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
- 解码性能强劲，最大支持24路1080P解码；
- 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
- 自带8个SATA接口，最大支持满配16T硬盘；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 最大支持16路本地同步回放；
- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；
- 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；




## 规格参数

| 型号   |             | DS-8832N-R8/4K(C)                                                                                                                                              |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统参数 | 视频接入路数      | 32路                                                                                                                                                            |
|      | 网络输入带宽      | 320Mbps                                                                                                                                                        |
|      | 网络输出带宽      | 256Mbps                                                                                                                                                        |
|      | 录像分辨率       | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                       |
| 视频参数 | 视频输出        | 2路HDMI，2路VGA；最大支持双4K异源输出                                                                                                                                       |
|      | HDMI输出      | HDMI1：4K ( 3840×2160 ) /30Hz，2K ( 2560×1440 ) /60Hz，1080P ( 1920×1080 ) /60Hz<br>HDMI2：4K ( 3840×2160 ) /30Hz，2K ( 2560×1440 ) /60Hz，1080P ( 1920×1080 ) /60Hz |
|      | VGA输出       | VGA1：1080P ( 1920×1080 ) /60Hz<br>VGA2：1080P ( 1920×1080 ) /60Hz                                                                                               |
|      | 主口分屏        | HDMI1/VGA1：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面                                                                                                                              |
|      | 辅口分屏        | HDMI2/VGA2：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面                                                                                                                              |
|      | 视频解码格式      | H.265,Smart265,H.264,Smart264                                                                                                                                  |
|      | 解码能力        | 24×1080P                                                                                                                                                       |
|      | 本地同步回放      | 最大16路                                                                                                                                                          |
| 音频参数 | 音频解码格式      | G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM                                                                                                                  |
|      | 音频输出        | 2路                                                                                                                                                             |
|      | 语音对讲输入      | 1路                                                                                                                                                             |
| 硬盘管理 | 盘位          | 8个SATA接口                                                                                                                                                       |
|      | 单盘最大容量      | 最大支持16TB                                                                                                                                                       |
| 网络管理 | 网络协议        | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE                                                                                                                |
| 外部接口 | 网络接口        | 2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口                                                                                                                                  |
|      | 串行接口        | 1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口                                                                                                                                       |
|      | USB接口       | 2个USB 2.0 ( 前置 )，2个USB 3.0 ( 后置 )                                                                                                                              |
|      | 报警输入        | 16路，开关量 ( 0~5V高低电平 )                                                                                                                                           |
|      | 报警输出        | 4路                                                                                                                                                             |
| 一般规范 | 电源规格        | AC200V~240V，150W                                                                                                                                               |
|      | 功耗 ( 不含硬盘 ) | ≤50W                                                                                                                                                           |
|      | 工作温度        | -10℃ ~ + 55℃                                                                                                                                                   |
|      | 工作湿度        | 10% ~ 90%RH ( 无结冰、无凝露 )                                                                                                                                        |
|      | 机箱尺寸        | 440mm ( 宽 ) ×456mm ( 深 ) ×90mm ( 高 )                                                                                                                           |
|      | 机箱类型        | 2U机箱                                                                                                                                                           |
|      | 重量 ( 不含硬盘 ) | ≤7.1kg                                                                                                                                                         |
|      | 装箱清单        | 主机×1，快速入门指南×1，电源线×1，SATA数据线×8，SATA电源线×2，网线×1，鼠标×1，机箱固定支架×2，接线端子若干，螺丝若干                                                                                         |


## 订货型号

DS-8832N-R8/4K(C)

## ▪ 典型应用

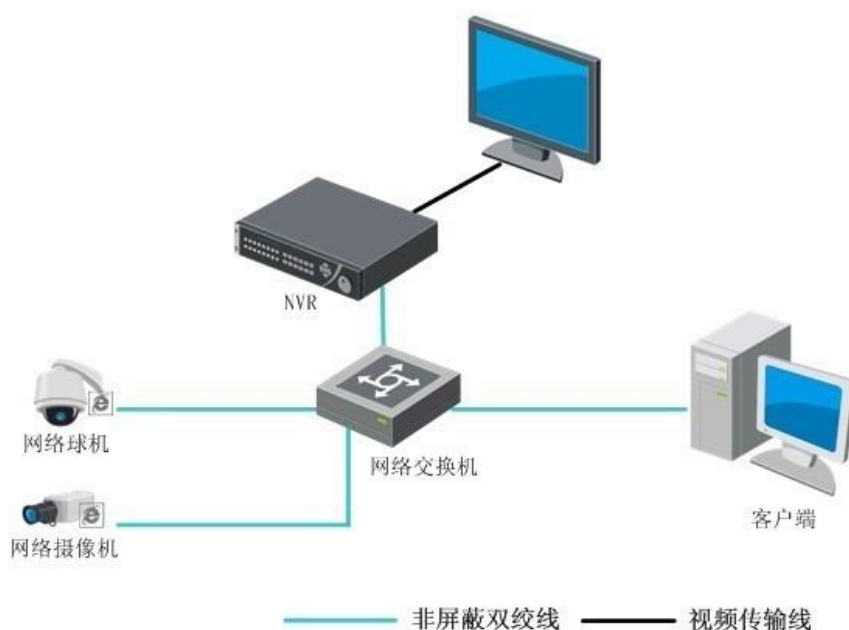

## ▪ 物理接口

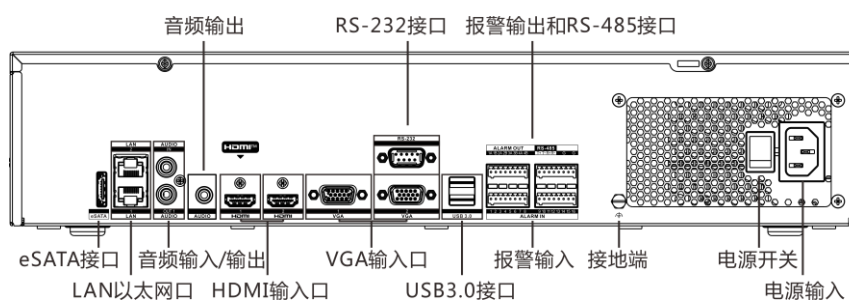

## ▪ 外形尺寸

