

深圳市连兴创电子科技有限公司

规
格
书


2540 陶瓷天线

规 格 书

1. 陶瓷参数


技术要求	技术指标
频率范围 (Frequency range)	1575.42±2MHz 1602±2MHz
带宽 Bandwidth	10M
增益 (Gain)	3.5dBi
驻波比 (VSWR)	≤1.5: 1
阻抗(Impedance)	50Ω
极化方式	右旋圆极化
水平覆盖角度	360°
天线轴比	≤5db

2. 阻抗图

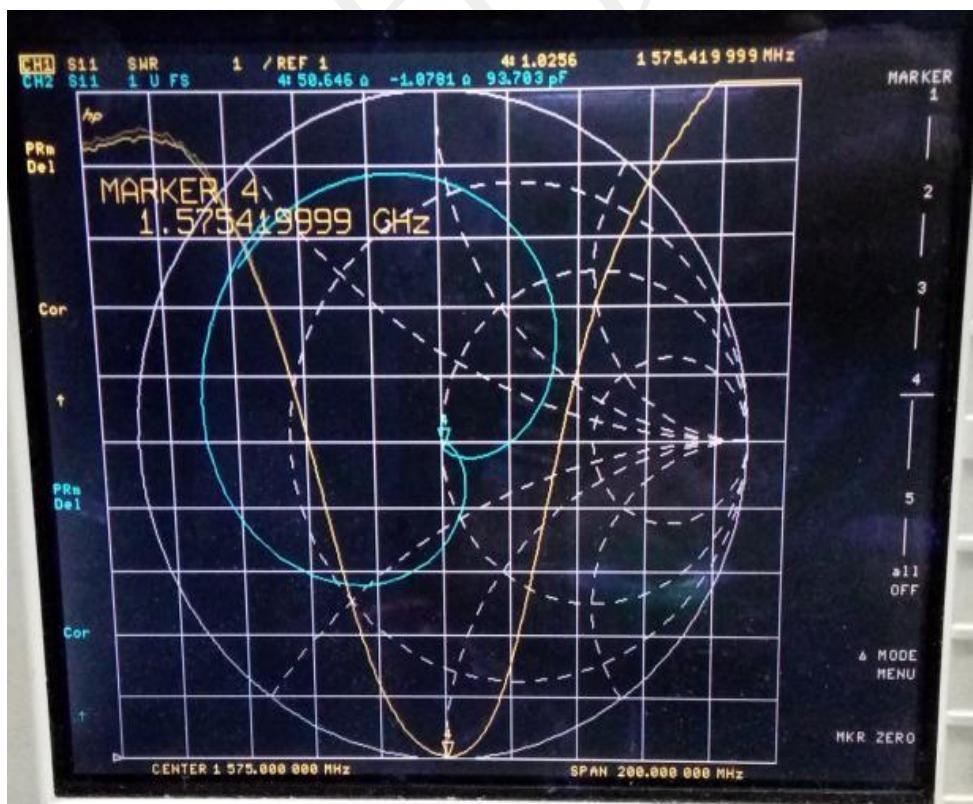

3. 环境特性

工作温度 (Operational)	-45°C ~ +75°C
储存温度 (Storage Temperature)	-40°C ~ +85°C
湿度 (Humidity)	40% ~ 95%
使用环境 (Application Condition)	Inside the machine

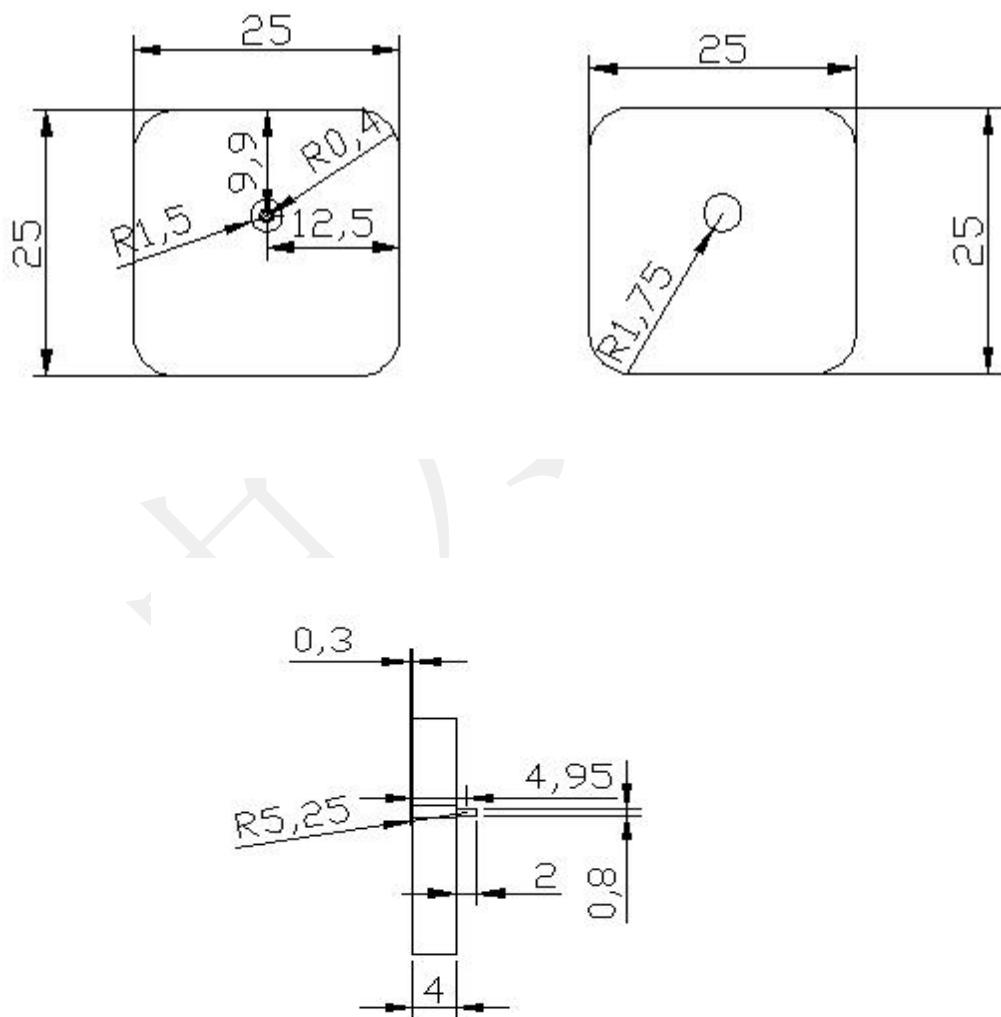4. 天线结构图

5. 实物图

