

DS-8864N-R8/4K (C) 经销8盘位R系列NVR



产品简介

该系列为海康威视自主研发的全新NVR (Network Video Recoder) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。该系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

功能特性

- 可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
- 解码性能强劲，最大支持24路1080P解码；
- 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
- 自带8个SATA接口，最大支持满配16T硬盘；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 最大支持16路本地同步回放；
- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；
- 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；




· 规格参数

型号		DS-8864N-R8/4K(C)
系统参数	视频接入路数	64路
	网络输入带宽	384Mbps
	网络输出带宽	256Mbps
	录像分辨率	12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCI F
视频参数	视频输出	2路HDMI , 2路VGA ; 最大支持双4K异源输出
	HDMI输出	HDMI1 : 4K (3840×2160) /30Hz , 2K (2560×1440) /60Hz , 1080P (1920×1080) /60Hz HDMI2 : 4K (3840×2160) /30Hz , 2K (2560×1440) /60Hz , 1080P (1920×1080) /60Hz
	VGA输出	VGA1 : 1080P (1920×1080) /60Hz VGA2 : 1080P (1920×1080) /60Hz
	主口分屏	HDMI1/VGA1 : 1/2/4/6/8/9/16/25/36/64画面
	辅口分屏	HDMI2/VGA2 : 1/2/4/6/8/9/16/25/36画面
	视频解码格式	H.265,Smart265,H.264,Smart264
	解码能力	24×1080P
	本地同步回放	最大16路
音频参数	音频解码格式	G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM
	音频输出	2路
	语音对讲输入	1路
硬盘管理	盘位	8个SATA接口
	单盘最大容量	最大支持16TB
网络管理	网络协议	IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE
	网络接口	2个RJ45 , 10/100/1000Mbps自适应以太网口
外部接口	串行接口	1路RS-232接口 , 1路全双工RS-485接口
	USB接口	2个USB 2.0 (前置) , 2个USB 3.0 (后置)
	报警输入	16路 , 开关量 (0~5V高低电平)
	报警输出	4路
	电源规格	AC200V~240V , 150W
一般规范	功耗 (不含硬盘)	≤50W
	工作温度	-10°C ~ + 55°C
	工作湿度	10% ~ 90%RH (无结冰、无凝露)
	机箱尺寸	440mm (宽) ×456mm (深) ×90mm (高)
	机箱类型	2U机箱
	重量 (不含硬盘)	≤7.1kg
	装箱清单	主机×1 , 快速入门指南×1 , 电源线×1 , SATA数据线×8 , SATA电源线×2 , 网线×1 , 鼠标×1 , 机箱固定支架×2 , 接线端子若干 , 螺丝若干


· 订货型号

DS-8864N-R8/4K(C)

· 典型应用

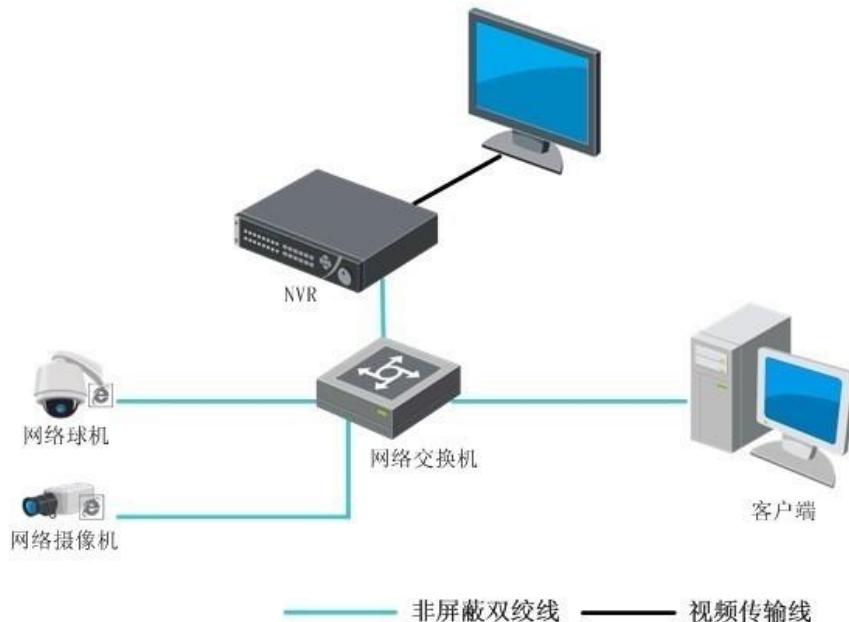

· 物理接口

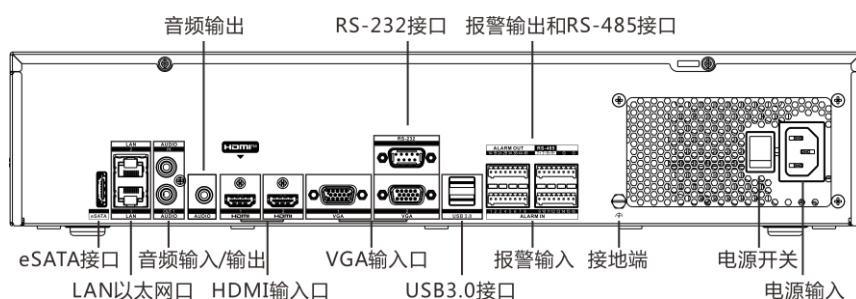

· 外形尺寸

