

DS-7932N-R4/4K (C) 网络硬盘录像机



产品简介

该系列为海康威视自主研发的全新NVR (Network Video Recoder) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。该系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

功能特性

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
- 解码性能强劲，最大支持24路1080P解码；
- 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
- 自带4个SATA接口，最大支持满配16T硬盘；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 最大支持16路本地同步回放；
- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；
- 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；




规格参数

型号		DS-7932N-R4/4K(C)
系统参数	视频接入路数	32
	网络输入带宽	320Mbps
	网络输出带宽	256Mbps
	录像分辨率	12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频参数	视频输出	2路HDMI, 1路VGA; 最大支持双4K异源输出
	HDMI输出	HDMI1: 4K (3840×2160) /30Hz, 2K (2560×1440) /60Hz, 1080P (1920×1080) /60Hz HDMI2: 4K (3840×2160) /30Hz, 2K (2560×1440) /60Hz, 1080P (1920×1080) /60Hz
	VGA输出	VGA: 1080P (1920×1080) /60Hz
	主口分屏	HDMI1/VGA: 1/2/4/6/8/9/16/25/36画面
	辅口分屏	HDMI2: 1/2/4/6/8/9/16/25/36画面
	视频解码格式	H.265, Smart265, H.264, Smart264
	解码能力	24×1080P
	本地同步回放	最大16路
音频参数	音频解码格式	G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC, MP2L2, PCM
	音频输出	1路
	语音对讲输入	1路
硬盘管理	盘位	4个SATA接口
	单盘最大容量	最大支持16TB
网络管理	网络协议	IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE
外部接口	网络接口	2个RJ45, 10/100/1000Mbps自适应以太网口
	串行接口	1路RS-232接口, 2路半双工RS-485接口
	USB接口	2个USB 2.0 (前置), 1个USB 3.0 (后置)
	报警输入	16路, 开关量 (0~5V高低电平)
	报警输出	4路
一般规范	电源规格	AC200V~240V, 75W
	功耗 (不含硬盘)	≤50W
	工作温度	-10℃ ~ +55℃
	工作湿度	10%~90%RH (无结冰、无凝露)
	机箱尺寸	440mm (宽) ×390mm (深) ×72mm (高)
	机箱类型	1.5U机箱
	重量 (不含硬盘)	≤5kg
	装箱清单	主机×1, 快速入门指南×1, 电源线×1, SATA数据线×4, SATA电源线×1, 网线×1, 鼠标×1, 机箱固定支架×2, 接线端子若干, 螺丝若干


订货型号

DS-7932N-R4/4K(C)


▪ 典型应用

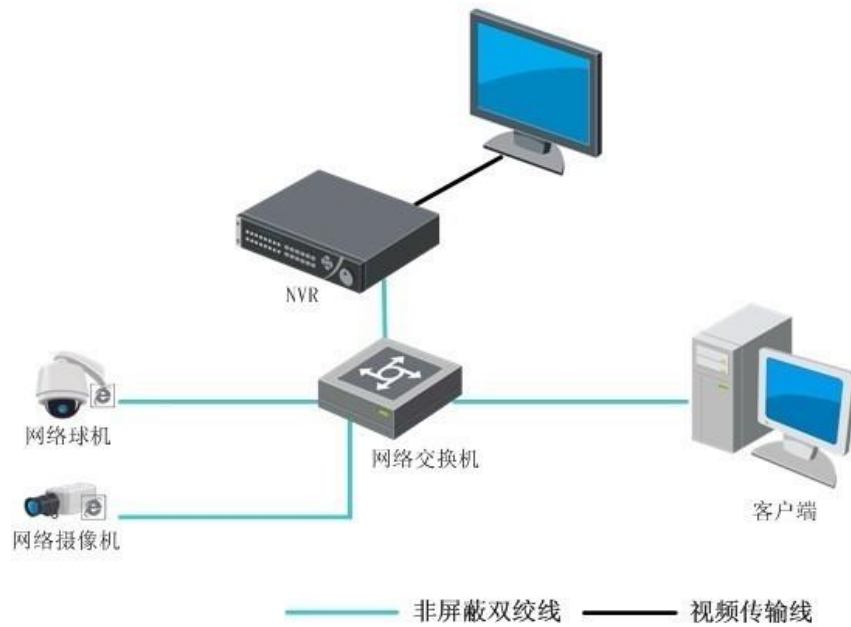

▪ 物理接口

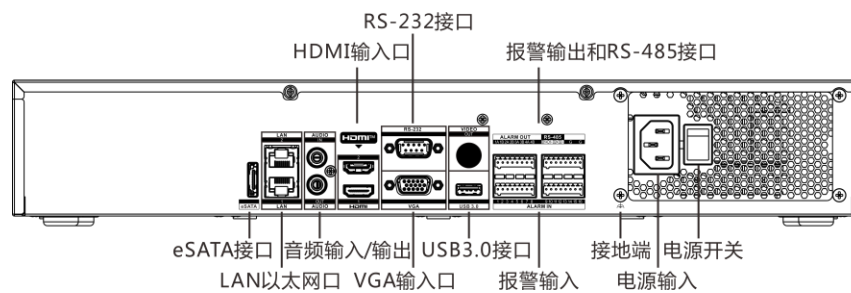

▪ 外形尺寸

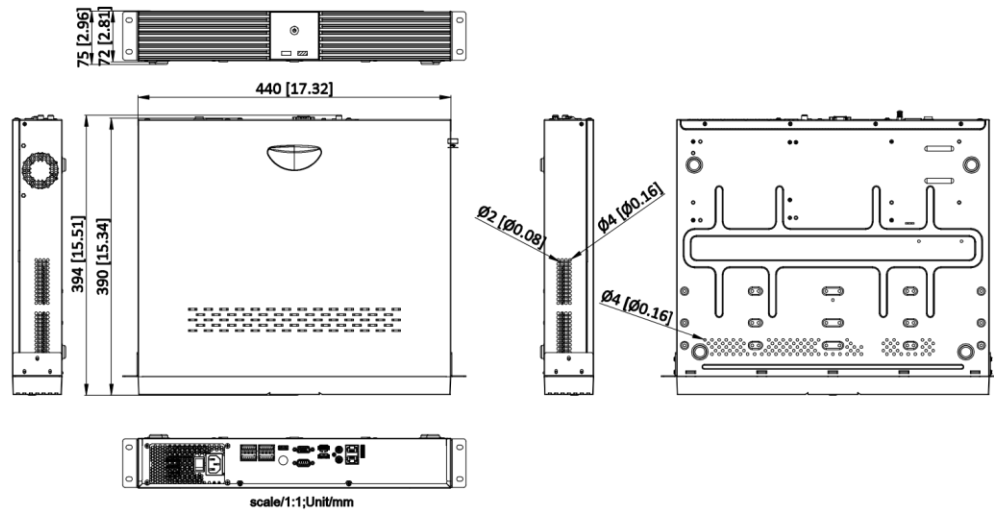

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----