



FT8215Q

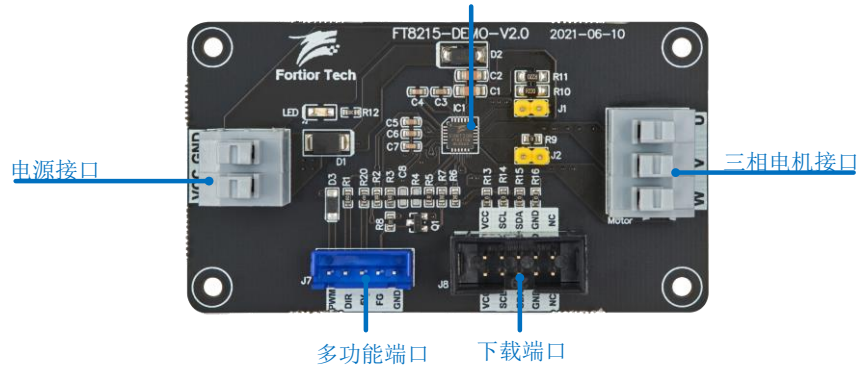

开发板参数说明	
型号	无刷电机FT8215Q开发板
尺寸	
PCB	双层
ASIC	FT8215Q
功率管输入	无
多功能端口	PWM信号输入； FG信号输出； DIR接口
输入端口	仿真器接口（下载端口）、电源接口
输出端口	UVW相输出
其他	无
备注	电压5-18V、最大电流1.8A

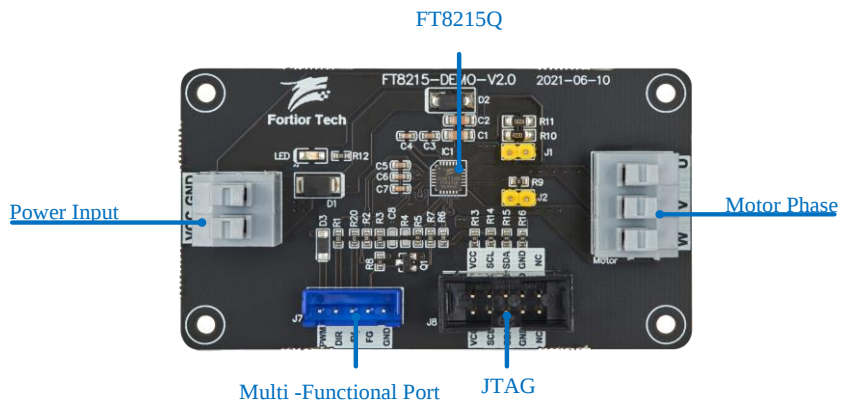

Development Board Parameters	
Model	Brushless Motor FT8215Q DEMO
Dimension	
PCB	Double -layer
ASIC	FT8215Q
Power Tube Input	None
Multi -Functional Port	PWM signal input;FG signal output;DIR interface
Input port	JTAG;Power input
Output Port	UVW phase output
Others	None
Remarks	5-18V Power input; Maximum current 1.8A